

HC-D 25-SML-57/M2PG16 - Kapsling



1772489

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1772489>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Sockelhus med längsbygel, höjd 57 mm, med förskruvning, 2 x Pg16



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1772489
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7AAE
Produktnyckel	AF7AAE
GTIN	4017918037154
Vikt per styck (inklusive förpackning)	284,6 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	270,9 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HC-D 25-SML-57/M2PG16 - Kapsling

1772489

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1772489>



Tekniska data


Anmärkning

Allmänt	för kontaktinsatser HC-D25, A16
---------	---------------------------------

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kåpa med bygellås
Kapslingstyp	Sockelhus
Användning	Standard
Konstruktion	D25
Antal kabelutgångar	2
Typ av förskruvning	2x Pg16
Skärmad	nej
Kabelanslutning	på sidan
Pg-genomföring	med

Mått

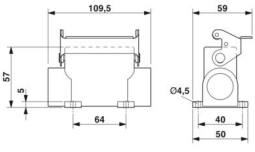Måttskiss	
Bredd	50 mm
Höjd	57 mm
Längd	109,5 mm
Nyckelvidd kopplingsmutter	22 mm

Materialuppgifter

Material Skruvanslutning	Mässing, förnicklad
Material, packning Kabeltätning	NBR
Kåpans material	Aluminiumpressgjutning
Material kåpans yta	pulvriserad yta, grå
Material, låsbygel	stål, förzinkat

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Typ av förskruvning	2x Pg16
Låstyp	Bygel

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter Kabel 1	7,5 mm ... 15 mm (Kabel 1)
Ledarens ytterdiameter Kabel 2	7,5 mm ... 15 mm (Kabel 2)

HC-D 25-SML-57/M2PG16 - Kapsling

1772489

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1772489>



Anslutningsdata

Ledarens ytterdiameter	7,5 mm ... 15 mm (Kabel 1)
------------------------	----------------------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C


HC-D 25-SML-57/M2PG16 - Kapsling

1772489

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1772489>



Ritningar

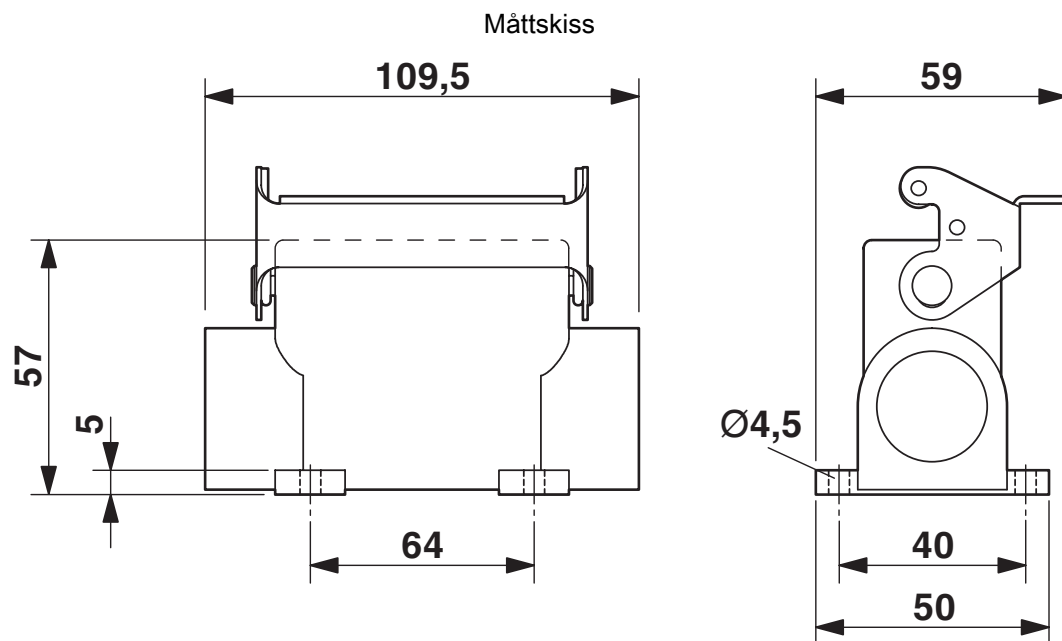

Måttskiss

HC-D 25-SML-57/M2PG16 - Kapsling

1772489

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1772489>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

HC-D 25-SML-57/M2PG16 - Kapsling



1772489

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1772489>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com