

MK3DS 1,5/ 3-5,08-A-GN YE - Kretskortsplint



1868720

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1868720>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kretskortsplint, potal per rad: 3, artikelserie: MK3DS 1,5, delning: 5,08 mm, skruvhuvudsprofil: L
Spårskruv, färg: grön-gul, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, förpackningstyp:
förpackade i kartong. Artikeln kan monteras med olika potal!

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1868720
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	AALFJA
Produktnyckel	AALFJA
GTIN	4017918141868
Vikt per styck (inklusive förpackning)	18,34 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	11,648 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

MK3DS 1,5/ 3-5,08-A-GNYYE - Kretskortsplint



1868720

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1868720>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kretskortsplint
Produktfamilj	MK3DS 1,5
Konstruktion	Kretskortsplint monterbar
Poltal	3
Delning	5,08 mm
Pinlayout	Linjär pinning

Elektriska egenskaper

Belastningsström maximal	17,5 A (vid 2,5 mm ² ledararea)
Märkspänning (II/2)	630 V
Märkspänning (III/2)	400 V
Mätstötspänning (II/2)	4 kV
Mätstötspänning (III/2)	4 kV
Mätstötspänning (III/3)	4 kV


Montering

Monteringssätt	Våglödning
Pinlayout	Linjär pinning
Ställdonstyp skruvhuvud	Spårskruv (L)

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	grön-gul
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Isolationsgrupp	I
Isolationsmaterial	PA
Kontaktyta	Tenn Sn

Mått

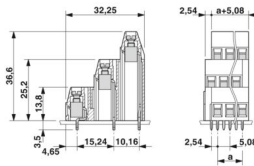Måttskiss	
Bredd	17,78 mm
Bygghöjd	37 mm
Höjd	36,6 mm
Lödpins längd	3,5 mm
Längd	32,25 mm
Lödpins längd	3,5 mm
Borrhålsdiameter	1,3 mm

MK3DS 1,5/ 3-5,08-A-GNYE - Kretskortsplint

1868720

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1868720>




Delning	5,08 mm
---------	---------

Förpackningsuppgifter

Förpackningstyp	förpackade i kartong
-----------------	----------------------

Ritningar

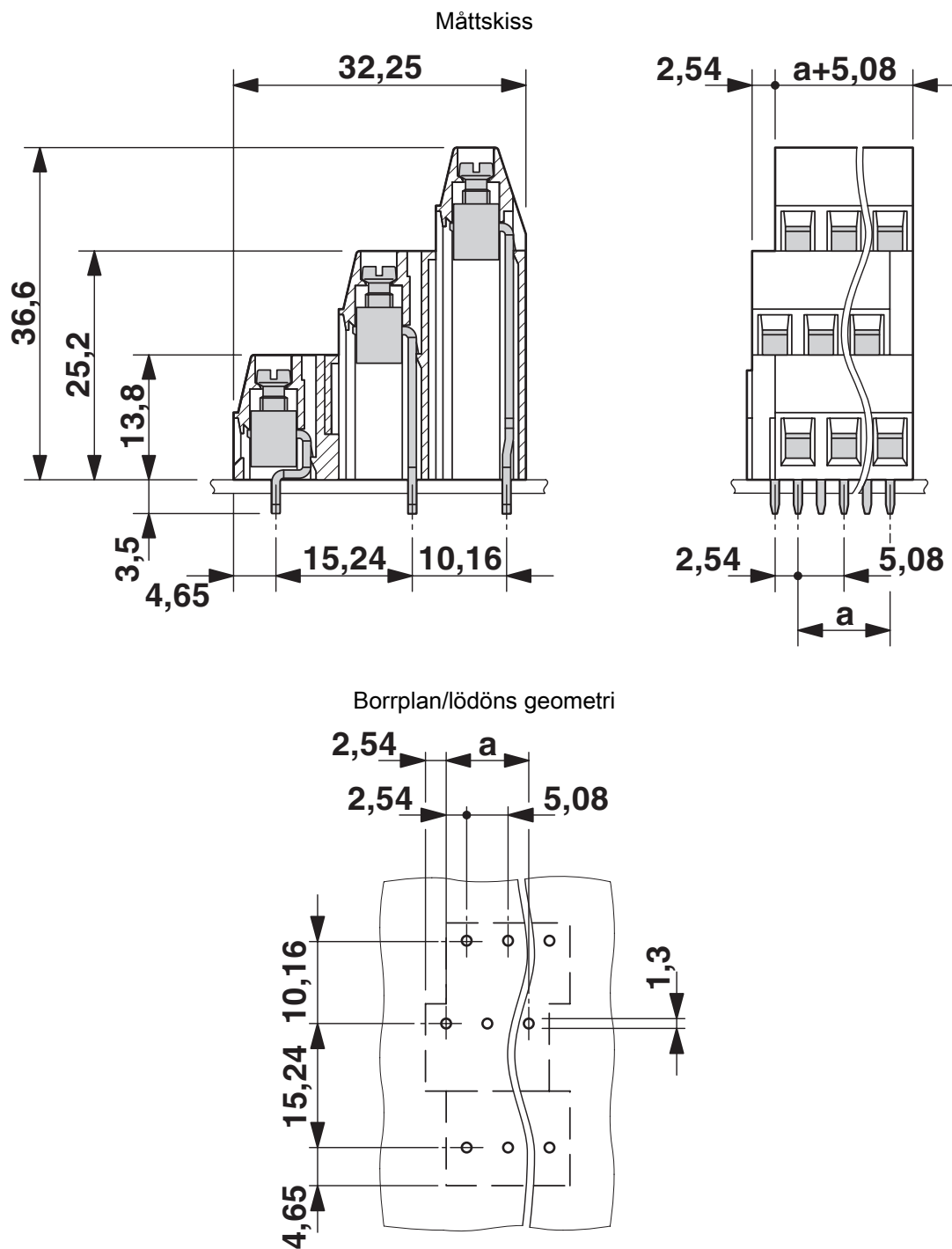

MK3DS 1,5/ 3-5,08-A-GNYYE - Kretskortsplint



1868720

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1868720>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1868720>

 VDE symbolgodkännande Godkännande-ID: 40055535				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
	400 V	17,5 A	-	0,2 - 2,5

 cULus Recognized Godkännande-ID: E60425-19870326				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
Usegroup B				
	125 V	10 A	30 - 14	-
Usegroup D				
	300 V	10 A	30 - 14	-

MK3DS 1,5/ 3-5,08-A-GNYE - Kretskortsplint

1868720

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1868720>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27460101
ECLASS-15.0	27460101

ETIM

ETIM 9.0	EC002643
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MK3DS 1,5/ 3-5,08-A-GNYE - Kretskortsplint



1868720

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1868720>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com