

VC-MEMV-K4 - Kapsling

1884513

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1884513>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kopplingskåpa, av metall, EMC-ytbehandlad byggform 4, antal moduler 5, kabelförskruvning Pg21

Fördelar

- Varje valfri pol kan vara en jordkontakt

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1884513
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Produktnyckel	ABOADC
GTIN	4017918164546
Vikt per styck (inklusive förpackning)	611,4 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	611,4 g
Ursprungsland	PL

VC-MEMV-K4 - Kapsling

1884513

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1884513>



Tekniska data

 
Anmärkning

Allmänt	Vid användning av fiberoptisk kabel bör kabeltillverkarens böjradie beaktas.
---------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kåpa
Konstruktion	VC4
Antal kabelutgångar	1
Antal platser	5
Typ av förskruvning	1x Pg21
Skärmad	ja
Kabelanslutning	på sidan

Mått

Måttskiss	
Bredd	36,4 mm
Höjd	61 mm
Längd	107,6 mm
Gängtyp tätningssida	Pg21

Materialuppgifter

Färg	nickel
Material, packning	EPDM, ledande
Kåpans material	Förzinkad gjutgodslegering
Material kåpans yta	förnicklad

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Typ av förskruvning	1x Pg21
Låstyp	Mutter

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP65/IP66/IP67
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C


VC-MEMV-K4 - Kapsling

1884513

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1884513>



Ritningar

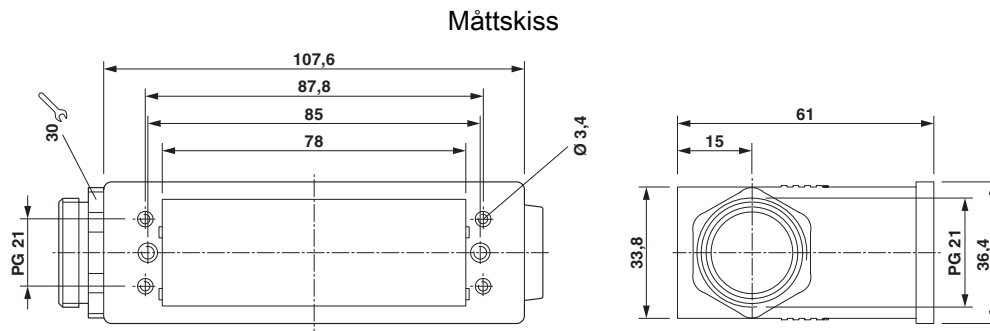

VC-MEMV-K4 - Kapsling

1884513

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1884513>



Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com