

HC-ALU 6-100,5 PROFILE 100 - Kapslingar



2200897

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200897>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Profilkapsling, Väggmontering (valfritt med tillbehör), Aluminiumprofil, 2-delad, profilbredd (invändig): 100,5 mm, profilbredd (utvändig): 121 mm, längd: 100 mm, höjd: 121 mm, djup: 32,8 mm

Fördelar

- Strängprofil av aluminium
- Tillgänglig i längder från 100 mm ... 1000 mm, valfritt individuellt avkortbar
- Tillgänglig i byggbredderna 53,5 mm ... 161 mm
- Kapslingsklass upp till IP65
- Kan användas som handheld- och väggkapsling
- Finns valfritt som EMC-tätningar

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2200897
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ACFAAA
Produktnyckel	ACFAAA
GTIN	4046356715799
Vikt per styck (inklusive förpackning)	206,5 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	206 g
Tullnummer	76042100
Ursprungsland	HU

HC-ALU 6-100,5 PROFILE 100 - Kapslingar



2200897


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200897>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Universalmodulunderdel
Kapslingstyp	Profilkapsling
Kapslingsserie	HC-ALU
Produktfamilj	HC-ALU 6-100,5
utförande	Aluminiumprofil, 2-delad
Ventilationsöppning finns	nej

Mått

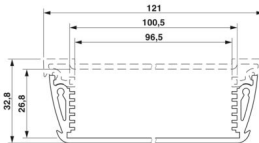Måttskiss	
Höjd	121 mm
Djup	32,8 mm
Längd	100 mm

Yttermått

Profilbredd (utvändig)	121 mm
------------------------	--------

Innermått

Profilbredd (invändig)	100,5 mm
------------------------	----------

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	grå (RAL 7024)
Kåpans material	Aluminium
Ytbeskaffenhet	pulverskikt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Max IP-kod som kan uppnås	IP65
Drifttemperatur	-40 °C ... 85 °C



Uppgifter om kretskort

Antal kretskortsfästen	7
Typ av kretskortsmontering	Inskjutning

Montering

Monteringssätt	Väggmontering (valfritt med tillbehör)
----------------	--

Ritningar

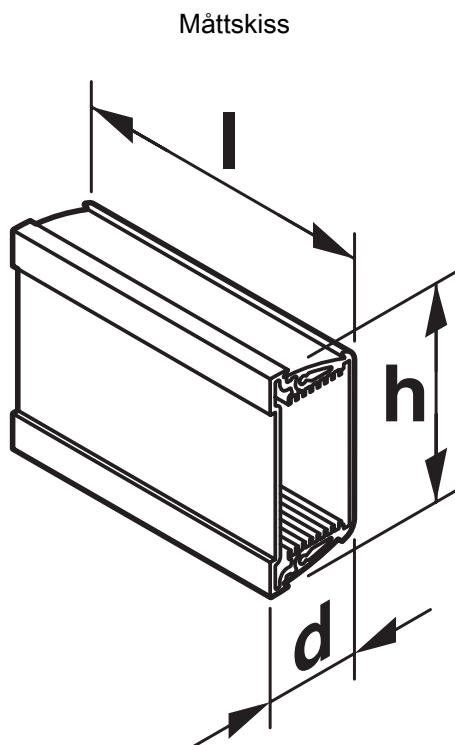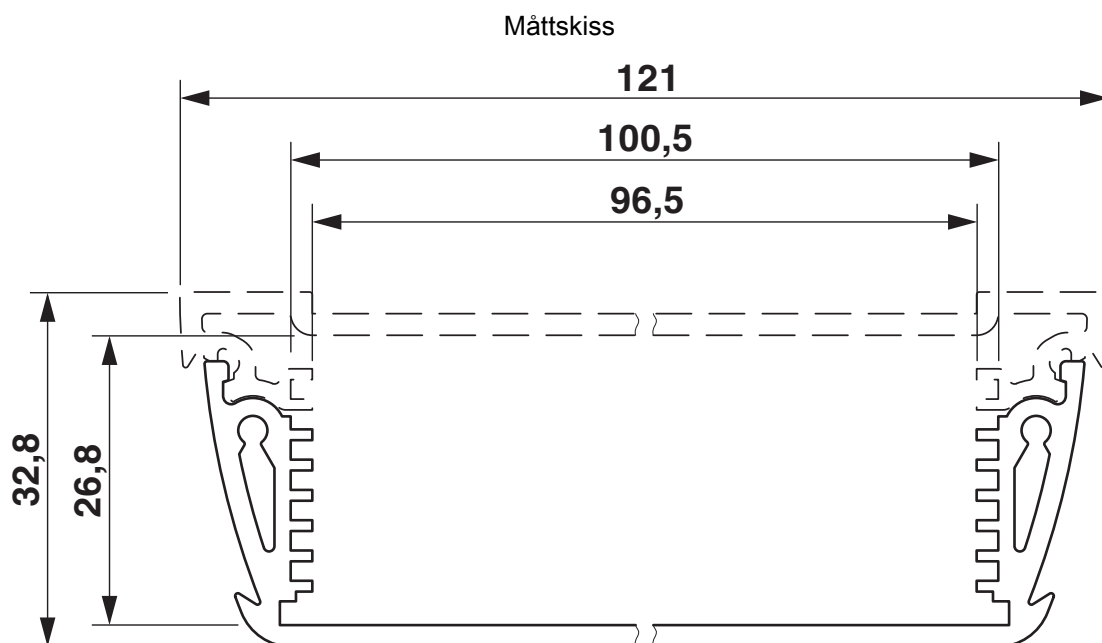

Schematisk visning

HC-ALU 6-100,5 PROFILE 100 - Kapslingar

2200897

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200897>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-ALU 6-100,5 PROFILE 100 - Kapslingar



2200897

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200897>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com