

UM-ALU 4-72 PROFILE 990 - Profil

2200924

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200924>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Strängprofilkapsling, Skruvmontering, Grundprofil, profilbredd (invändig): 72 mm, profilbredd (utvändig): 75 mm, längd: 990 mm, djup: 29,4 mm

Fördelar

- Strängprofil av aluminium
- Varierad anslutningsteknik
- Kan monteras på DIN-skenan
- Tillgänglig i längder från 42,5 mm ... 990 mm, valfritt individuellt avkortbar
- Tillgänglig i byggbredderna 75 mm och 105 mm
- EMC-skydd

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2200924
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ACHDFA
Produktnyckel	ACHDFA
GTIN	4046356716482
Vikt per styck (inklusive förpackning)	818 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	804 g
Tullnummer	76042990
Ursprungsland	DE

UM-ALU 4-72 PROFILE 990 - Profil

2200924

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200924>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Universalmodulunderdel
Kapslingstyp	Strängprofilkapsling
Kapslingsserie	UM-ALU
Produktfamilj	UM-ALU 4-72
utförande	Grundprofil
Ventilationsöppning finns	nej

Mått

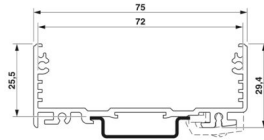Måttskiss	
Djup	29,4 mm
Djup från DIN-skenans överkant	25,5 mm
Längd	990 mm

Yttermått

Profilbredd (utvändig)	75 mm
------------------------	-------

Innermått

Profilbredd (invändig)	72 mm
------------------------	-------

Kretskortsdesign

Kretskortstjocklek	1,44 mm ... 2 mm
--------------------	------------------

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	aluminiumfärgad
Kåpans material	Aluminium
Ytbeskaffenhet	eloxerad

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Max IP-kod som kan uppnås	IP40
Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 55 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 100 °C

Uppgifter om kretskort

Antal kretskortsfästen	3
Typ av kretskortsmontering	Inskjutning

UM-ALU 4-72 PROFILE 990 - Profil

2200924

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200924>



Kretskortsyta	64278 mm ² ... 67692 mm ² (TOP i förbindelse med sidostycken COVER...AL)
	65119 mm ² ... 67346 mm ² (BOTTOM i förbindelse med sidostycken COVER...AL)
	64278 mm ² ... 67703 mm ² (TOP i förbindelse med sidostycken COVER...PA)
	65416 mm ² ... 67703 mm ² (BOTTOM i förbindelse med sidostycken COVER...PA)
Kretskortstjocklek	1,44 mm ... 2 mm

Montering

Monteringssätt	Skruvmontering
Monteringsläge	parallell till DIN-skenan

Förpackningsuppgifter

Förpackningstyp	förpackade i kartong
Typ av omförpackning	Kartong


UM-ALU 4-72 PROFILE 990 - Profil

2200924

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200924>




Ritningar

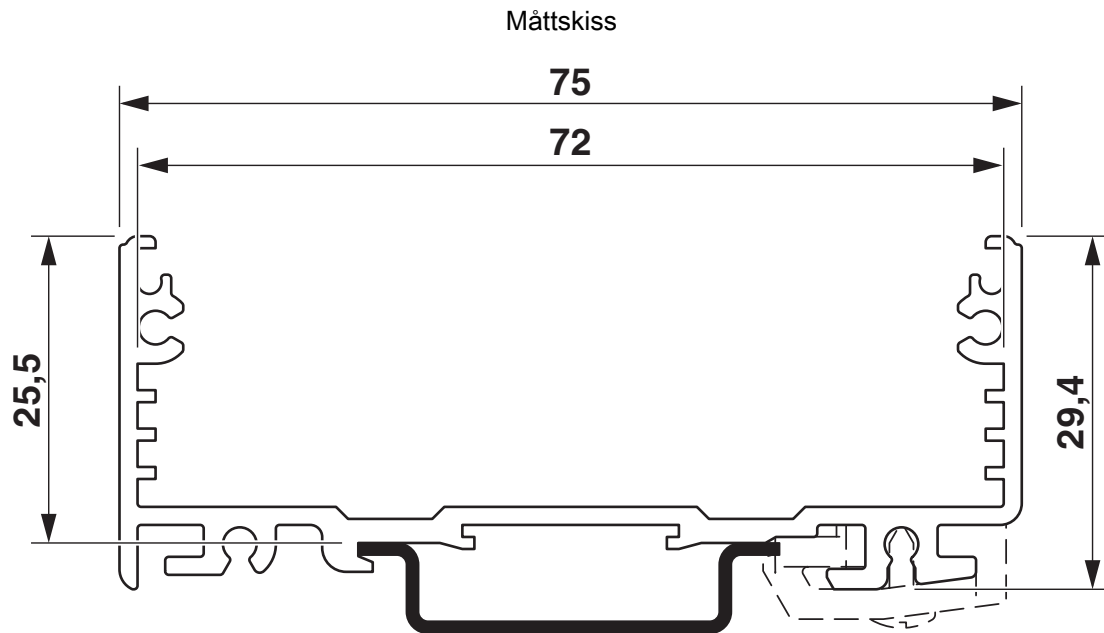

UM-ALU 4-72 PROFILE 990 - Profil

2200924

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200924>

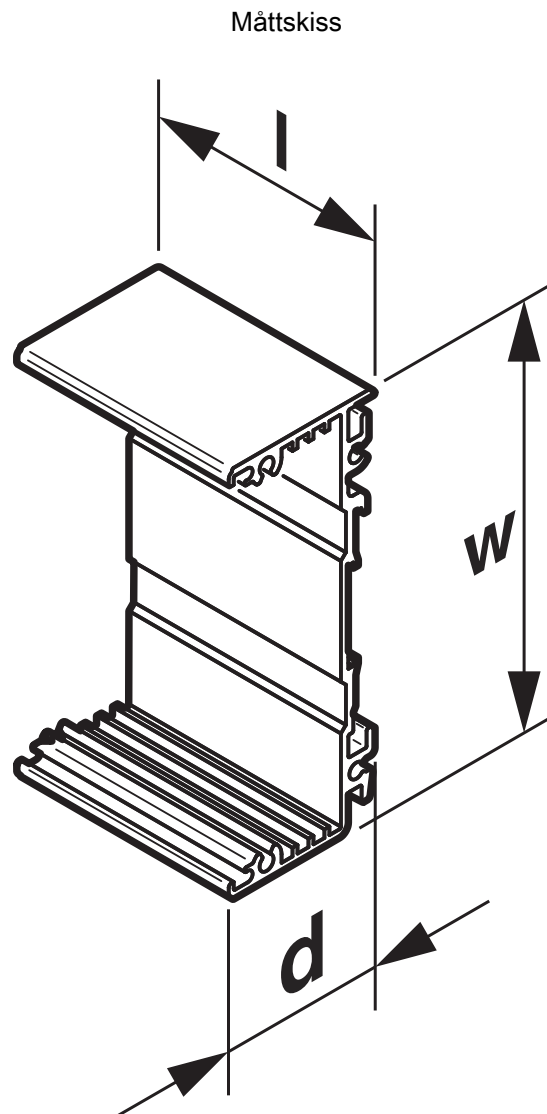

UM-ALU 4-72 PROFILE 990 - Profil

2200924

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200924>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-ALU 4-72 PROFILE 990 - Profil

2200924

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200924>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com