

FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q - Frontadapter



2294306

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2294306>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



VARIOFACE frontadapter, för Schneider Electric Modicon TSX Quantum, kopplingsbar 1 x 32 kanaler

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2294306
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK231F
Produktnyckel	DK231F
GTIN	4017918132699
Vikt per styck (inklusive förpackning)	225,2 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	225,2 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q - Frontadapter



2294306

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2294306>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Frontadapter
------------	--------------

Isoleringsegenskaper

Isolering	Funktionsisolering
Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Driftspänning (AC)	≤ 25 V AC
Driftspänning (DC)	≤ 60 V DC
Max. tillåten ström	4 A (per anslutning inmatning via separat spänningsförsörjning)
Ström (per serie)	≤ 1 A
Märkisolationsspänning	63 V
Märkstötspänning	0,6 kV

Kompatibelt styrsystem SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM

Passande I/O-kort	DDI 353
	DDI 841
	DDI 853
	DAI 340
	DAI 353
	DAI 440
	DAI 453
	DDO 353
	DDM 390
	ACI 030
	ACI 040
	ATI 030
	ARI 030
	AVI 030
	ACO 020
	ACO 130
	AVO 020
	EHC 105
	EHC 202

Anslutningsdata

Fältnivå

Anslutningstyp	IDC/FLK-stiftlist
Antal anslutningar	1
Poltal	50

FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q - Frontadapter



2294306

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2294306>

Delning	2,54 mm
---------	---------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP00
Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montering

Monteringsläge	valfri
----------------	--------

Anmärkning

Driftanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.
----------------	---


FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q - Frontadapter



2294306

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2294306>

Ritningar

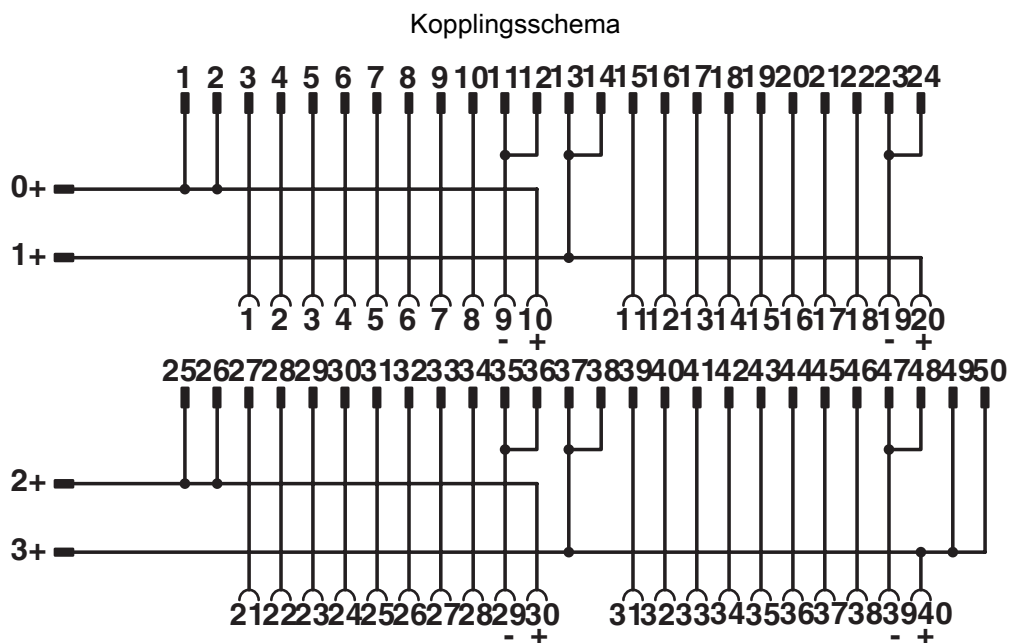

Kopplingsschema FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q

FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q - Frontadapter

2294306

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2294306>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q - Frontadapter



2294306

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2294306>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com