

FLKM 60/ZFKDS - Anslutningsmodul




2302968

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2302968>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Standard 1:1 FLK-modul, med fjäderkraftanslutning och flatkabelkontakt, paltal 60

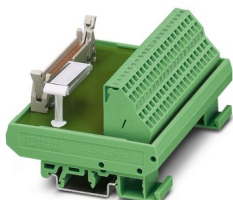

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2302968
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Produktnyckel	DK2181
GTIN	4017918941475
Vikt per styck (inklusive förpackning)	204,37 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	204,37 g
Ursprungsland	DE

FLKM 60/ZFKDS - Anslutningsmodul



2302968

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2302968>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anslutningsmodul
Poltal	60

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	< 50 V AC
	60 V DC
Max. strömbelastningsförmåga per gren	1 A

Anslutningsdata

Fältnivå

Anslutningstyp	Fjäderkraftanslutning
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 12

Styrnivå

Anslutningstyp	IDC/FLK-stiftlist
Antal anslutningar	1
Poltal	60
Delning	2,54 mm

Signalering

Statusindikering finns	nej
------------------------	-----

Mått

Artikelmått

Bredd	158 mm
Höjd	77 mm
Djup	51 mm

Materialuppgifter

Färg	grön (RAL 6021)
------	-----------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	IEC 60664
---------------------	-----------

FLKM 60/ZFKDS - Anslutningsmodul



2302968

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2302968>

	DIN EN 50178
--	--------------

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Monteringsläge	valfri

Anmärkning

Drifthanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.
-----------------	---


FLKM 60/ZFKDS - Anslutningsmodul

2302968

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2302968>



Ritningar

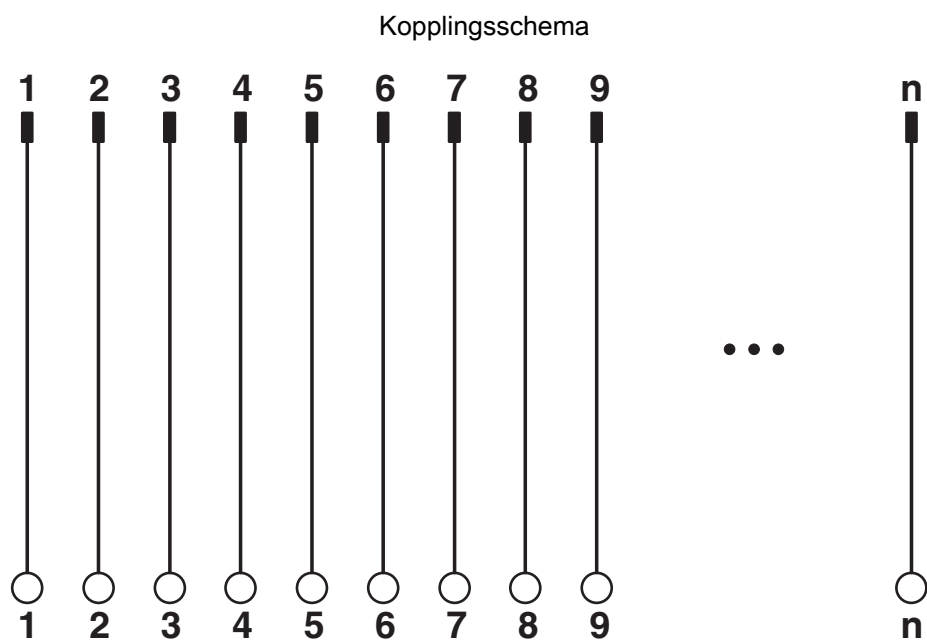

FLKM 60/ZFKDS - Anslutningsmodul



2302968

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2302968>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com