

# UM108 N-SEPEF/L-A73 - Sidoelement



2709370

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2709370>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Sidoelement med fot, lågt utförande, vänster, för 73 mm brett U-profilskydd, med PE-kontakt till DIN-skenan.



## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 2709370       |
| Antal/förp.                            | 10 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 10 Styck      |
| Försäljningskod                        | ACHDBB        |
| Produktnyckel                          | ACHDBB        |
| GTIN                                   | 4017918904111 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 22,42 g       |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 22,42 g       |
| Tullnummer                             | 39269097      |
| Ursprungsland                          | PL            |

# UM108 N-SEPEF/L-A73 - Sidoelement



2709370


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2709370>

## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Produkttyp                | Universalmodul sidodel |
| Kapslingstyp              | Strängprofilkapsling   |
| Kapslingsserie            | UM                     |
| Produktfamilj             | UM108                  |
| Ventilationsöppning finns | nej                    |

### Mått
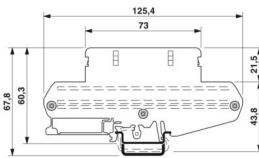
|           |                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Måttskiss |  |
| Djup      | 125 mm                                                                             |

### Materialuppgifter


|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Färg (Kapsling)                | grön (RAL 6021) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0              |
| Kåpans material                | PA              |
| Ytbeskaffenhet                 | obehandlad      |

### Miljö- och livslängdsvillkor


|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Omgivningsförhållanden |                                                 |
| Drifttemperatur        | -40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten) |

## Ritningar

Måttskiss

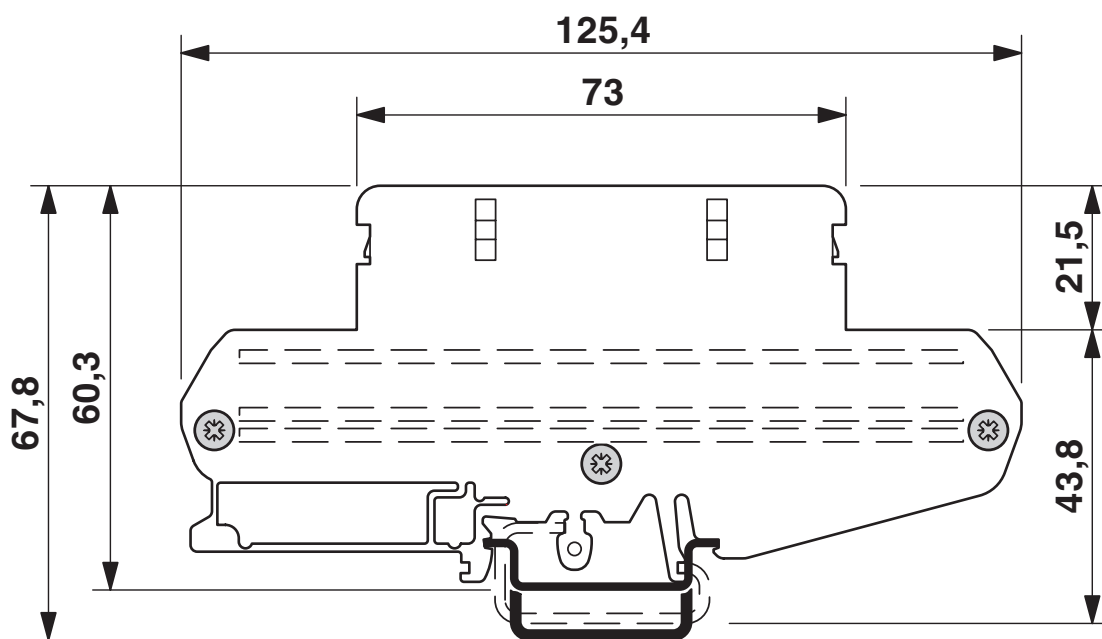

Borrplan/lödöns geometri

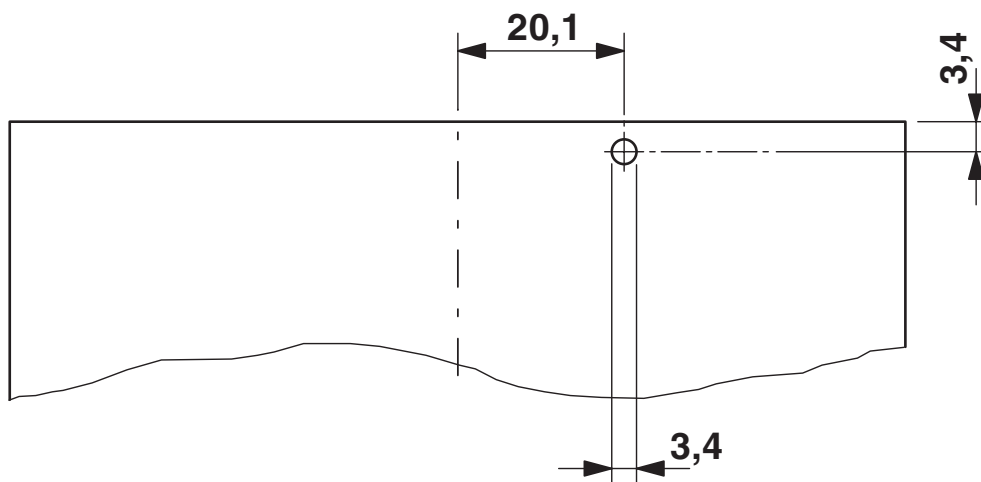

# UM108 N-SEPEF/L-A73 - Sidoelement

2709370

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2709370>



## Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2709370>



**UL Recognized**

Godkännande-ID: E240868

# UM108 N-SEPEF/L-A73 - Sidoelement



2709370

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2709370>

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190602 |
| ECLASS-15.0 | 27190602 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002779 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# UM108 N-SEPEF/L-A73 - Sidoelement



2709370

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2709370>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)