

IBS IP 500 ELR WS-12A DI4/4 - Motorbrytare



2723204

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2723204>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Drive Shuttle, INTERBUS motorbrytare för höger-/vänsterdrift med mjukstart, 4 digital ingångar, 24 V DC, skyddsklass IP54

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2723204
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Produktnyckel	DRFABA
GTIN	4017918184933
Vikt per styck (inklusive förpackning)	6 000,8 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	5 635 g
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Anmärkning

Användningsbegränsning

EMC-anvisning	EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet
---------------	---

Artikelegenskaper

Konstruktion	Stand-alone
--------------	-------------

Elektriska egenskaper

Försörjning

Spänningsförsörjning	24 V DC
Spänningsområde	20 V DC ... 30 V DC (inklusive rippel)
Rippel	3,6 V _{pp} (inom det tillåtna spänningsområdet)
Strömförbrukning typisk	0,3 A (plus givarström)

Ingångsdata

Digital

Antal ingångar	4
Ingångsspänningsområde "0"-signal	-30 V DC ... 5 V DC
Ingångsspänningsområde "1"-signal	13 V DC ... 30 V DC
Anslutningstyp	M12-kontakter
Anslutningsteknik	3-, 4-ledare
Typisk ingångsström per kanal	5 mA (vid 24 V DC)

Utgångsdata

Digital

Antal utgångar	1
Skyddskoppling	elektroniskt kortslutningsskydd
Anslutningstyp	M12-kontakter

Gränssnitt

Anslutningstyp	Fjärrbuss/installationsfjärrbuss (med potentialfördelning)
----------------	--

Mått


IBS IP 500 ELR WS-12A DI4/4 - Motorbrytare



2723204

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2723204>

Måttskiss

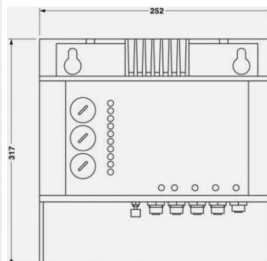

Bredd

252 mm

Höjd

130 mm

Längd

317 mm

Montering

Monteringssätt

Väggmontering


IBS IP 500 ELR WS-12A DI4/4 - Motorbrytare

2723204


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2723204>



Ritningar

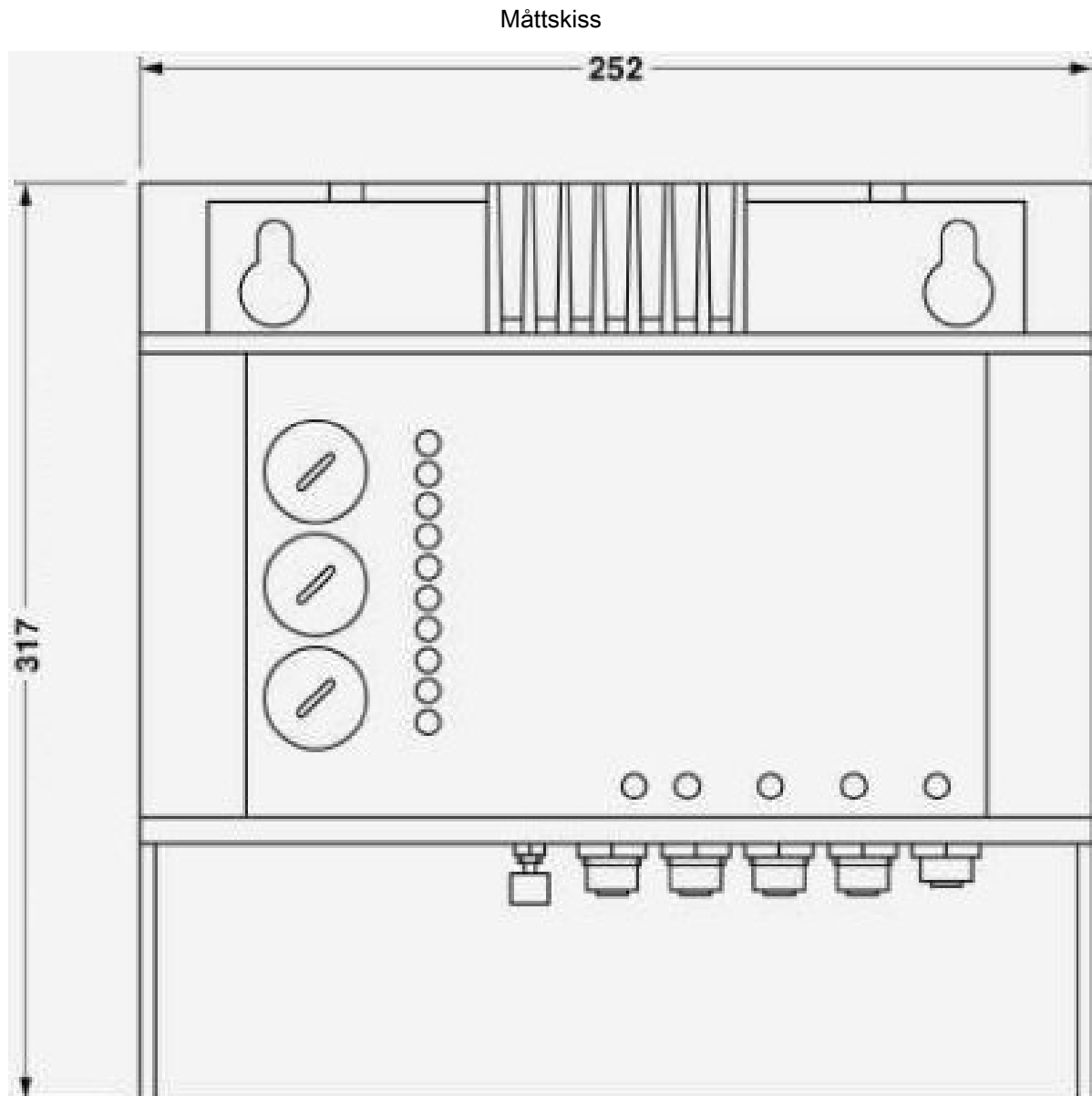

Kopplingsschema

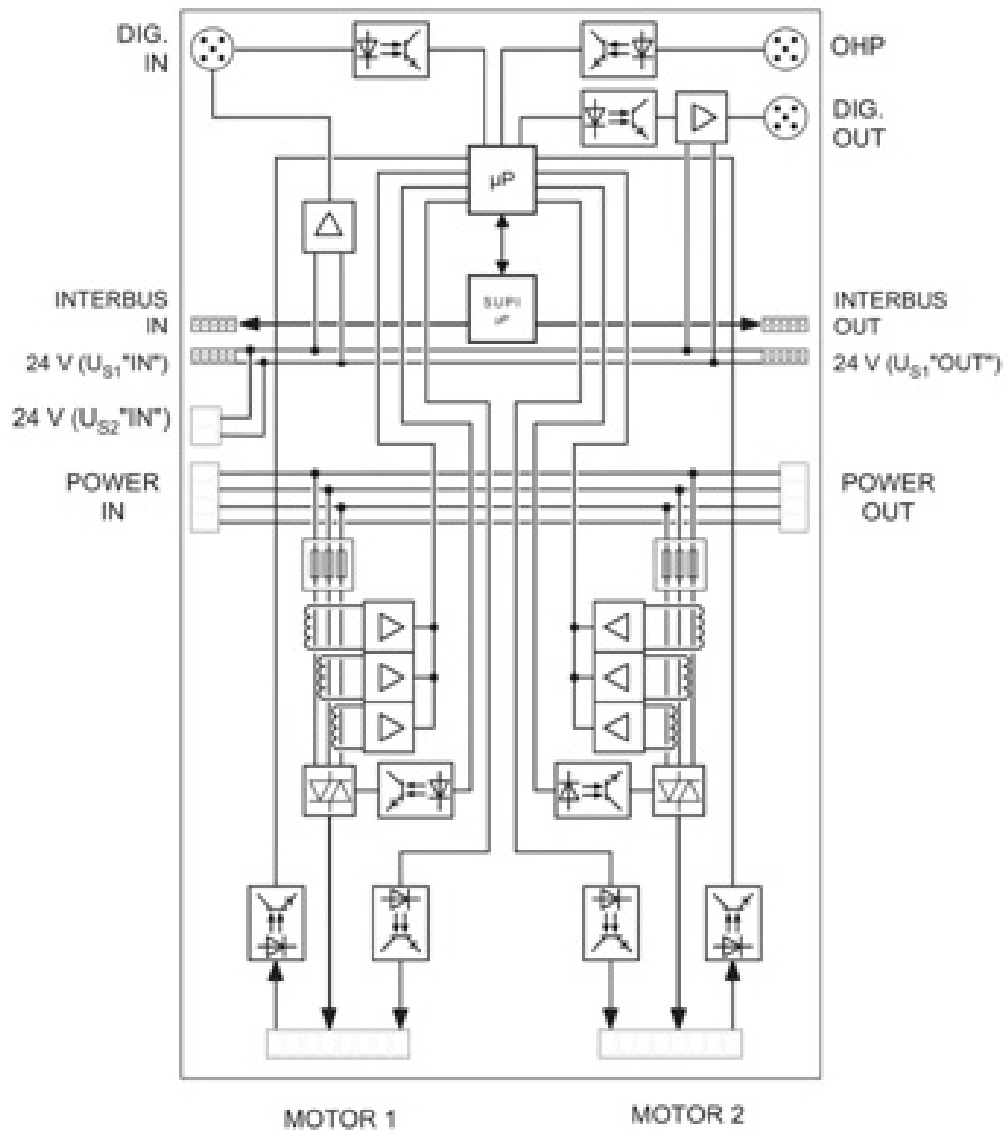

IBS IP 500 ELR WS-12A DI4/4 - Motorbrytare



2723204

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2723204>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)

Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com