

EG 45-A/ABS GN - Kapslingsöverdel




2764179

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764179>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Kapsling, Kåpa, för tvåsidig anslutning, bredd: 45 mm, höjd: 75 mm, färg: grön (liknande RAL 6021)

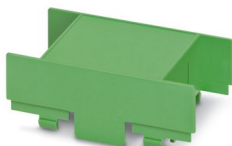

Fördelar

- Montering utan verktyg

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2764179
Antal/förp.	20 Styck
Minsta beställningsantal	20 Styck
Försäljningskod	ACHCGA
Produktnyckel	ACHCGA
GTIN	4017918065881
Vikt per styck (inklusive förpackning)	14,4 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	10,96 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	PL

EG 45-A/ABS GN - Kapslingsöverdel

2764179

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764179>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kapslingsöverdel
Kapslingstyp	Kapsling
Kapslingsserie	EG
Produktfamilj	EG...A
Poltal	16
Antal (Anslutningsöppningar)	2
Ventilationsöppning finns	nej

Mått

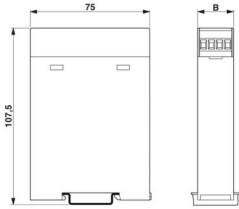Måttskiss	
Bredd	45 mm
Höjd	75 mm

Kretskortsdesign

Kretskortstjocklek	1,4 mm ... 1,8 mm
--------------------	-------------------

Materialuppgifter

Färg (Kapslingsöverdel)	grön (RAL 6021)
Material Kapslingsöverdel	ABS
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Ytbeskaffenhet	obehandlad

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Max IP-kod som kan uppnås	IP20
Drifttemperatur	-40 °C ... 80 °C (beroende på förlusteffekten)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 55 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 80 °C

Uppgifter om kretskort

Kretskortstjocklek	1,4 mm ... 1,8 mm
--------------------	-------------------

Montering

Monteringssätt	Montera
----------------	---------


EG 45-A/ABS GN - Kapslingsöverdel

2764179

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764179>



Ritningar

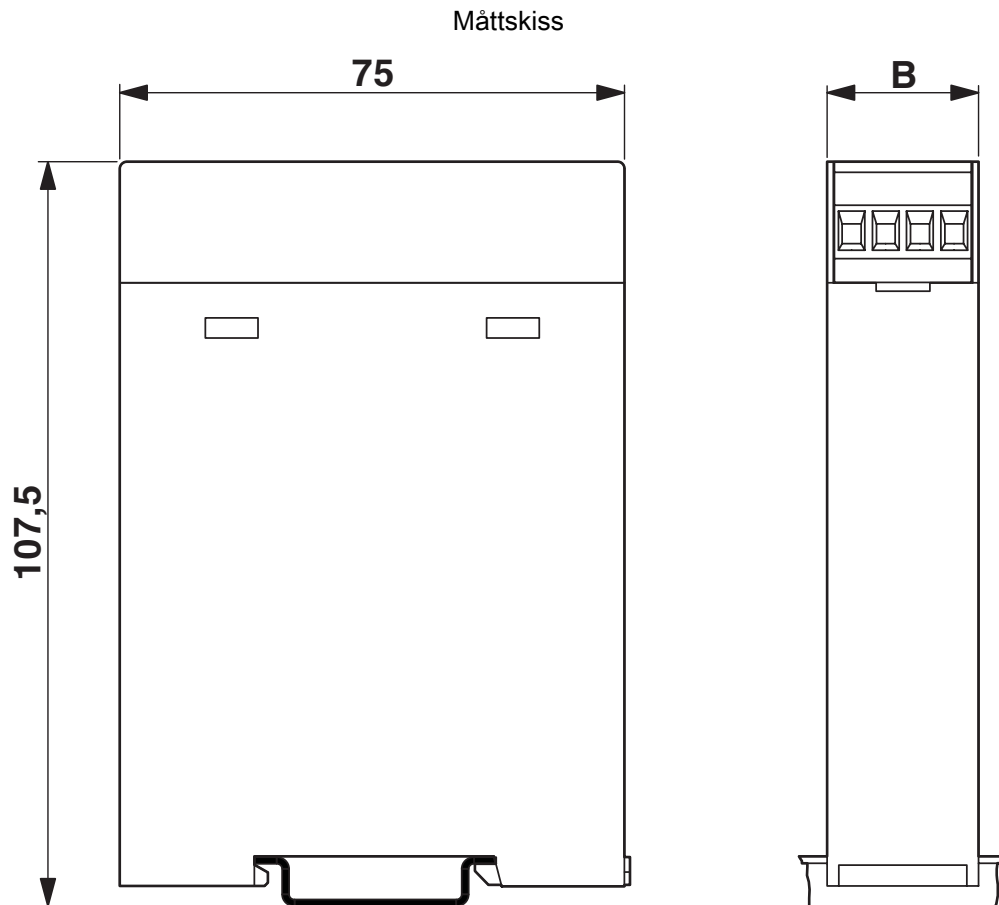


EG 45-A/ABS GN - Kapslingsöverdel

2764179

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764179>



Måttskiss

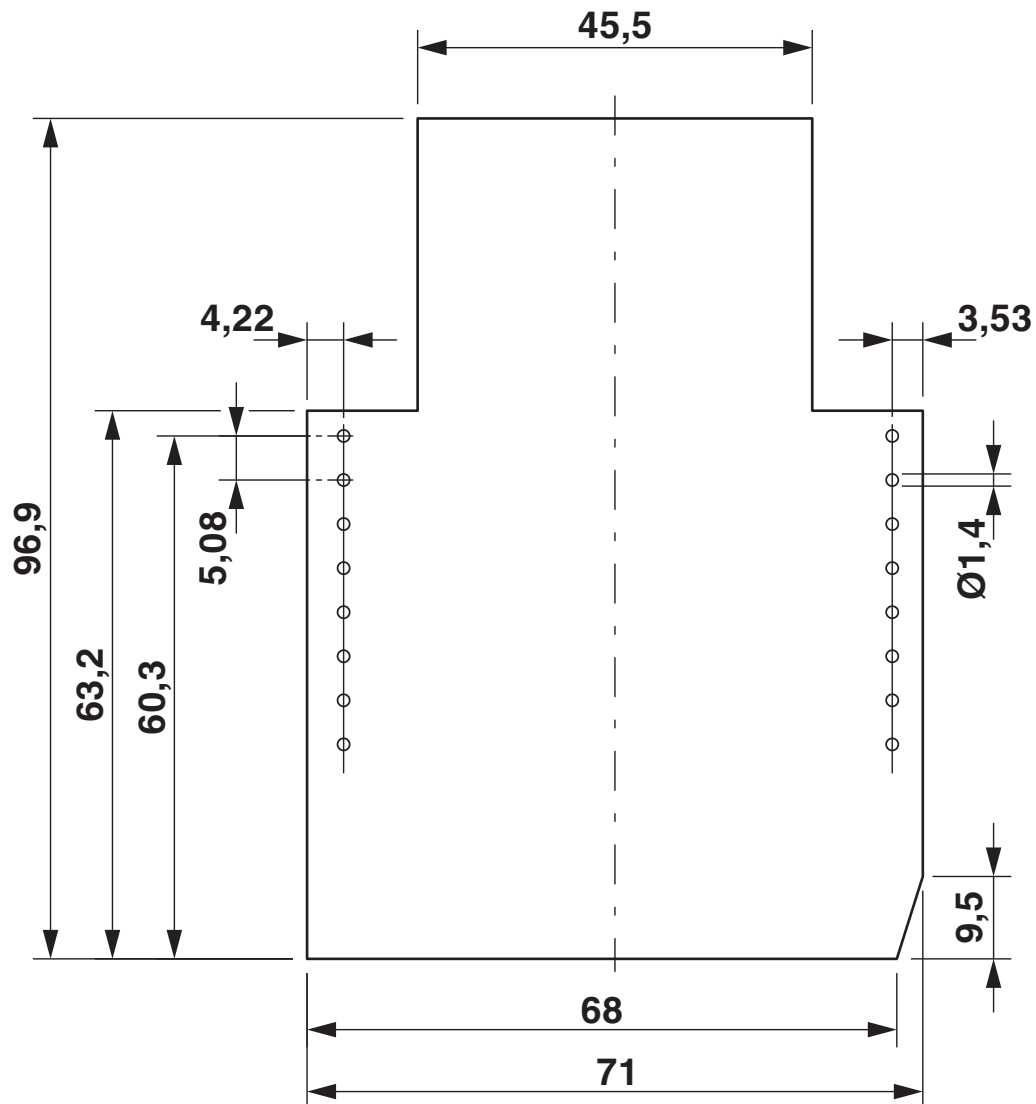


Bestyckningssida, vid användning av tvåplansöverdelen


EG 45-A/ABS GN - Kapslingsöverdel

2764179

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764179>

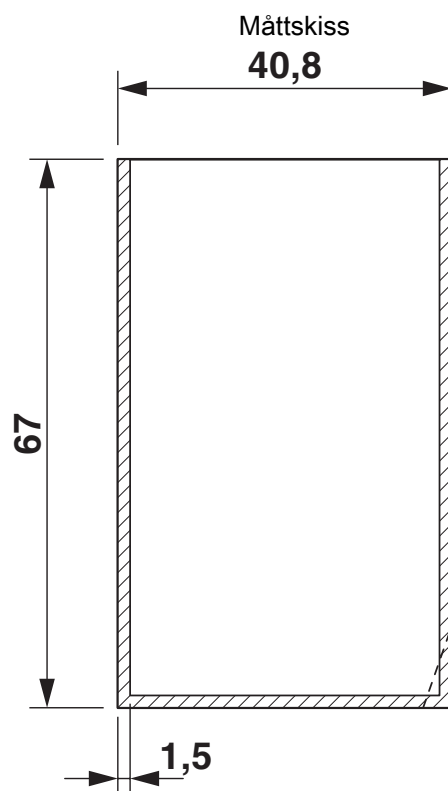

gäller för kretskort 1; 3; 5 och 6, se explosionsritning

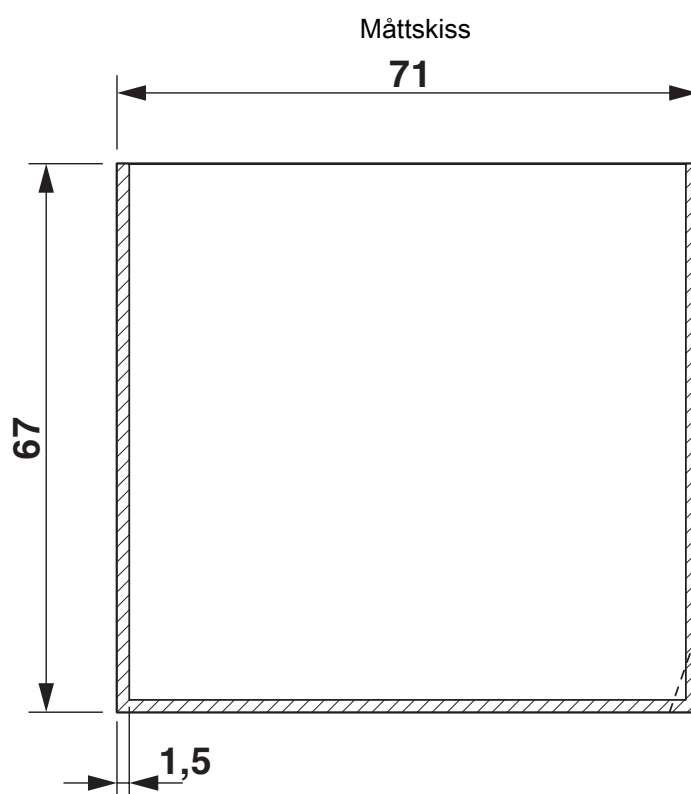


gäller för kretskort 7 och 12, se explosionsritning

EG 45-A/ABS GN - Kapslingsöverdel

2764179

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764179>

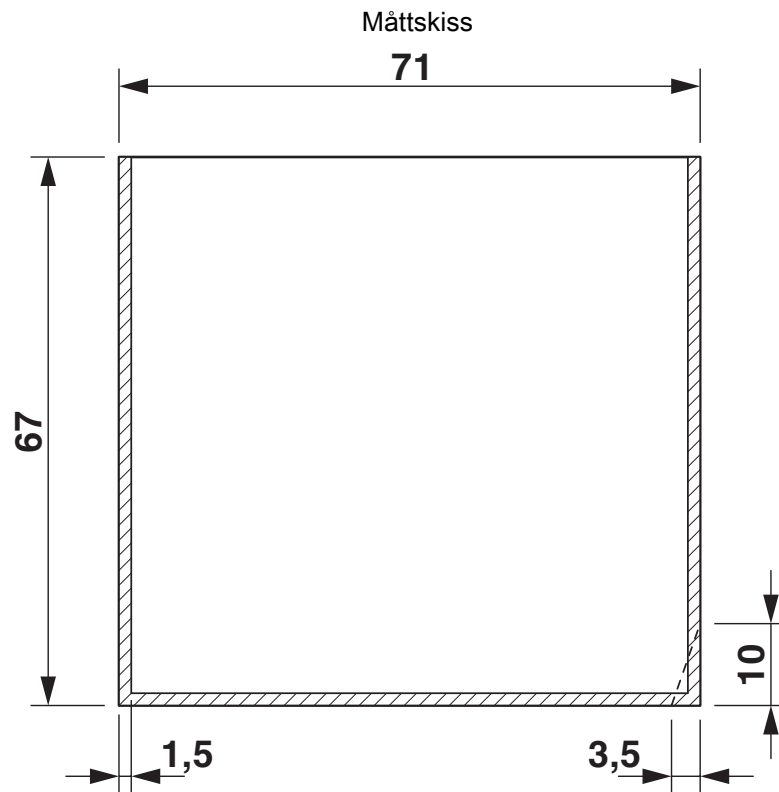


gäller för kretskort 10, se explosionsritning

EG 45-A/ABS GN - Kapslingsöverdel

2764179

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764179>

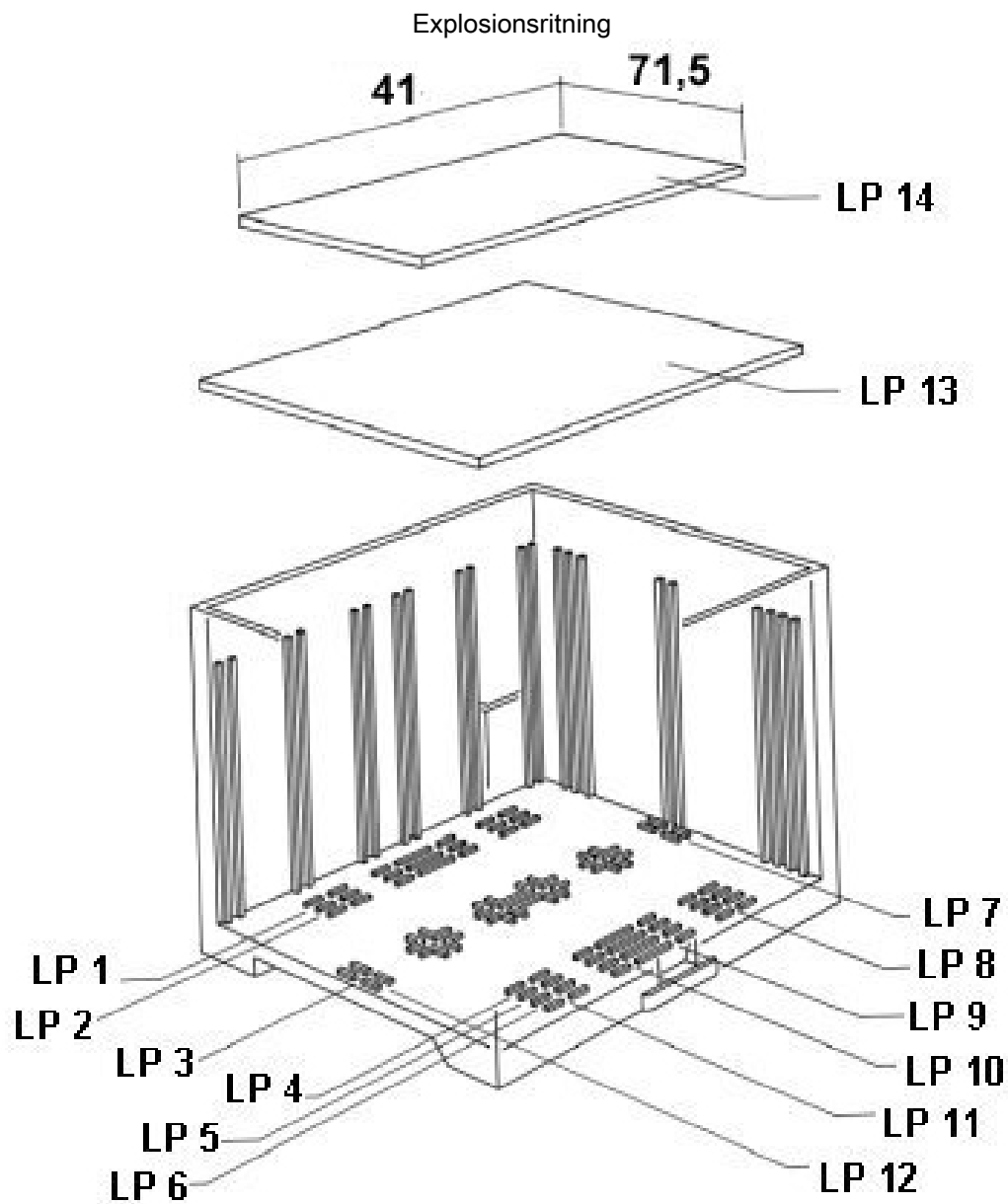


gäller för kretskort 13

EG 45-A/ABS GN - Kapslingsöverdel

2764179

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764179>

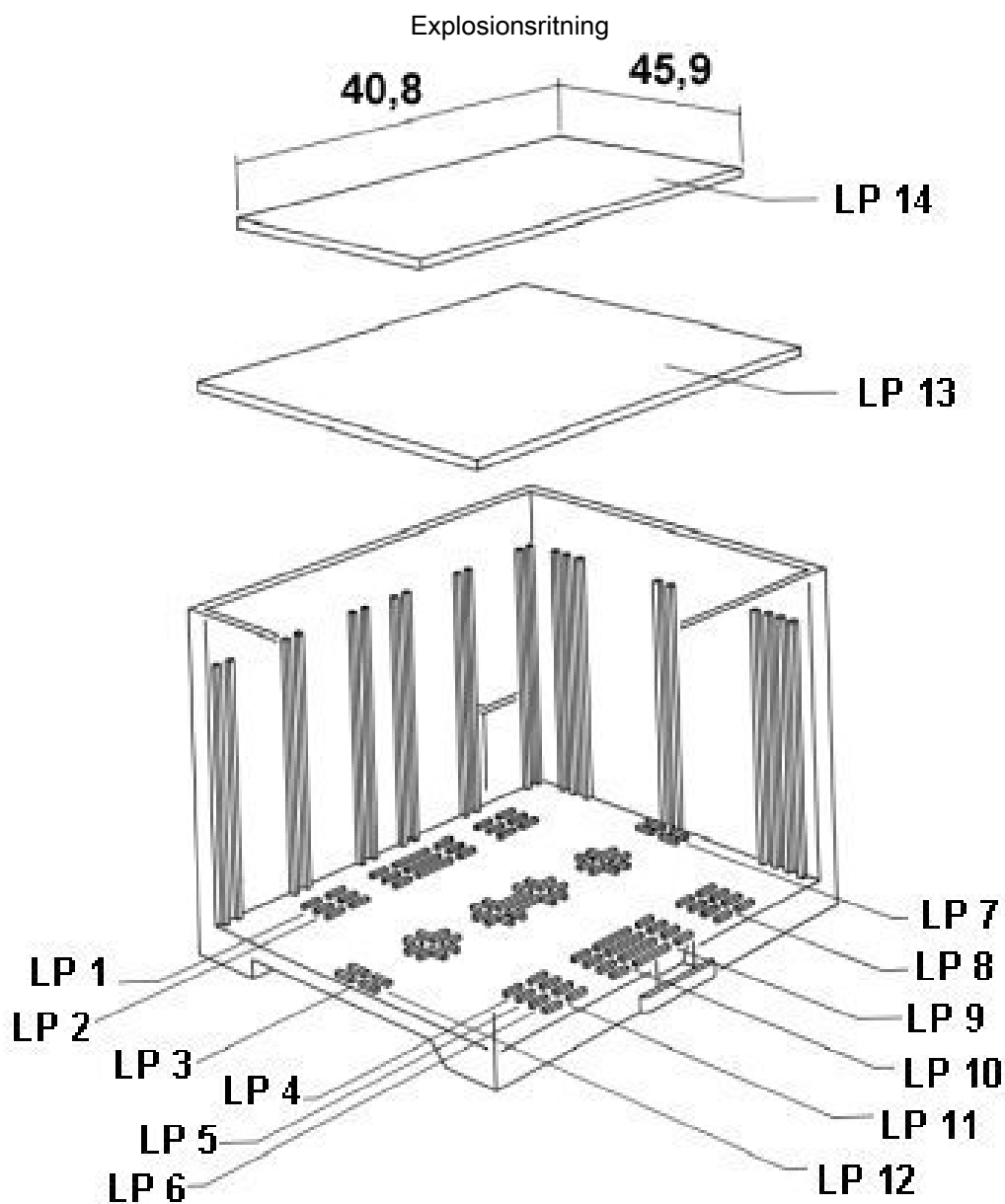

gäller för kretskort 14

EG 45-A/ABS GN - Kapslingsöverdel

2764179

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764179>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764179>



UL Recognized

Godkännande-ID: E240868

EG 45-A/ABS GN - Kapslingsöverdel

2764179

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764179>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
ECLASS-15.0	27190603

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com