

LDM3- 12- 24DC - Universalmodul

2833806

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2833806>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Universalmodul, för montering på PR3, med brytdiod och gul LED, polaritet: **A1-, A2+** (Japan-standard), ingångsspänning: 12 ... 24 V DC $\pm 20\%$

Fördelar

- Skydd genom mekanisk kodning mot felaktig jackning
- Dämpning av den induktiva spol-returspänningen

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2833806
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	DK6346
Produktnyckel	DK6346
GTIN	4017918933999
Vikt per styck (inklusive förpackning)	6,6 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	6,6 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	CN

LDM3- 12- 24DC - Universalmodul

2833806

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2833806>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Universalmodul
Produktfamilj	ESSENTIAL edition

Elektriska egenskaper


Märkspänning U_N	12 V DC ... 24 V DC
--------------------	---------------------

Ingångsdata

Ingångsspänningsområde	12 V DC ... 24 V DC
------------------------	---------------------

Ritningar

Kopplingsschema

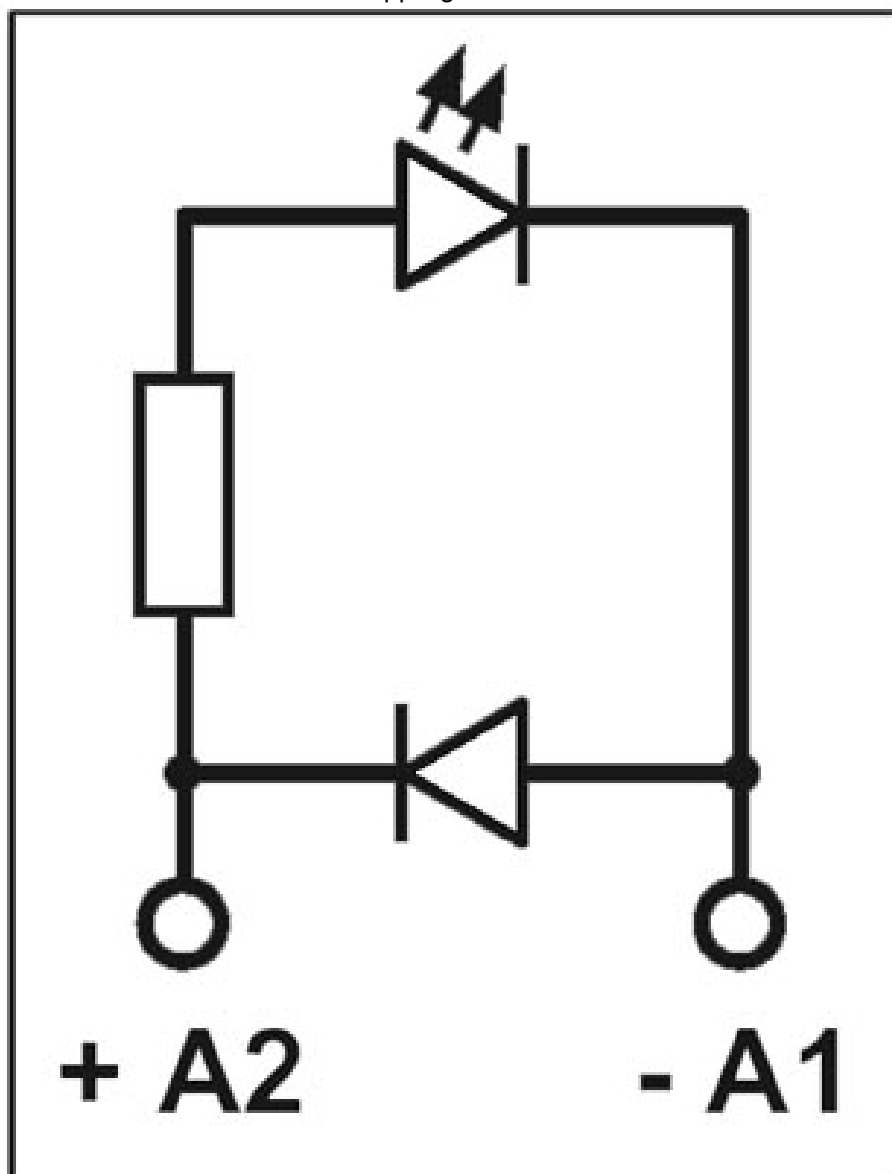

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---