

EMG 30-SP- 4K7LIN - Börvärdesgivare

2940252

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2940252>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Börvärdespotentiometer, för individuell inställning av börvärden, motståndsvärde 4,7 kΩ



Fördelar

- För direkt börvärdesinställning i kombination med en konstantspänningskälla

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2940252
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK1129
Produktnyckel	DK1129
GTIN	4017918079956
Vikt per styck (inklusive förpackning)	55,19 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	55,19 g
Tullnummer	85334010
Ursprungsland	DE

EMG 30-SP- 4K7LIN - Börvärdesgivare



2940252

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2940252>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Brottnavisningspotentiometer
------------	------------------------------

Ingångsdata


Potentiometer

Motståndsvärde potentiometer	4,7 k Ω $\pm$ 20 %
Linjäritet	5 % (av slutvärdet)
Belastning potentiometer	0,5 W

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M3
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 12

Mått

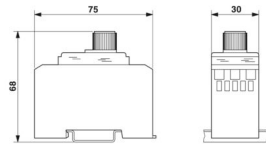Måttskiss	
Bredd	30 mm
Höjd	75 mm
Djup	68 mm

Materialuppgifter

Färg	grön (RAL 6021)
Kåpans material	polykarbonat PC-F fiberförstärkt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	0 °C ... 40 °C
-----------------	----------------

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Monteringsläge	valfri


EMG 30-SP- 4K7LIN - Börvärdesgivare

2940252


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2940252>



Ritningar

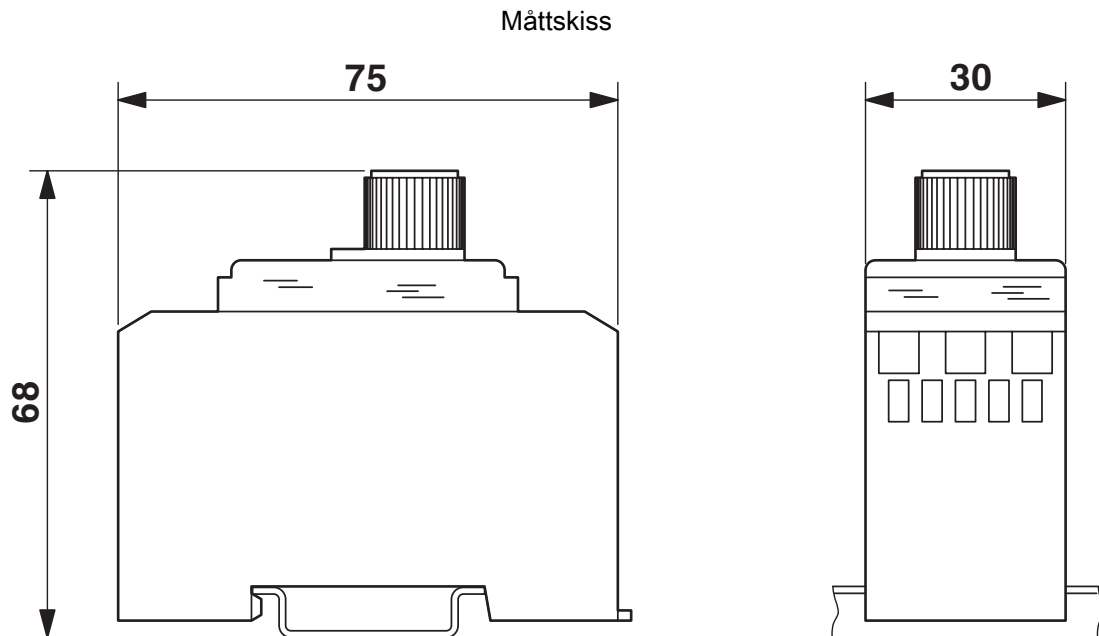

Kopplingsschema

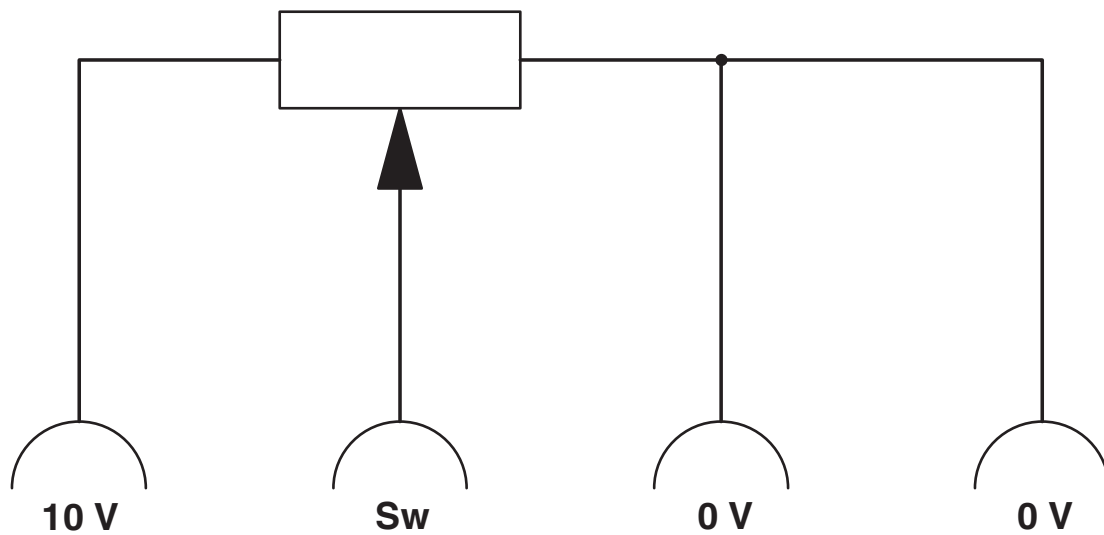

EMG 30-SP- 4K7LIN - Börvärdesgivare

2940252

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2940252>



Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2940252>



EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.A*30.B.01082

EMG 30-SP- 4K7LIN - Börvärdesgivare

2940252

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2940252>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27371227
ECLASS-15.0	27371227

ETIM

ETIM 9.0	EC001027
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	41113600
-------------	----------

EMG 30-SP- 4K7LIN - Börvärdesgivare



2940252

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2940252>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	34, 6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	ae9cf7c1-53fb-4ce9-968b-6069cfa807fc

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com