

EMG 15-B3 - Kapslingar

2947815

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2947815>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Bestyckningsmodul, bestående av hölje, anslutningsplintar MKDS 3 och kretskort



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2947815
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ACHCBA
Produktnyckel	ACHCBA
GTIN	4017918082925
Vikt per styck (inklusive förpackning)	32,15 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	32,15 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

EMG 15-B3 - Kapslingar

2947815

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2947815>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kapslingsset
Kapslingstyp	Kapsling
Kapslingsserie	EMG
Produktfamilj	EMG
Konstruktion	Kapslingsunderdel, avtagbart täcklock (tillval), integrerad anslutningsteknik, integrerat kretskort
Poltal	6
Delning	5 mm
utförande	Under- och överdel med universalfot, med kretskort och lödskor, som sitter på anslutningsplintarna MKDS 3/...

Mått

Måttskiss	
Bredd	15 mm
Bygghöjd	47,5 mm
Höjd NS 35/7,5	55 mm
	100 mm
Djup	75 mm
Längd	75 mm
Delning	5 mm

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	grön (RAL 6021)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	Polykarbonat glasfiberförstärkt
Ytbeskaffenhet	obehandlad

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Skyddsklass	IP20
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
----------------	------------------

EMG 15-B3 - Kapslingar


2947815

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2947815>



Ritningar

Måttskiss

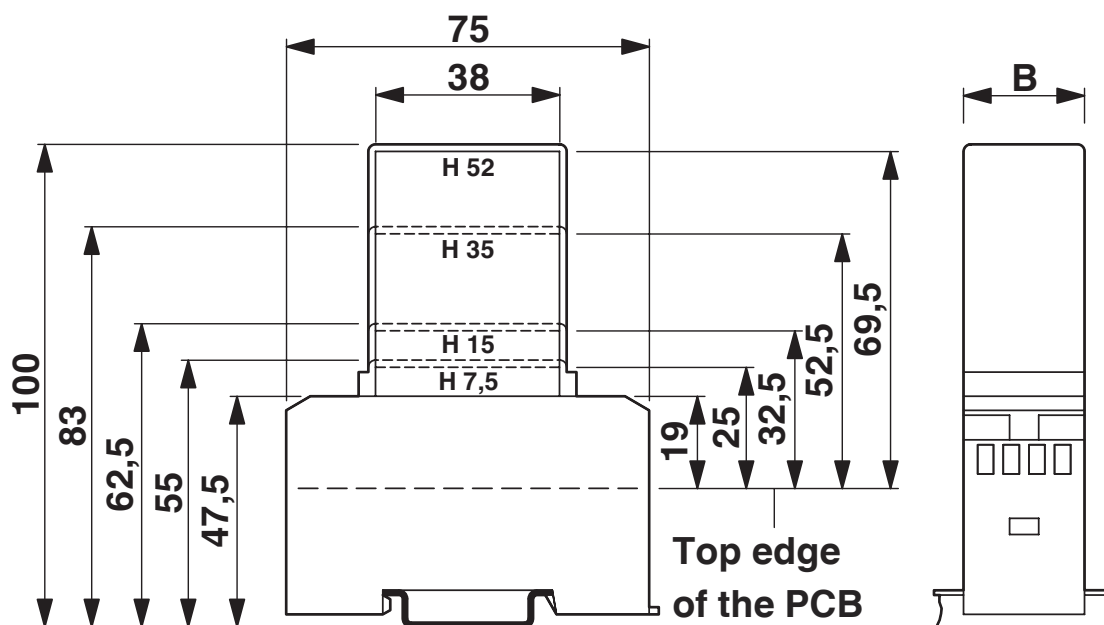


1 = kretskortets överkant

B = byggbredd

EMG 15-B3 - Kapslingar

2947815

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2947815>

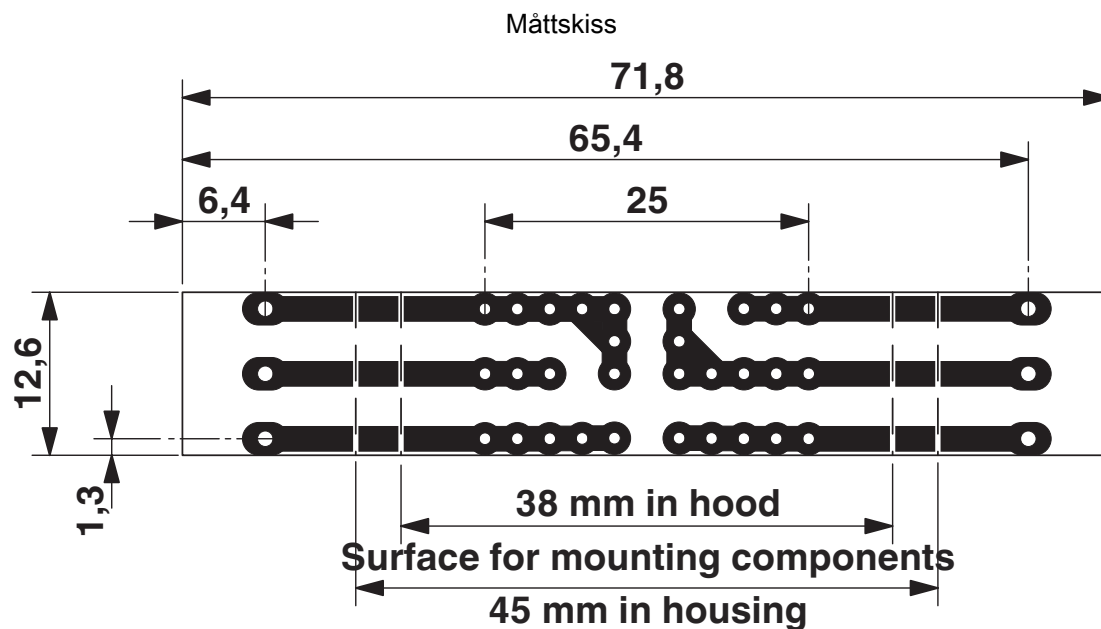

Rastermått 5 mm

a = bestyckningsbar yta 38 mm i kåpan

b = bestyckningsbar yta 45 mm i kapslingen

EMG 15-B3 - Kapslingar

2947815

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2947815>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190301
ECLASS-15.0	27190301

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	58d9f86d-34dd-474d-bd58-feec1b4ae03d

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com