

SD-D/SP/LA/GY - Eluttag

2963488

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2963488>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Eluttag, färg: grå, normer/föreskrifter: IEC 83, DIN 49440-1

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2963488
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BE7621
Produktnyckel	BE7621
GTIN	4017918606206
Vikt per styck (inklusive förpackning)	75,94 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	75,83 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	GR

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Eluttag
Landsspecifikt användbar i	D

Signalering

Statusindikering	Glimlampa eller LED med förkopplingsmotstånd
------------------	--

Mått

Bredd	45 mm
Höjd	75 mm
Djup	65,2 mm

Materialuppgifter

Färg	grå
Isolationsmaterial	PA
Material, kontakt	CuZn38

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-20 °C ... 60 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 60 °C


Standarder och bestämmelser

Standarder

Normer/föreskrifter	IEC 83
	DIN 49440-1

Ritningar

Kopplingsschema

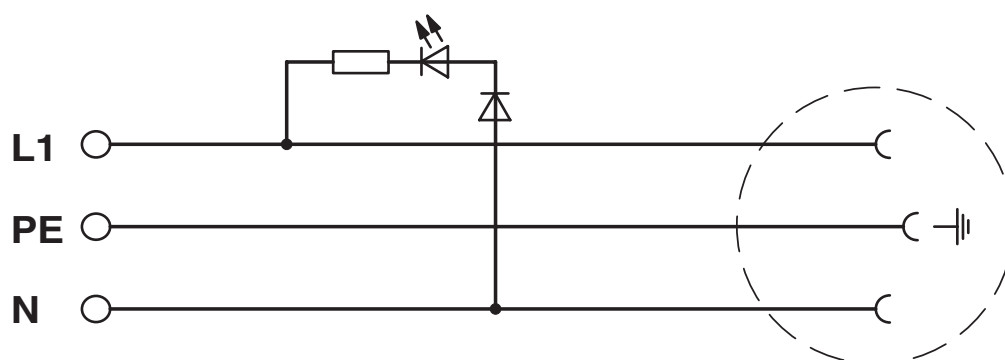

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com