


UMK- F32M-VS - Anslutningsmodul

2970099

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2970099>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

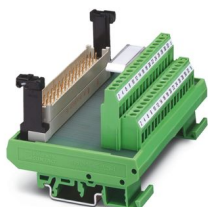

VARIOFACE-modul, för kontakt IEC 603/DIN 41612, byggform F, 32-polig, z, b bestyckad, med hankontakt, kabelhölje som skruvas fast

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2970099
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Produktnyckel	DK2187
GTIN	4017918087609
Vikt per styck (inklusive förpackning)	203,6 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	2,23 g
Ursprungsland	DE

UMK- F32M-VS - Anslutningsmodul

2970099

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2970099>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anslutningsmodul
Pötag	32

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	250 V AC
Max. strömbelastningsförmåga per gren	4 A

Anslutningsdata

Fältnivå

Anslutning enligt norm	IEC / EN
Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M3
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 12

Styrnivå

Anslutningstyp	IEC 603/DIN 41612-anslutning
Antal anslutningar	1
Pötag	32

Signalering

Statusindikering finns	nej
------------------------	-----

Mått

Artikelmått

Bredd	112,5 mm
Höjd	77 mm
Djup	62,5 mm

Materialuppgifter

Färg	grön (RAL 6021)
Isolationsmaterial kåpa	Polyamid PA oförstärkt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-25 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 70 °C

UMK- F32M-VS - Anslutningsmodul



2970099

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2970099>

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	DIN VDE 0110
---------------------	--------------

Montering

Monteringsläge	valfri
----------------	--------

Anmärkning

Drifthanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.
-----------------	---

UMK- F32M-VS - Anslutningsmodul

2970099

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2970099>



Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)

Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com