

UMK-SE 11,25-1 - Sidoelement

2970442

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2970442>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Sidostycke, 11,25 mm brett, utan skyltspår



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2970442
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	ACHDCA
Produktnyckel	ACHDCA
GTIN	4017918087722
Vikt per styck (inklusive förpackning)	5,497 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	5,497 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	PL

UMK-SE 11,25-1 - Sidoelement

2970442

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2970442>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Universalmodul sidodel
Kapslingstyp	Strängprofilkapsling
Kapslingsserie	UMK
Produktfamilj	UMK SE

Mått

Måttskiss	
Längd	11,25 mm

Yttermått

Profilbredd (utvändig)	77 mm
------------------------	-------

Innermått

Profilbredd (invändig)	72,2 mm
------------------------	---------

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	grön (RAL 6021)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Kåpans material	PA

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten)
-----------------	---


UMK-SE 11,25-1 - Sidoelement

2970442

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2970442>



Ritningar

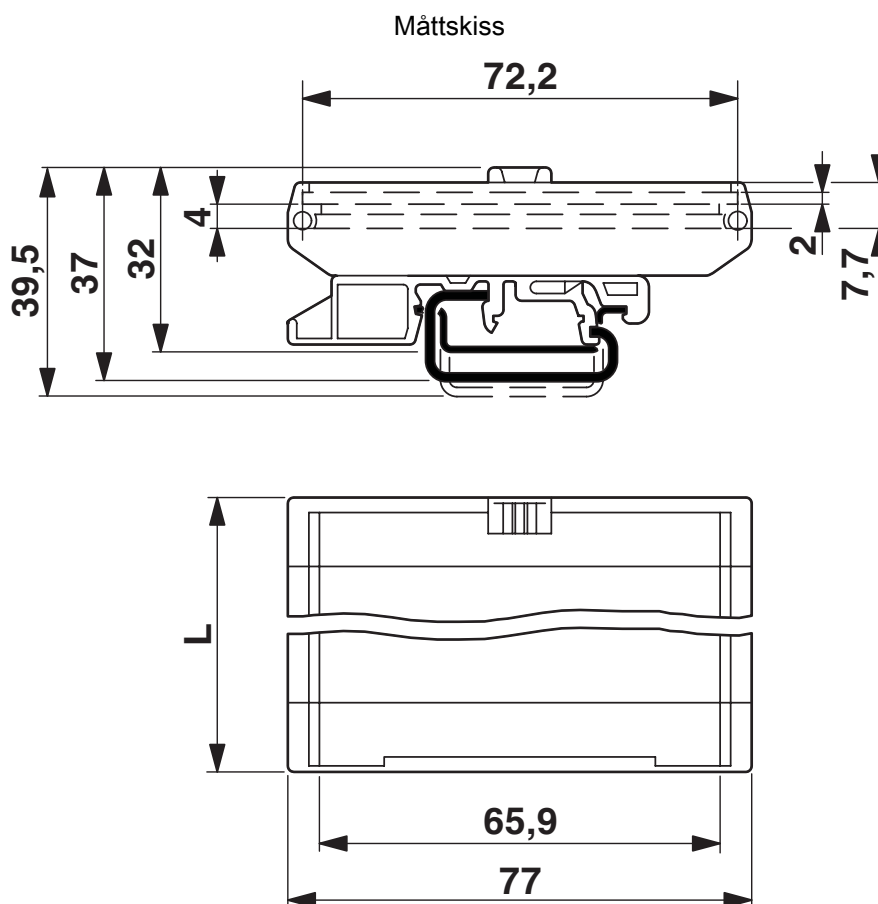

UMK-SE 11,25-1 - Sidoelement

2970442

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2970442>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2970442>



UL Recognized

Godkännande-ID: E240868

UMK-SE 11,25-1 - Sidoelement



2970442

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2970442>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com