

UMK-BE 11,25 - Grunddel

2971535

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2971535>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Elektronik-universalsmoduler, jackbar grunddel



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2971535
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ACHDCA
Produktnyckel	ACHDCA
GTIN	4017918088392
Vikt per styck (inklusive förpackning)	4,684 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	4,72 g
Tullnummer	84879090
Ursprungsland	PL

UMK-BE 11,25 - Grunddel

2971535

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2971535>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Universalmodulunderdel
Kapslingstyp	Strängprofilkapsling
Kapslingsserie	UMK
Produktfamilj	UMK BE
Konstruktion	Modulbredd 11,25 mm, eftersom kåpan kan vara öppen uppåt är det även möjligt med uppbyggnader över den egentliga profilhöjden
utförande	Grundelement för universalmodul
Ventilationsöppning finns	nej

Mått

Måttskiss	
Djup	15,5 mm
Längd	11,25 mm

Yttermått

Profilbredd (utvändig)	77 mm
------------------------	-------

Innermått

Profilbredd (invändig)	72,2 mm
------------------------	---------

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	grön (RAL 6021)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Kåpans material	PA
Ytbeskaffenhet	obehandlad

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 55 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 100 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport)	80 %


UMK-BE 11,25 - Grunddel

2971535

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2971535>



Ritningar

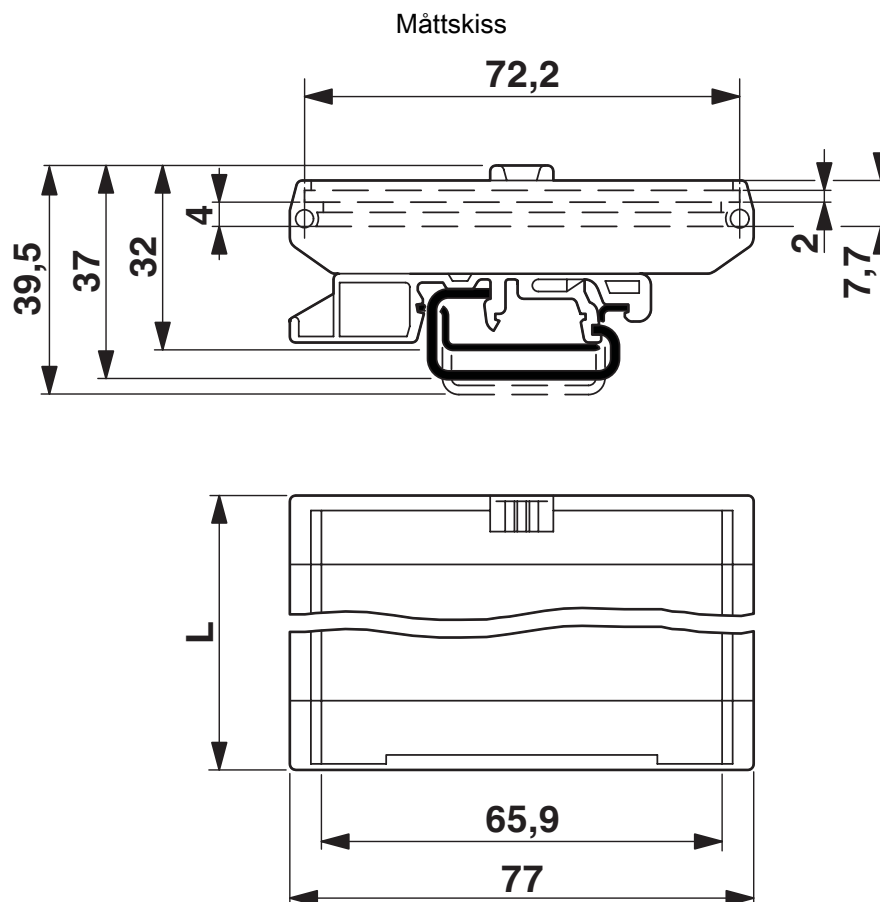

UMK-BE 11,25 - Grunddel

2971535

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2971535>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2971535>



UL Recognized

Godkännande-ID: E240868

UMK-BE 11,25 - Grunddel

2971535

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2971535>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com