

CLIPFIX 35 - Ändstöd

3022218

E-nummer: 2911926

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3022218>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Ändstöd för snabbmontage, för DIN-skena NS 35/7,5 eller DIN-skena NS 35/15, med märkningsmöjlighet, bredd: 9,5 mm, färg: grå



Fördelar

- Byggbredd endast 9,5 mm
- Stor märkyta
- Phoenix Contact har utformat CLIPFIX ändhållaren så att den håller tillförlitligt på de olika DIN-skene-systemen

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3022218
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BE7111
Produktnyckel	BE7111
GTIN	4017918156541
Vikt per styck (inklusive förpackning)	5,268 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	5,1 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	PL

CLIPFIX 35 - Ändstöd

3022218

E-nummer: 2911926

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3022218>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Ändstöd
------------	---------

Mått

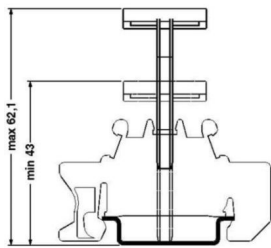Måttskiss	
Bredd	9,5 mm
Höjd	55,6 mm
Djup på NS 35/7,5	35,5 mm
Längd	55,6 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla	-60 °C
Temperaturindex för isoleringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)	125 °C
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Montering

Monteringssätt	NS 35/7,5
----------------	-----------

CLIPFIX 35 - Ändstöd

3022218

E-nummer: 2911926

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3022218>



	NS 35/15
--	----------

CLIPFIX 35 - Ändstöd

3022218


E-nummer: 2911926

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3022218>



Ritningar

Måttskiss

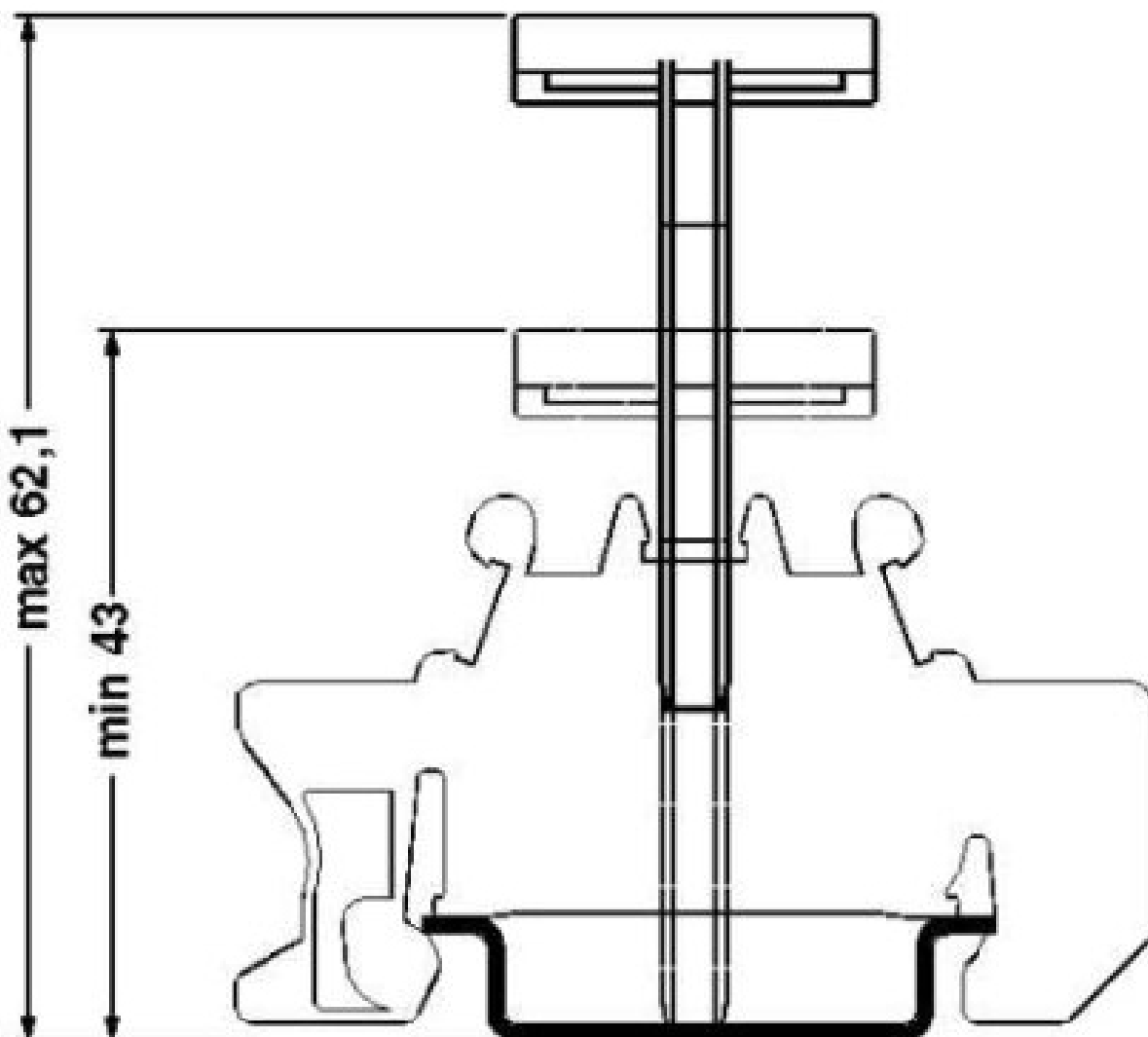

CLIPFIX 35 - Ändstöd


3022218

E-nummer: 2911926

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3022218>



Måttskiss

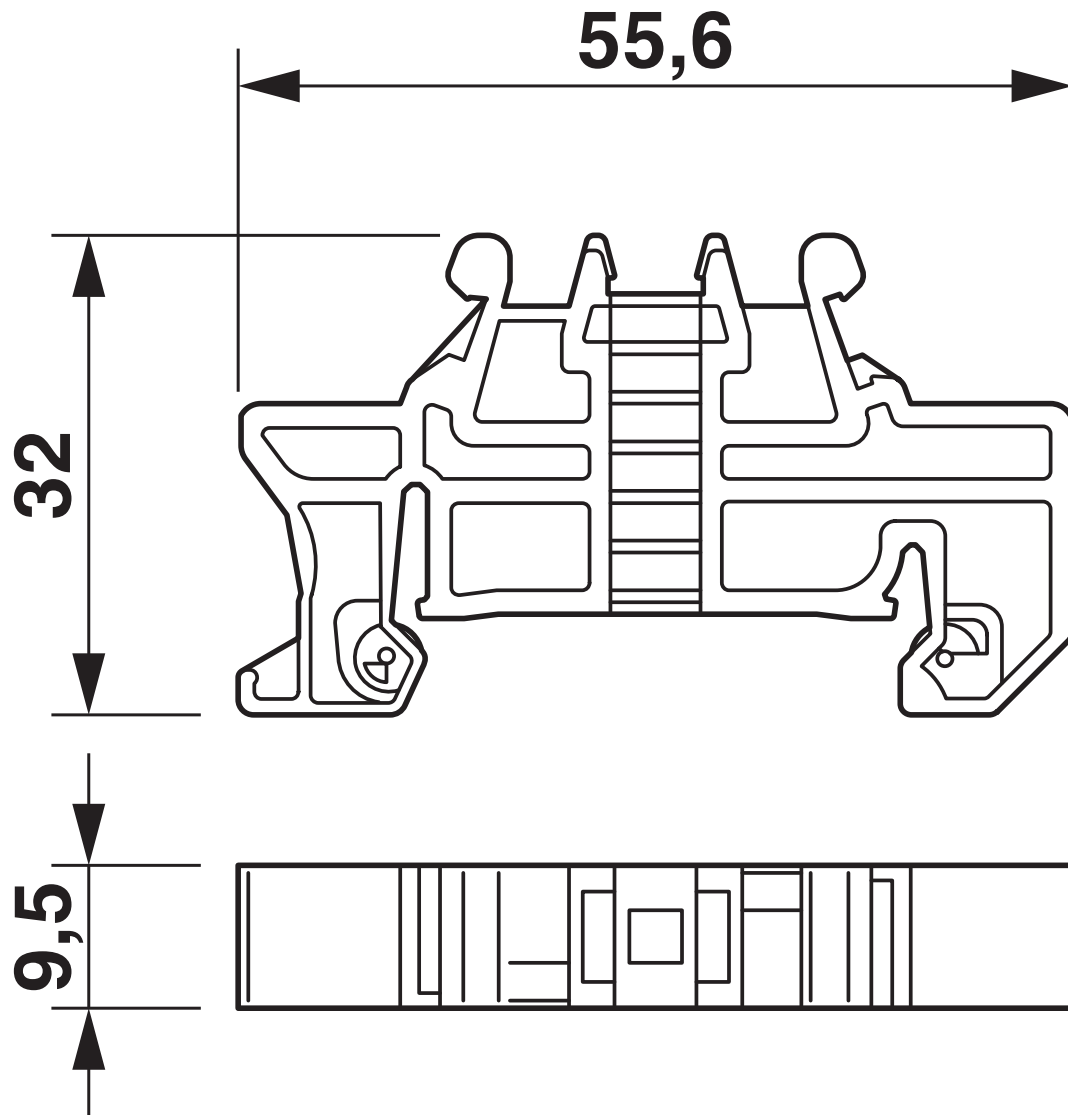

CLIPFIX 35 - Ändstöd

3022218

E-nummer: 2911926

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3022218>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250302
ECLASS-15.0	27250302

ETIM

ETIM 9.0	EC001041
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

3022218

E-nummer: 2911926

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3022218>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com