

AB-SK - Stödbock

3025341

E-nummer: 2910013

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3025341>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Stödbock för samlingsskenor



Fördelar

- För montering av skärmplintar SK
- Stödbockarna AB-SK för skärmning är särskilt lämpliga för en platsbesparande ledaranslutning av plintar och enheter med kabelinföring på bägge sidor

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3025341
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BE7113
Produktnyckel	BE7113
GTIN	4017918138998
Vikt per styck (inklusive förpackning)	13,702 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	11,977 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	PL

3025341

E-nummer: 2910013

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3025341>

Tekniska data

 
Artikelegenskaper

Produkttyp	Stödblock
Poltal	1

Elektriska egenskaper

Märkström I_N	0 A
-----------------	-----

Mått

Måttskiss	
Bredd	6,2 mm
Höjd	77,35 mm
Djup på NS 35/7,5	28,7 mm
Djup på NS 35/15	36,2 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Material	PA
Isolationsmaterial	PA

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Drifttemperatur	-60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
----------------	------------------

AB-SK - Stödbock


3025341

E-nummer: 2910013

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3025341>



Ritningar

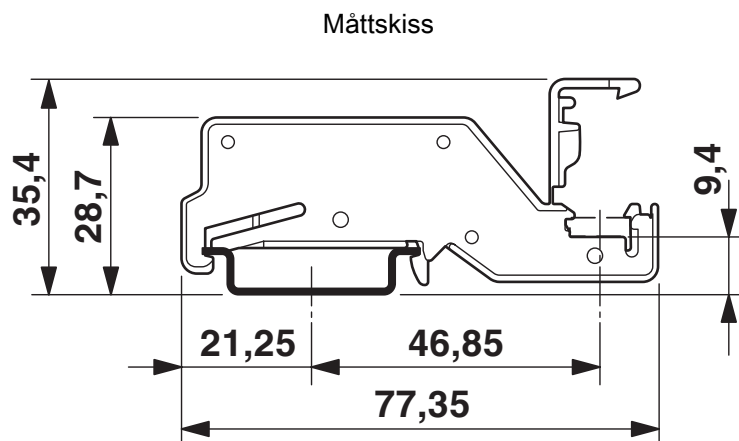

AB-SK - Stödbock

3025341

E-nummer: 2910013

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3025341>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27400607
ECLASS-15.0	27400607

ETIM

ETIM 9.0	EC001166
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

3025341

E-nummer: 2910013

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3025341>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com