

C-RCI 2,5/M4 - Ringkabelsko



3240023

E-nummer: 0811319

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240023>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Ringkabelsko, blå, 1,5 ... 2,5 mm², M4

Fördelar

- Kontakterna är koniskt utformade och det är därför enkelt att föra in ledaren på rätt sätt
- De isolerade ringkabelskorna med plastkrage är hårdlödda och utrustade med "EASY ENTRY"-systemet

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3240023
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	BH3421
Produktnyckel	BH3421
GTIN	4046356452007
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,918 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,918 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	CN

C-RCI 2,5/M4 - Ringkabelsko

3240023

E-nummer: 0811319

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240023>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Förbindning
Produktegenskap	Halogenfri
	Med "Easy Entry"-system
	Hårdlödd
	PA isolerad

Mått

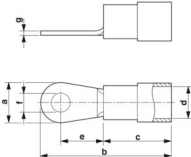Måttskiss	
Bredd	8,5 mm
Hylslängd	23 mm
Längd isolerhölje	11 mm
Avisoleringslängd maximal	8 mm
Avstånd isolerhölje mitt	7,8 mm
Materialstyrka min.	0,8 mm
Innermått isolerkrage	4,5 mm

Innermått

Innerdiameter	4,3 mm
---------------	--------

Materialuppgifter

Färg	blå (RAL 5015)
Material	Koppar
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Beläggning	förtennad
Isolationsmaterial	PA
Materialens innehåll	halogenfri

Mekaniska egenskaper

Tekniska data

Hylslängd	23 mm
-----------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

optimal omgivningstemperatur (lagring/transport)	20,00 °C 50,00 % Luftfuktighet (RH), förvaras i slutet
--	--

C-RCI 2,5/M4 - Ringkabelsko

3240023

E-nummer: 0811319

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240023>



	originalförpackning. Undvik direkt solinstrålning och värme.
Drifttemperatur	-20 °C ... 105 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-20 °C ... 100 °C
Korttidstemperatur	100 °C

C-RCI 2,5/M4 - Ringkabelsko

3240023


E-nummer: 0811319

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240023>



Ritningar

Måttskiss

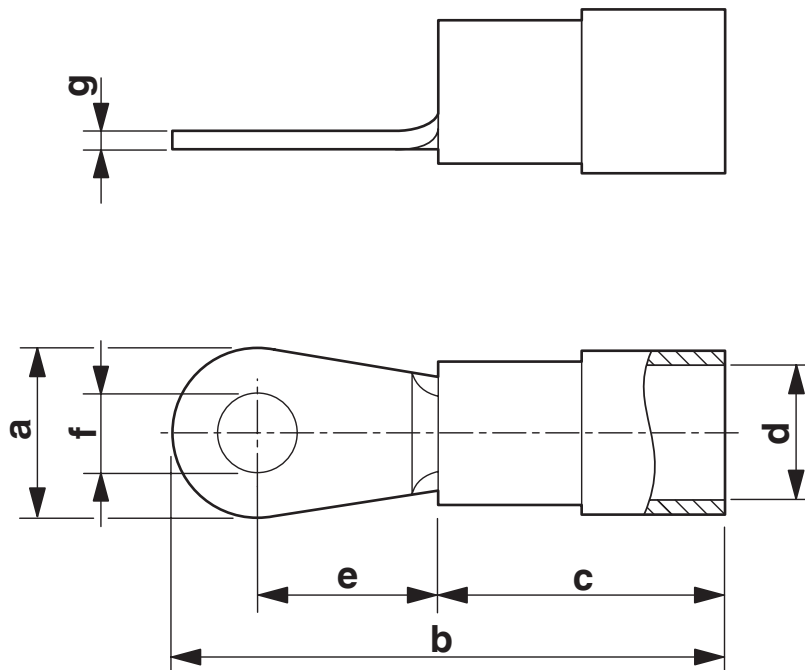

C-RCI 2,5/M4 - Ringkabelsko

3240023

E-nummer: 0811319

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240023>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-RCI 2,5/M4 - Ringkabelsko



3240023

E-nummer: 0811319

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240023>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com