

# C-RCI 6/M4 - Ringkabelsko



3240027

E-nummer: 0811324

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240027>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Ringkabelsko, gul, 4 ... 6 mm<sup>2</sup>, M4

## Fördelar

- Kontakterna är koniskt utformade och det är därför enkelt att föra in ledaren på rätt sätt
- De isolerade ringkabelskorna med plastkrage är hårdlödda och utrustade med "EASY ENTRY"-systemet

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 3240027       |
| Antal/förp.                            | 50 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 50 Styck      |
| Försäljningskod                        | BH3421        |
| Produktnyckel                          | BH3421        |
| GTIN                                   | 4046356452045 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1,834 g       |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1,832 g       |
| Tullnummer                             | 85369010      |
| Ursprungsland                          | CN            |

# C-RCI 6/M4 - Ringkabelsko

3240027

E-nummer: 0811324

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240027>




## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Produkttyp      | Förbindning             |
| Produktegenskap | Halogenfri              |
|                 | Med "Easy Entry"-system |
|                 | Hårdlödd                |
|                 | PA isolerad             |

### Mått
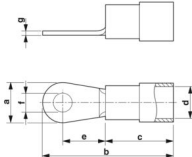
|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Måttskiss                 |  |
| Bredd                     | 9,5 mm                                                                              |
| Hylslängd                 | 26,7 mm                                                                             |
| Längd isolerhölje         | 14 mm                                                                               |
| Avisoleringslängd maximal | 9 mm                                                                                |
| Avstånd isolerhölje mitt  | 8 mm                                                                                |
| Materialstyrka min.       | 1 mm                                                                                |
| Innermått isolerkrage     | 6,6 mm                                                                              |

### Innermått

|             |        |
|-------------|--------|
| Innerradius | 4,3 mm |
|-------------|--------|

### Materialuppgifter

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Färg                           | gul (RAL 1018) |
| Material                       | Koppar         |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2             |
| Beläggning                     | förtennad      |
| Isolationsmaterial             | PA             |
| Materialens innehåll           | halogenfri     |

### Mekaniska egenskaper

#### Tekniska data

|           |         |
|-----------|---------|
| Hylslängd | 26,7 mm |
|-----------|---------|

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Omgivningsförhållanden

|                                                  |                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| optimal omgivningstemperatur (lagring/transport) | 20,00 °C 50,00 % Luftfuktighet (RH), förvaras i slutet |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

# C-RCI 6/M4 - Ringkabelsko

3240027

E-nummer: 0811324

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240027>



|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                  | originalförpackning. Undvik direkt solinstrålning och värme. |
| Drifttemperatur                  | -20 °C ... 105 °C                                            |
| Omgivningstemperatur (montering) | -20 °C ... 100 °C                                            |
| Korttidstemperatur               | 100 °C                                                       |

# C-RCI 6/M4 - Ringkabelsko

3240027


E-nummer: 0811324

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240027>



## Ritningar

Måttskiss

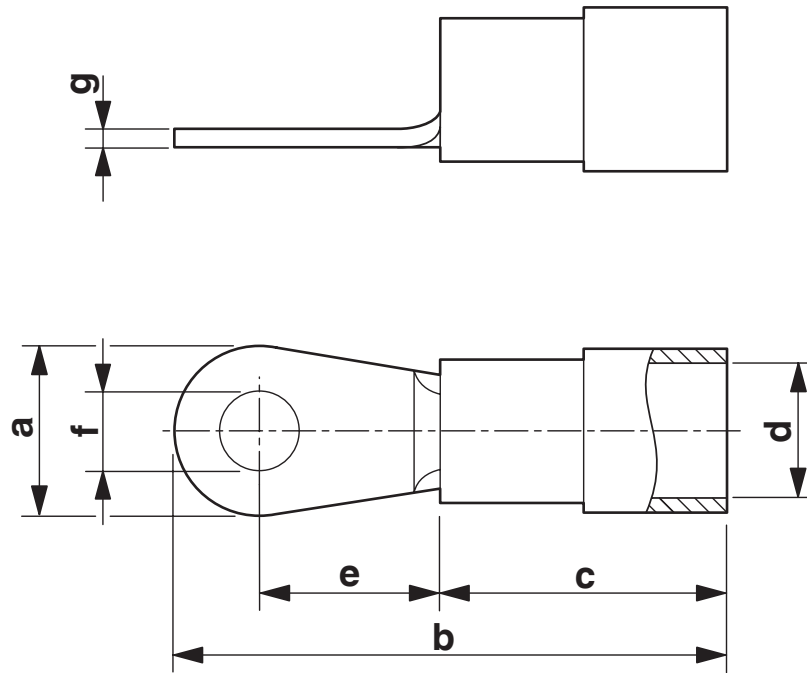

# C-RCI 6/M4 - Ringkabelsko

3240027

E-nummer: 0811324

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240027>



## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400204 |
| ECLASS-15.0 | 27400204 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001052 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

# C-RCI 6/M4 - Ringkabelsko

3240027

E-nummer: 0811324

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240027>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)