

C-RCI 6/M8 - Ringkabelsko



3240030

E-nummer: 0811327

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240030>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Ringkabelsko, gul, 4 ... 6 mm², M8

Fördelar

- Kontakterna är koniskt utformade och det är därför enkelt att föra in ledaren på rätt sätt
- De isolerade ringkabelskorna med plastkrage är hårdlödda och utrustade med "EASY ENTRY"-systemet

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3240030
Antal/förp.	25 Styck
Minsta beställningsantal	25 Styck
Försäljningskod	BH3421
Produktnyckel	BH3421
GTIN	4046356452076
Vikt per styck (inklusive förpackning)	2,632 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	2,632 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	CN

C-RCI 6/M8 - Ringkabelsko

3240030

E-nummer: 0811327

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240030>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Förbindning
Produktegenskap	Halogenfri
	Med "Easy Entry"-system
	Hårdlödd
	PA isolerad

Mått

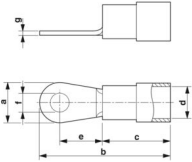Måttskiss	
Bredd	15 mm
Hylslängd	34,9 mm
Längd isolerhölje	14 mm
Avisoleringslängd maximal	9 mm
Avstånd isolerhölje mitt	13,4 mm
Materialstyrka min.	1 mm
Innermått isolerkrage	6,6 mm

Innermått

Innerradiometer	8,5 mm
-----------------	--------

Materialuppgifter

Färg	gul (RAL 1018)
Material	Koppar
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Beläggning	förtennad
Isolationsmaterial	PA
Materialens innehåll	halogenfri

Mekaniska egenskaper

Tekniska data

Hylslängd	34,9 mm
-----------	---------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

optimal omgivningstemperatur (lagring/transport)	20,00 °C 50,00 % Luftfuktighet (RH), förvaras i slutet
--	--

C-RCI 6/M8 - Ringkabelsko

3240030

E-nummer: 0811327

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240030>



	originalförpackning. Undvik direkt solinstrålning och värme.
Drifttemperatur	-20 °C ... 105 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-20 °C ... 100 °C
Korttidstemperatur	100 °C

C-RCI 6/M8 - Ringkabelsko

3240030


E-nummer: 0811327

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240030>



Ritningar

Måttskiss

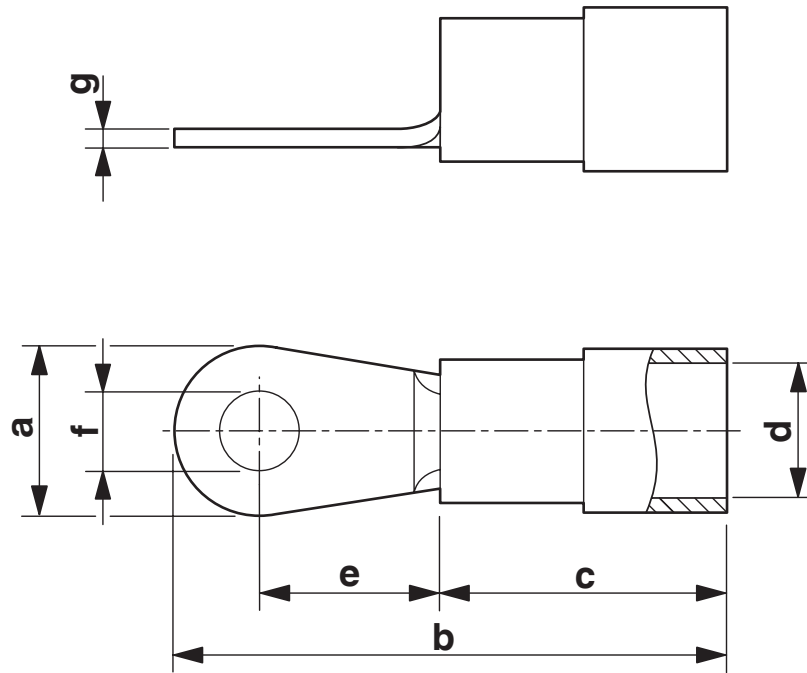

C-RCI 6/M8 - Ringkabelsko

3240030

E-nummer: 0811327

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240030>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-RCI 6/M8 - Ringkabelsko

3240030

E-nummer: 0811327

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240030>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com