

C-RC 2,5/M8 DIN - Ringkabelsko



3240081

E-nummer: 0811375

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240081>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Ringkabelsko, oisolerad, 1,1 ... 2,5 mm², M8

Fördelar

- The CRIMPFOX-RC... tools from our CRIMPFOX range of crimping pliers are available for optimum crimping
- De hårdlödda presszonerna möjliggör högsta utdragsvärde för ledare
- Ringkabelskorna utan plasthylsa består av högvärdig, galvaniskt förtennt elektrolytkoppar för ett maximalt korrosionsskydd

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3240081
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	BH3422
Produktnyckel	BH3422
GTIN	4046356452984
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1,32 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1,284 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	CN

C-RC 2,5/M8 DIN - Ringkabelsko

3240081

E-nummer: 0811375

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240081>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Förbindning
Produktegenskap	Design i enlighet med DIN 46234
	Hårdlödd
	Galvaniskt förtennad

Mått

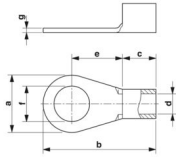Måttskiss	
Bredd	14 mm
Hylslängd	24 mm
Längd isolerhölje	5 mm
Avisoleringslängd maximal	8 mm
Avstånd isolerhölje mitt	12 mm
Materialstyrka min.	0,8 mm
Innermått isolerkrage	2,3 mm

Innermått

Innerradiometer	8,4 mm
-----------------	--------

Materialuppgifter

Färg	silvrefärgad
Material	Koppar
Beläggning	förtennad

Mekaniska egenskaper

Tekniska data

Hylslängd	24 mm
-----------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	110 °C
-----------------	--------

Standarder och bestämmelser

Design enligt standard	DIN 46234
------------------------	-----------

C-RC 2,5/M8 DIN - Ringkabelsko

3240081


E-nummer: 0811375

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240081>



Ritningar

Måttskiss

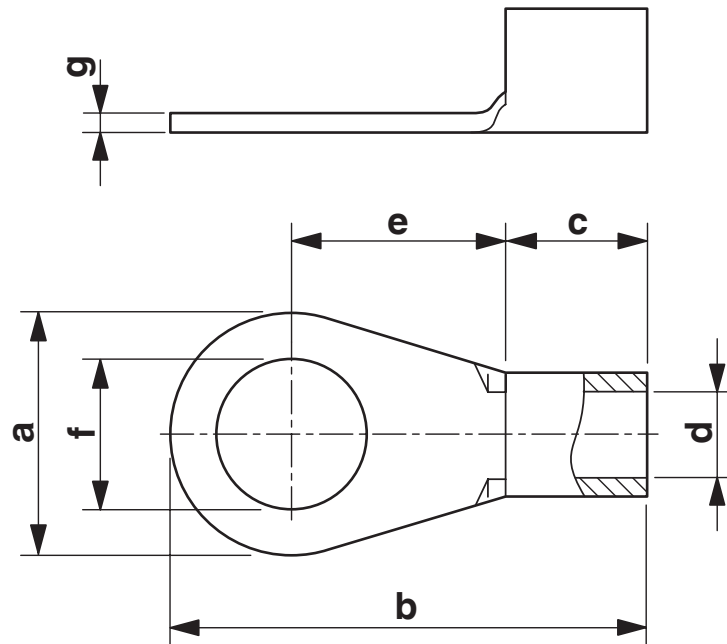

C-RC 2,5/M8 DIN - Ringkabelsko



3240081

E-nummer: 0811375

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240081>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-RC 2,5/M8 DIN - Ringkabelsko



3240081

E-nummer: 0811375

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240081>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com