

C-FC 2,5/M3 - Gaffelkabelsko



3240142

E-nummer: 0811435

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240142>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Gaffelkabelsko, oisolerad, 1,1 - 2,5 mm², M3

Fördelar

- Gaffelkabelskorna utan plast har en hårdlödd hals och uppnår högsta ledaranslutning tillsammans med tängerna CRIMPFOX-RC ... och CRIMPFOX-RCI ...
- De isolerade varianterna är halogenfria och utrustade med "EASY ENTRY"

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3240142
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	BH3442
Produktnyckel	BH3442
GTIN	4046356453592
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,61 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,61 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	CN

C-FC 2,5/M3 - Gaffelkabelsko



3240142

E-nummer: 0811435


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240142>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Förbindning
Produktegenskap	Design i enlighet med DIN 46234
	Hårdlödd
	Galvaniskt förtennad

Mått

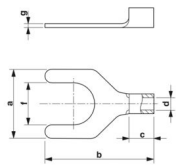Måttskiss		
Bredd	5,7 mm	
Hylslängd	16 mm	
Längd isolerhölje	4,8 mm	
Avisoleringslängd maximal	8 mm	
Avstånd isolerhölje mitt	6,5 mm	
Materialstyrka min.	0,8 mm	
Innermått isolerkrage	2,5 mm	

Innermått

Innerdiameter	3,2 mm
---------------	--------

Materialuppgifter

Färg	silverfärgad
Material	Koppar
Beläggning	förtennad
Materialets innehåll	halogenfri

Mekaniska egenskaper

Tekniska data

Hylslängd	16 mm
-----------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	110 °C
-----------------	--------

Standarder och bestämmelser

Design enligt standard	DIN 46234
------------------------	-----------

C-FC 2,5/M3 - Gaffelkabelsko

3240142


E-nummer: 0811435

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240142>



Ritningar

Måttskiss

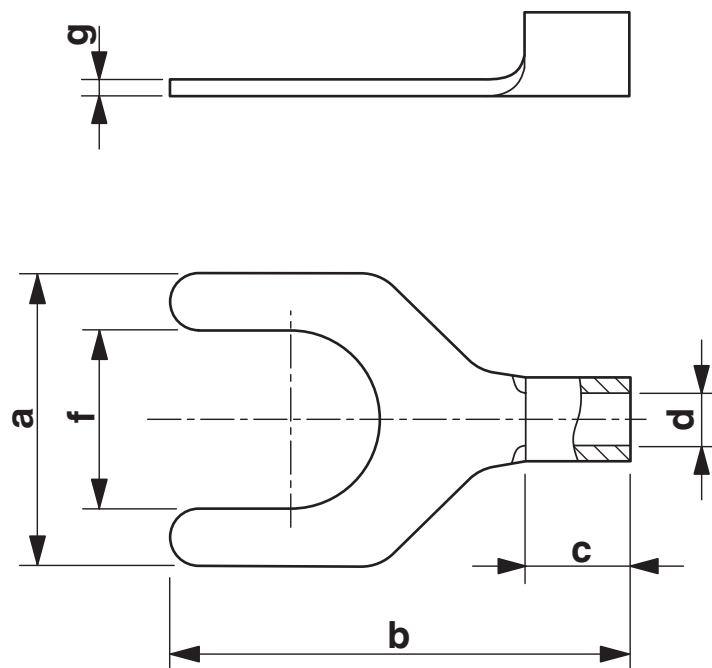

C-FC 2,5/M3 - Gaffelkabelsko



3240142

E-nummer: 0811435

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240142>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-FC 2,5/M3 - Gaffelkabelsko



3240142

E-nummer: 0811435

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240142>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com