

# C-SCF 1/2,8X0,5 - Förbindning



3240152

E-nummer: 0811445

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240152>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Flatstifthylsa, oisolerad, 0,5 ... 1 mm<sup>2</sup>, 2,8 x 0,5

## Fördelar

- De kompletterar produktprogrammet inom området kontakter
- De oisolerade flatstiftkontakterna och flatstifthylsorna består av elektrolytiskt förtennad mässing.

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 3240152       |
| Antal/förp.                            | 100 Styck     |
| Minsta beställningsantal               | 100 Styck     |
| Försäljningskod                        | BH3452        |
| Produktnyckel                          | BH3452        |
| GTIN                                   | 4046356453691 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 0,251 g       |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 0,229 g       |
| Tullnummer                             | 85366990      |
| Ursprungsland                          | BE            |

# C-SCF 1/2,8X0,5 - Förbindning

3240152

E-nummer: 0811445

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240152>




## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Produkttyp      | Förbindning                      |
| Produktegenskap | Har tillverkats enligt DIN 46247 |
|                 | Crimpområde med prägling         |
|                 | Galvaniskt förtennad             |
|                 | Temperaturområde ... +110 °C     |

### Mått
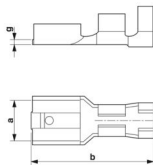
|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Måttskiss                 |  |
| Bredd                     | 2,8 mm                                                                              |
| Hylslängd                 | 14,5 mm                                                                             |
| Avisoleringslängd maximal | 7 mm                                                                                |
| Materialstyrka min.       | 0,3 mm                                                                              |

### Materialuppgifter

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Färg                 | silverfärgad     |
| Material             | Mässing          |
| Beläggning           | förtennad        |
| Isolationsmaterial   | nicht zutreffend |
| Materialets innehåll | halogenfri       |

### Mekaniska egenskaper

#### Tekniska data

|           |         |
|-----------|---------|
| Hylslängd | 14,5 mm |
|-----------|---------|

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Omgivningsförhållanden

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Drifttemperatur | 110 °C |
|-----------------|--------|

# C-SCF 1/2,8X0,5 - Förbindning

3240152


E-nummer: 0811445

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240152>



## Ritningar

Måttskiss

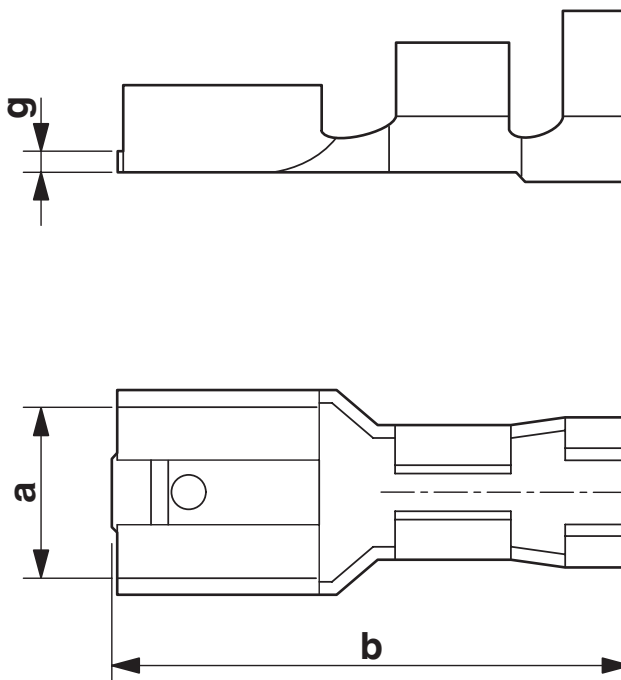

# C-SCF 1/2,8X0,5 - Förbindning

3240152

E-nummer: 0811445

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240152>



## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400212 |
| ECLASS-15.0 | 27400212 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001059 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

# C-SCF 1/2,8X0,5 - Förbindning

3240152

E-nummer: 0811445

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240152>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)