

3240254

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240254>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Kabelklämma, till profilskena/ankarskena NS 30/15



## Fördelar

- Kabelklämmorna hjälper till med dragavlastningen
- De halogenfria plastkaren är utformade så att de ger ett optimalt fäste samtidigt som de skyddar kabeln/kablarna
- Enskilda och buntade kablar med en diameter upp till 22 mm kan på så sätt läggas enkelt och säkert

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 3240254       |
| Antal/förp.                            | 25 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 25 Styck      |
| Försäljningskod                        | BE7421        |
| Produktnyckel                          | BE7421        |
| GTIN                                   | 4046356464567 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 39,5 g        |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 39,5 g        |
| Tullnummer                             | 73269098      |
| Ursprungsland                          | CN            |

# WCC 22 - Kabelbygel

3240254

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240254>




## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|            |                  |
|------------|------------------|
| Produkttyp | Kabelgenomföring |
|------------|------------------|

### Mått
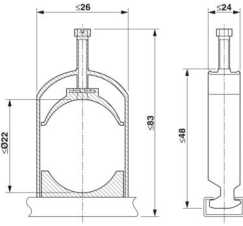
|                       |                                                                                    |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Måttskiss             |  |  |
| Nyckelbredd           | 10 mm                                                                              |  |
| Nyckelbredd montering | 10 mm                                                                              |  |

### Materialuppgifter

|            |           |
|------------|-----------|
| Material   | Stål      |
| Beläggning | förzinkad |

### Kabel/ledare

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Ledarens ytterdiameter | 18 mm ... 22 mm |
|------------------------|-----------------|

### Montering

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
|----------------|------------------|

# WCC 22 - Kabelbygel


3240254

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240254>



## Ritningar

Måttskiss

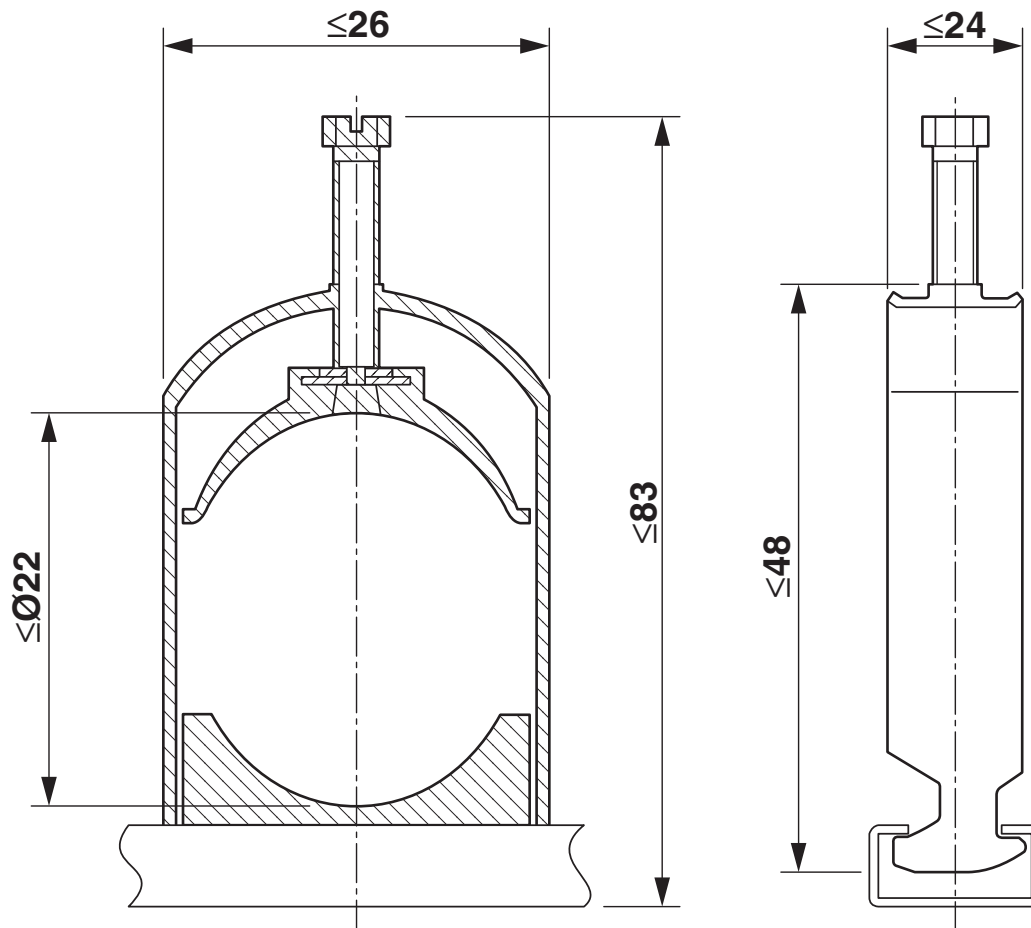

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 23159090 |
| ECLASS-15.0 | 23159090 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC011571 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31162900 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)