

C-SCFFI 1,5/6,3X0,8 - Förbindning

3240538

E-nummer: 0811469

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240538>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Flatstifthylsa, helisolerad, röd, 0,5 ... 1,5 mm², för stickkontakter 6,3 x 0,8 mm

Fördelar

- Hårdlödd klämzon för maximal ledarurdragningskraft tillsammans med CRIMPFOX RCI... tänger
- Enkel och säker ledarinföring med 'EASY ENTRY'
- Halogenfri
- Elektrolytiskt förtennt

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3240538
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BH3451
Produktnyckel	BH3451
GTIN	4046356528085
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1,218 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1,2 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	CN

C-SCFFI 1,5/6,3X0,8 - Förbindning

3240538

E-nummer: 0811469

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240538>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Förbindning
Produktegenskap	Halogenfri
	Med "Easy Entry"-system
	Hårdlödd
	PA isolerad

Mått

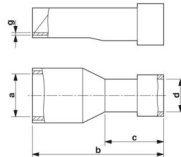Måttskiss	
Bredd	6,3 mm
Hylslängd	21,5 mm
Längd isolerhölje	10,5 mm
Avisoleringslängd maximal	7 mm
Materialstyrka min.	0,4 mm
Innermått isolerkrage	4,3 mm

Materialuppgifter

Färg	röd (RAL 3001)
Material	Mässing
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Beläggning	elektrolytiskt förtennt
Isolationsmaterial	PA
Materiallets innehåll	halogenfri

Mekaniska egenskaper

Tekniska data

Hylslängd	21,5 mm
-----------	---------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 °C ... 105 °C
Långtidstemperatur	105 °C
Korttidstemperatur	120 °C

C-SCFFI 1,5/6,3X0,8 - Förbindning

3240538


E-nummer: 0811469

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240538>



Ritningar

Måttskiss

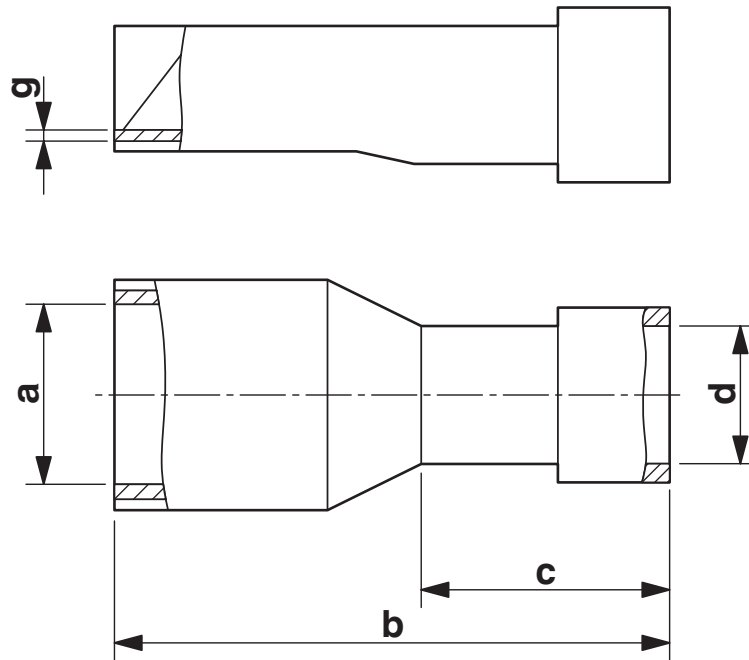

C-SCFFI 1,5/6,3X0,8 - Förbindning

3240538

E-nummer: 0811469

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240538>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-SCFFI 1,5/6,3X0,8 - Förbindning

3240538

E-nummer: 0811469

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240538>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com