

# HC-A 3-TFL/PG11G/ALU - Caixa



1773048

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1773048>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Caixa de buchas, para arco longitudinal, altura 57 mm, com conexão roscada, 1x Pg11, saída de cabo reta, zinco fundido sob pressão

## Dados comerciais

Código	1773048
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	BF7
Chave de produto	AF7AAE
GTIN	4017918122317
Peso por unidade (inclusive embalagem)	81,85 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	80,27 g
País de origem	DE

# HC-A 3-TFL/PG11G/ALU - Caixa



1773048

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1773048>

## Dados técnicos


### Avisos

Geral	para contatos HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
-------	---

### Propriedades do artigo

Tipo de produto	Caixa com travamento em arco
Tipo de caixa	Carcaça
Aplicação	Padrão
Formato	D7
Quantidade de saídas de cabos	1
Tipo de conexão	1x Pg11
Blindado	não
Saída de cabo	reto
Conexão Pg	com

### Medidas

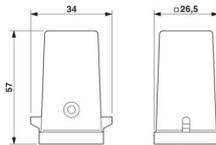Desenho de medidas	
Largura	34 mm
Altura	57 mm
Comprimento	26,5 mm
Abertura da porca cega	18 mm

### Dados de material

Material Conexão a parafuso	Latão, niquelado
Material vedação Vedação do cabo	NBR
Material caixa	Zinco fundido sob pressão
Material superfície da caixa	revestido com pó, cinza

### Características mecânicas

#### Dados mecânicos

Tipo de conexão	1x Pg11
Tipo de travamento	Pino

### Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha Cabo 1	7,5 mm ... 12,5 mm
----------------------------------	--------------------

### Dados de conexão

Diâmetro externo de linha	7,5 mm ... 12,5 mm
---------------------------	--------------------

# HC-A 3-TFL/PG11G/ALU - Caixa

1773048

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1773048>



## Condições ambientais e de vida útil operacional

### Condições ambientais

Grau de proteção	IP54
	IP65 (com parafuso de vedação)
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C

# HC-A 3-TFL/PG11G/ALU - Caixa


1773048

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1773048>



## Desenhos

Desenho de medidas

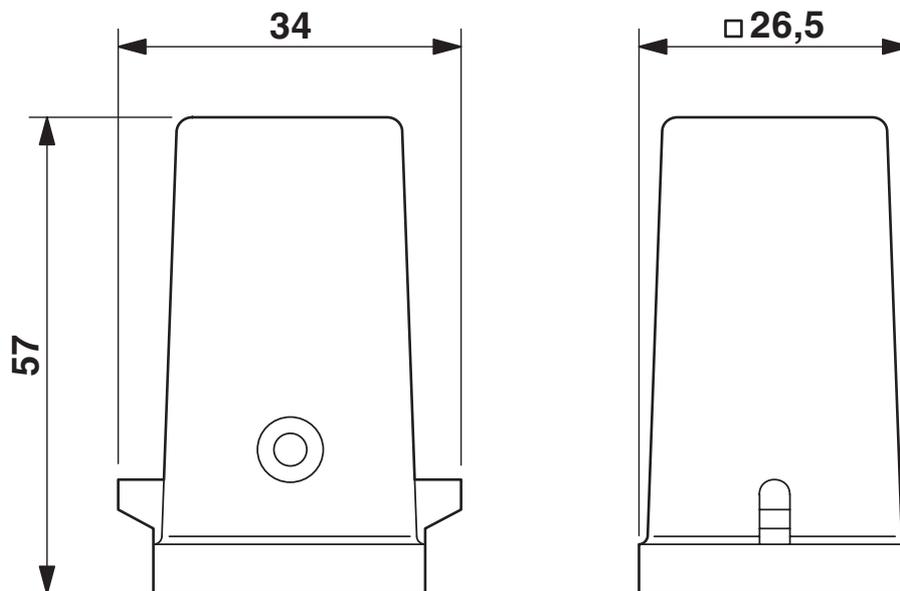

Desenho com dimensões

# HC-A 3-TFL/PG11G/ALU - Caixa

1773048

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1773048>



## Classificações

### ECLASS

ECLASS-13.0

27440202

# HC-A 3-TFL/PG11G/ALU - Caixa



1773048

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1773048>

## Environmental product compliance

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

### EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)