

CC1,0-TS-0,34M AU - Crimpkontakt

1064040

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1064040>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Crimpkontakt, Stift, gedreht, Kontakt durchmesser: 1 mm, Anschlussquerschnitt: 0,14 mm² ... 0,34 mm², AWG 26...22, Material Kontakt: CuZn

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1064040
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	AI
Produktschlüssel	AF2CJN
GTIN	4055626719993
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,138 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,138 g
Zolltarifnummer	74152900
Ursprungsland	DE

CC1,0-TS-0,34M AU - Crimpkontakt



1064040

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1064040>

Technische Daten

Montage

Montageart	Einrasten
------------	-----------

Artikeleigenschaften

Kontaktyp	gedreht
-----------	---------

Anschlussdaten

Anschlusstechnik

Kontaktart	Stift
Anschlussart	Crimpanschluss

Leiteranschluss

Abisolierlänge	4 mm +0,5 mm
Anschlussquerschnitt (flexibel)	0,14 mm ² ... 0,34 mm ²
Anschlussquerschnitt	0,14 mm ² ... 0,34 mm ²
Anschlussquerschnitt AWG (flexibel)	26 ... 22

Materialangaben

Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au

Maße

Maßzeichnung	
Durchmesser (Kontaktdurchmesser)	1 mm

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 100
-------------	-------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
-------------------------------	------------------

CC1,0-TS-0,34M AU - Crimpkontakt


1064040

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1064040>



Zeichnungen

Maßzeichnung

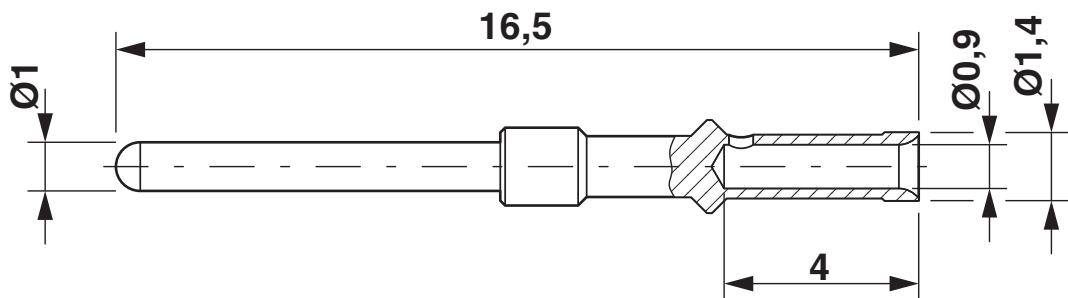

Crimpkontakt, Durchmesser: 1,0 mm

CC1,0-TS-0,34M AU - Crimpkontakt

1064040

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1064040>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CC1,0-TS-0,34M AU - Crimpkontakt

1064040

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1064040>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,09 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de