

SACC-V-4CON-PG7/CI - Ventilstecker

1527977

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1527977>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Ventilstecker, Universal, 4-polig, Ventilstecker CI (9,4 mm), Schraubanschluss, Kabelverschraubung Pg9, Leitungsaußendurchmesser 4 mm ... 6 mm



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1527977
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AI
Produktschlüssel	AF2DEA
GTIN	4017918981068
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	13,35 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	13 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	HU

SACC-V-4CON-PG7/CI - Ventilstecker

1527977

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1527977>



Technische Daten

Hinweise

Montagehinweis	ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder.
----------------	--

Artikeleigenschaften

Sensorart	Universal
Polzahl	4
Anzahl der Kabelabgänge	1
Geschirmt	nein
Pg-Verschraubung	Pg9

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material Dichtung	NBR
Material Gehäuse Ventilstecker	PA 6
Material Kontakt	CuSn
Material Kontakteinsatz Ventilstecker	PA 6
Material Kontaktoberfläche	Ni

Maße

Außenmaß	
Außendurchmesser	4 mm ... 6 mm

Elektrische Eigenschaften

Durchgangswiderstand	$\leq 15 \text{ m}\Omega$
Isolationswiderstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Nennspannung U_N	250 V AC
	250 V DC
Nennstrom I_N	10 A
Schutzbeschaltung	unbeschaltet

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten	
Steckzyklen	50 (Ventilsteckverbinder)

Signalisierung

SACC-V-4CON-PG7/CI - Ventilstecker

1527977

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1527977>



Statusanzeige	nein
Statusanzeige vorhanden	nein

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt	0,34 mm ² ... 1,5 mm ²
Anschlussquerschnitt AWG	22 ... 16

Steckverbinder

Anschluss 1	
Bauförm Kopf	Ventilstecker
Gewindeart Kopf	CI (9,4 mm)

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse)	-30 °C ... 100 °C (Steckverbinder)

SACC-V-4CON-PG7/CI - Ventilstecker


1527977

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1527977>




Zeichnungen

Maßzeichnung

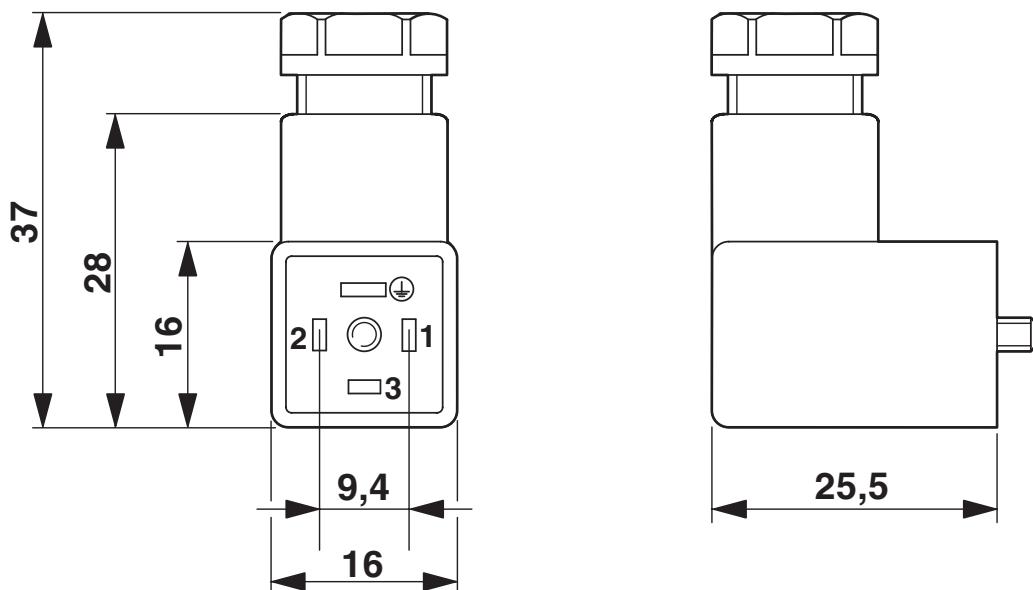

Schaltplan

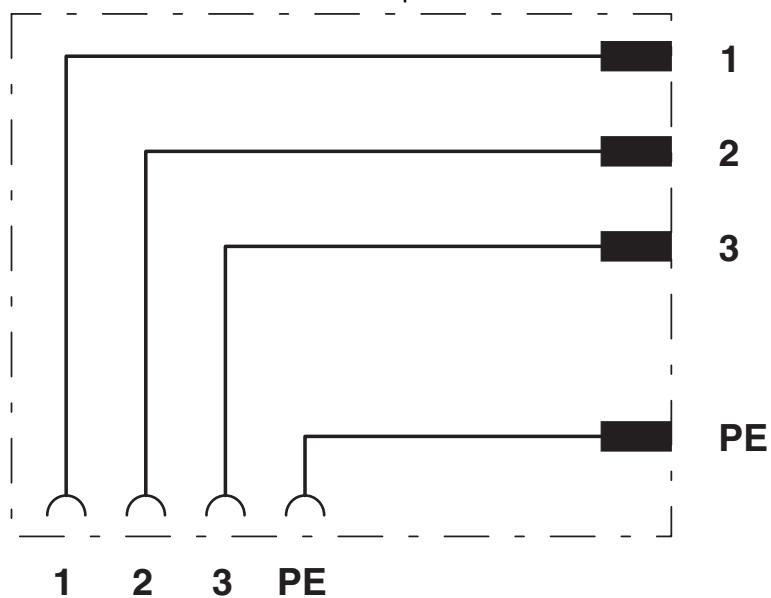

SACC-V-4CON-PG7/CI - Ventilstecker

1527977

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1527977>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440105
ECLASS-15.0	27440105

ETIM

ETIM 9.0	EC003623
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACC-V-4CON-PG7/CI - Ventilstecker

1527977

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1527977>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.	

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	ee253c2c-8107-490f-8495-f7d74d76bb8d

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarkstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de