

EH 17,5 F-FP/ABS GY7035 - Blindstopfen



2201847

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2201847>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tragschienengehäuse, Blindstopfen für unbestückte Klemmstellen (flache Bauform), mit Lüftungsschlitz, Breite: 16,3 mm, Höhe: 33,39 mm, Tiefe: 13,67 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Ihre Vorteile

- Tragschienen- oder Wandmontage für eine anwendungsgerechte Gerätebefestigung
- Einfaches Design-in durch variablen Gehäuseformfaktor
- Volle Flexibilität durch horizontal, frontal und orthogonal zur Gerätefront ausgerichtete Leiterplatten
- Drei Deckelvarianten für individuelle Leiterplattenanschlüsse
- Integration unterschiedlichster Leiterplatten-Anschlusstechnik für eine funktionale Gerätekonzeption

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2201847
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AM
Produktschlüssel	ACHCHZ
GTIN	4046356914611
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,097 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,097 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	IN

EH 17,5 F-FP/ABS GY7035 - Blindstopfen



2201847

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2201847>

Technische Daten

Hinweise

Montagehinweis


Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich.

Artikeleigenschaften

Gehäuseart	Tragschienengehäuse
Gehäuseserie	EH
Produktfamilie	EH..F..ABS..
Lüftungsöffnung vorhanden	ja

Maße

Maßzeichnung

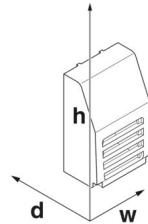

Breite	16,3 mm
Höhe	33,39 mm
Tiefe	13,67 mm

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	lichtgrau (RAL 7035)
Material Gehäuse	ABS
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Oberflächenbeschaffenheit	unbehandelt

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen	
Max. zu erreichender IP-Code	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 80 °C
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport)	95 %

Montage

Montageart

Verrastung mit Gehäuseoberteil

EH 17,5 F-FP/ABS GY7035 - Blindstopfen




2201847

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2201847>

Zeichnungen

Maßzeichnung

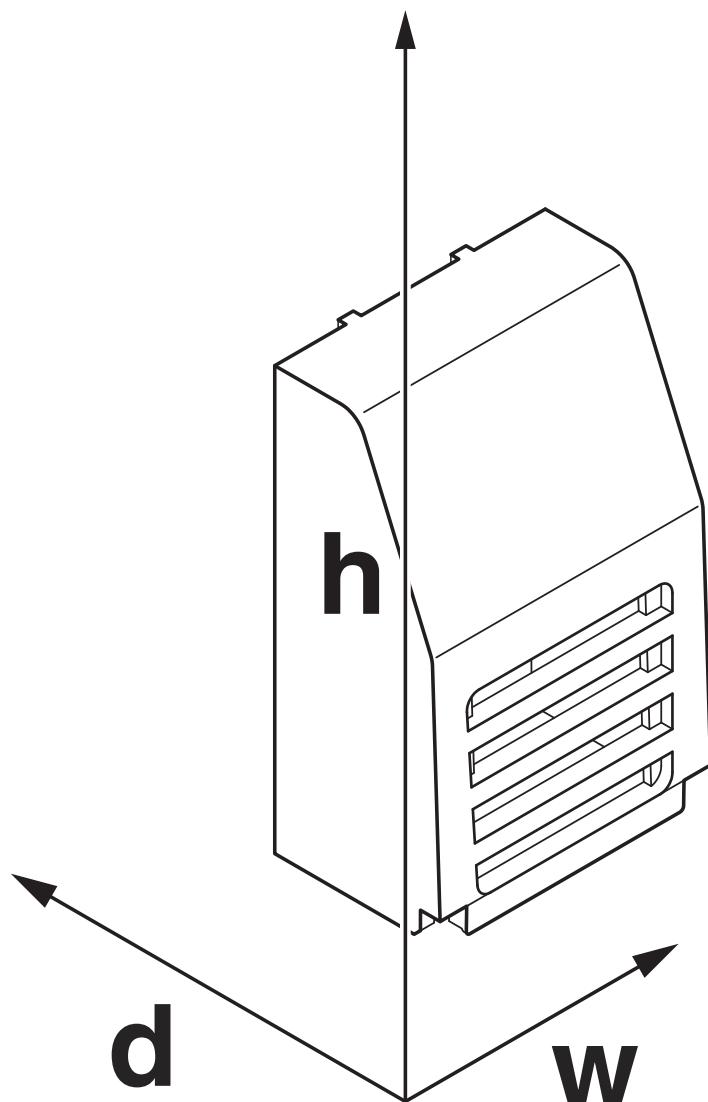

Schematische Abbildung zur Veranschaulichung der Abmessungen des Artikels. Die Abbildung stellt nicht das gewünschte Produkt dar. Weitere Details siehe Produktzeichnungen unter dem Reiter „Downloads“.

EH 17,5 F-FP/ABS GY7035 - Blindstopfen



2201847

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2201847>

Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2201847>



UL Recognized

Zulassungs-ID: E240868

EH 17,5 F-FP/ABS GY7035 - Blindstopfen

2201847

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2201847>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

EH 17,5 F-FP/ABS GY7035 - Blindstopfen



2201847

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2201847>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
--	---

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de