

PSI-WL-PLUG-USB/BT - Bluetooth-USB-Adapter



2313083

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2313083>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Bluetooth-USB-Adapter zur direkten Montage auf USB Typ A Ports und drahtlosen Übertragung von USB-Schnittstellen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2313083
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	M1 - Kommunikationstechn.
Produktschlüssel	DNC661
GTIN	4046356098830
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	146,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	146,3 g
Zolltarifnummer	85176200
Ursprungsland	TW

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Adapter
Anwendung	USB / Bluetooth

Elektrische Eigenschaften

Versorgung

Versorgungsnnennspannung	5 V DC (direkt über die USB-Schnittstelle)
Stromaufnahme typisch	100 mA (5 V DC)

Anschlussdaten

Versorgung

Anzugsdrehmoment	0,56 Nm ... 0,79 Nm
------------------	---------------------

Schnittstellen

Daten: USB 2.0

Serielle Übertragungsrate	bis zu 2,1 MBit/s
Anschlussart	USB Typ A, Stecker
Übertragungslänge	max. 5 m
Dateiformat/Kodierung	Synchron / Asynchron
Datenflusskontrolle/Protokolle	Protokolltransparent inkl. 3964 R-Protokoll

Funk

Beschreibung der Schnittstelle	Bluetooth 2.0
Frequenzbereich	2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM-Band)
Übertragungsverfahren	1,6 kHz (FHSS)
Sendeleistung minimal	20 dBm
Empfängerempfindlichkeit minimal	-80 dBm
Antenne	intern
Reichweite	20 dBm (100 mW) = 80 m ... 150 m

Maße

Breite	18 mm
Höhe	58 mm
Tiefe	8 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0 °C ... 70 °C
Höhenlage	≤ 5000 m (Einschränkung siehe Herstellererklärung für Höhenbetrieb)

PSI-WL-PLUG-USB/BT - Bluetooth-USB-Adapter



2313083

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2313083>

EMV-Daten


Elektromagnetische Verträglichkeit	Konformität zur R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG
Störfestigkeit	Nicht relevant, Kabellänge < 3 m

Störabstrahlung

Normen/Bestimmungen	EN 55022 / Klasse B
---------------------	---------------------

Zeichnungen

Funktionszeichnung

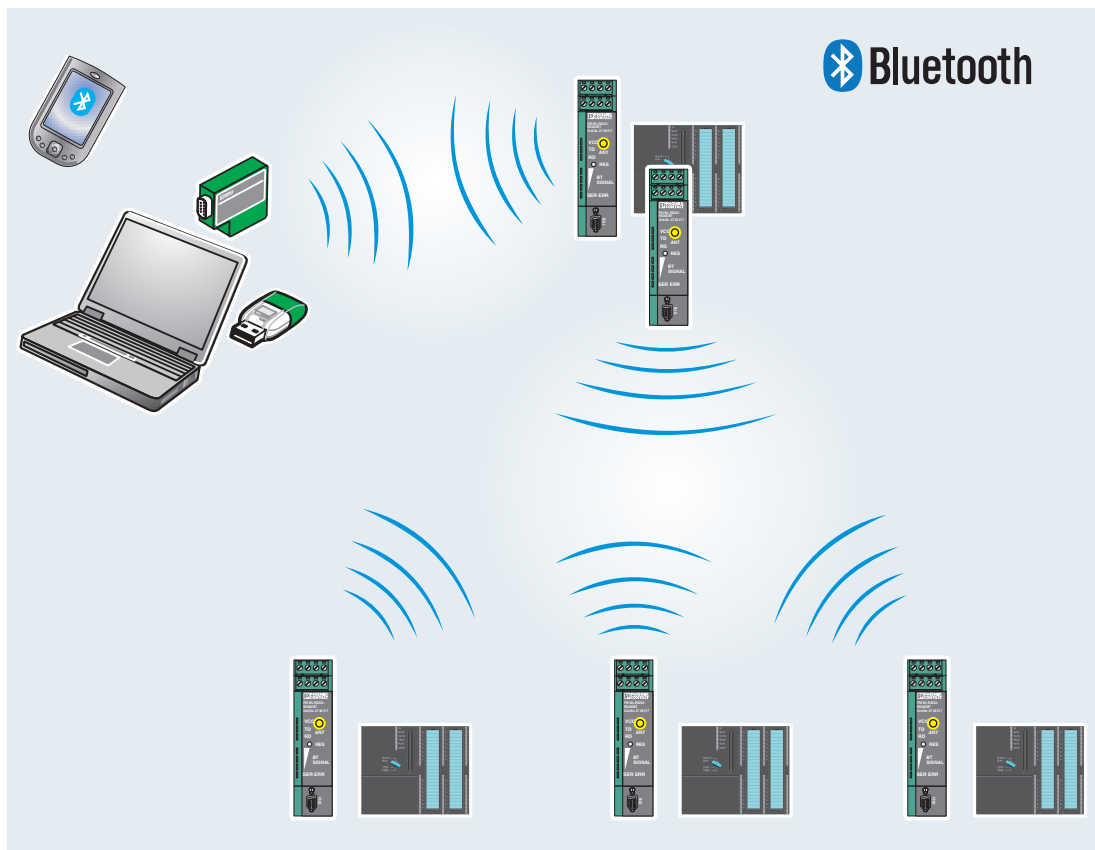

PSI-WL-PLUG-USB/BT - Bluetooth-USB-Adapter



2313083

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2313083>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de