

C-RCI 2,5/M6 - Ringkabelschuh



3240025

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240025>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Ringkabelschuh, blau, 1,5 ... 2,5 mm², M6



Ihre Vorteile

- Die Hülsen laufen konisch zu und ermöglichen so ein einfaches und korrektes Einführen des Leiters
- Die isolierten Ringkabelschuhe mit Kunststoffhülse sind hartgelötet und mit dem 'EASY ENTRY'-System ausgestattet

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3240025
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3421
GTIN	4046356452021
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,251 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,243 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	CN

C-RCI 2,5/M6 - Ringkabelschuh



3240025

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240025>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkeigenschaft	Halogenfrei mit "Easy Entry"-System Hartgelötet PA isoliert
-------------------	--

Maße

Maßzeichnung	
Breite	12 mm
Hülsenlänge	28,1 mm
Länge Isolierstoffhülse	11 mm
Abisolierlänge maximal	8 mm
Abstand Mitte-Isolierstoffhülse	11 mm
Materialstärke min.	0,8 mm
Innenmaß Isolierkragen	4,5 mm
Innenmaß	
Innendurchmesser	6,5 mm

Materialangaben

Farbe	blau (RAL 5015)
Material	Kupfer
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Beschichtung	verzinkt
Isolierstoff	PA
Inhaltsstoffe	halogenfrei

Mechanische Eigenschaften

Technische Daten	
Hülsenlänge	28,1 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen	
optimale Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	20,00 °C 50,00 % Luftfeuchtigkeit (RH), Lagerung in der geschlossenen Originalverpackung. Vermeidung direkter Sonneneinstrahlung und Wärmezufuhr.
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 105 °C

C-RCI 2,5/M6 - Ringkabelschuh

3240025

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240025>



Umgebungstemperatur (Montage)	-20 °C ... 100 °C
Kurzzeittemperatur	100 °C

C-RCI 2,5/M6 - Ringkabelschuh




3240025

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240025>

Zeichnungen

Maßzeichnung

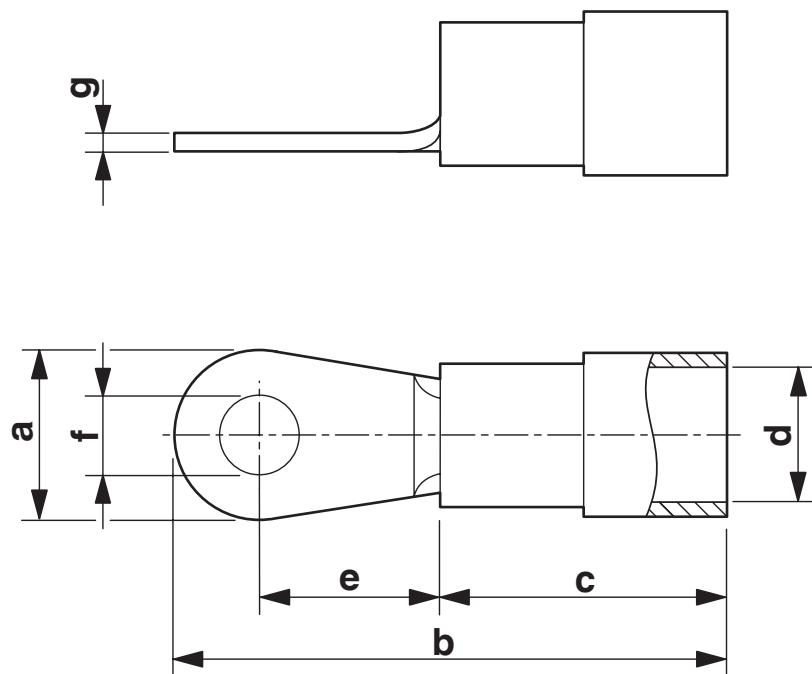

C-RCI 2,5/M6 - Ringkabelschuh



3240025

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240025>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 10.0	EC001052
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-RCI 2,5/M6 - Ringkabelschuh



3240025

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240025>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
--	---

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de