

HC-B 6-SML-74/O2M32 - Carcasa

1646858

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1646858>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Carcasa zócalo HEAVYCON B 6, con brida longitudinal. Altura 74 mm, con tubuladura 2 x M32



Datos comerciales

Código de artículo	1646858
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7AAC
Clave de producto	AF7AAC
GTIN	4017918962449
Peso por unidad (incluido el embalaje)	279,13 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	279,13 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Generalidades	para insertos de contactos HC-B6, BB10, DD24, M. Forma alta de carcasa para un espacio de cableado extragrande
---------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa de superficie
Aplicación	Estándar
Construcción	B6
Número de salidas de cable	2
Tipo de atornillado	2x M32
Apantallado	no
Salida de cables	lateral
Prensaestopas Pg	sin

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	57 mm
Altura	74 mm
Longitud	84 mm

Datos del material

Material junta	NBR
Material carcasa	Fundición de aluminio a presión
Material superficie de la carcasa	Recubrimiento de polvo, gris
Material brida de bloqueo	Acero inoxidable, empuñadura: PA

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos	
Tipo de atornillado	2x M32
Tipo de bloqueo	Brida

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Índice de protección	IP65
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C


HC-B 6-SML-74/O2M32 - Carcasa

1646858

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1646858>

Dibujos

Esquema de dimensiones

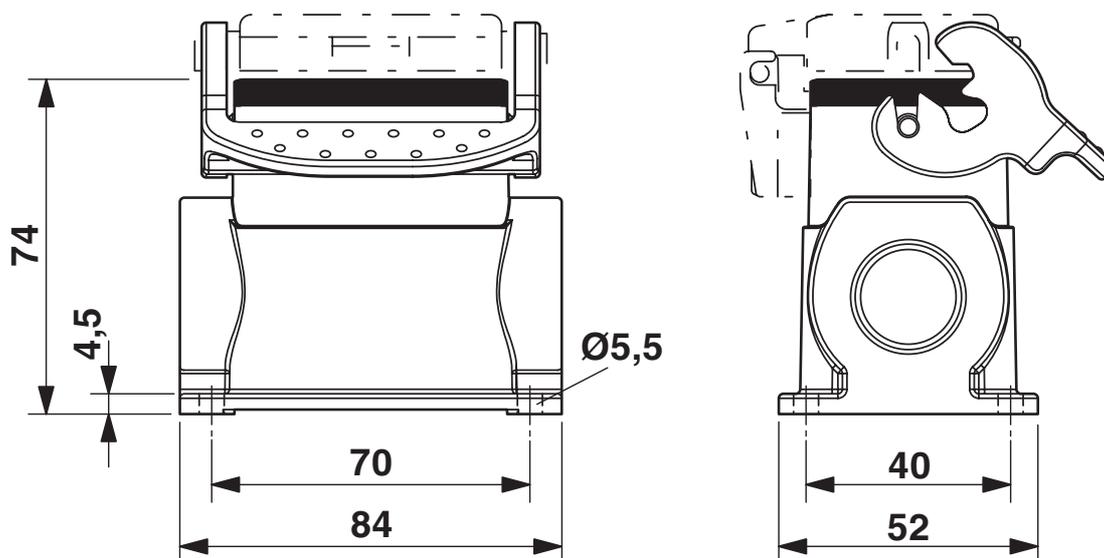

Esquema de dimensiones

HC-B 6-SML-74/O2M32 - Carcasa



1646858

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1646858>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

1646858

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1646858>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es