

HC-B 24-AMQ - Carcasa

1771927

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1771927>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa empotrada HEAVYCON B24, con bloqueo transversal, altura 29 mm, con junta plana

Datos comerciales

Código de artículo	1771927
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7AAC
Clave de producto	AF7AAC
GTIN	4017918036607
Peso por unidad (incluido el embalaje)	140,43 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	140,43 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

HC-B 24-AMQ - Carcasa



1771927

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1771927>

Datos técnicos

Notas

Generalidades	para insertos de contactos HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M
---------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa empotrada
Aplicación	Estándar
Construcción	B24
Apantallado	no
Prensaestopas Pg	sin

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	43 mm
Altura	29 mm
Longitud	140 mm

Medida de montaje	
Ancho del corte de montaje	35 mm
Longitud del corte de montaje	113 mm

Datos del material

Material junta	NBR
	CR
Material carcasa	Fundición de aluminio a presión
Material superficie de la carcasa	Recubrimiento de polvo, gris
Material brida de bloqueo	Acero inoxidable, empuñadura: PA

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos	
Tipo de bloqueo	Brida

Datos de conexión

Par de apriete	1,5 Nm ... 2 Nm (Tornillo de fijación)
----------------	--

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

HC-B 24-AMQ - Carcasa

1771927


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1771927>



Índice de protección	IP65 (En estado enchufado)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C


Dibujos

Esquema de dimensiones

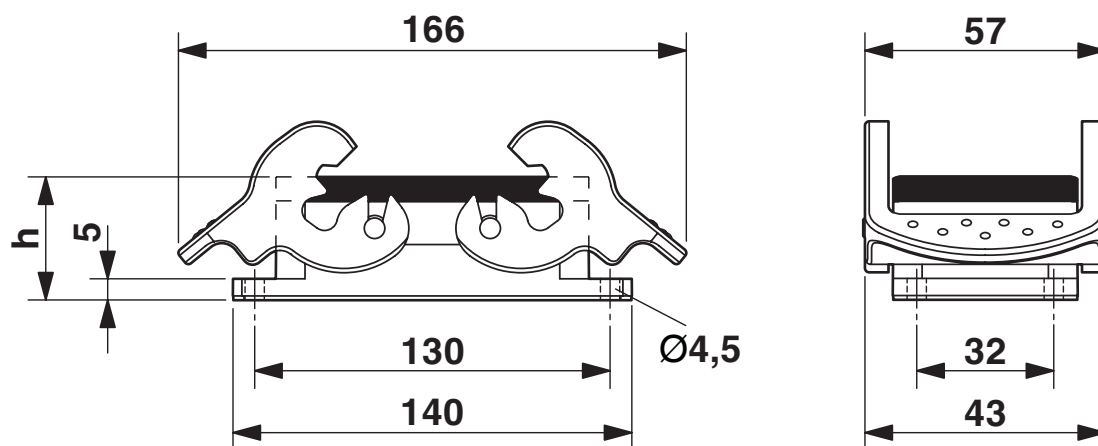

Esquema de dimensiones

Esquema de dimensiones

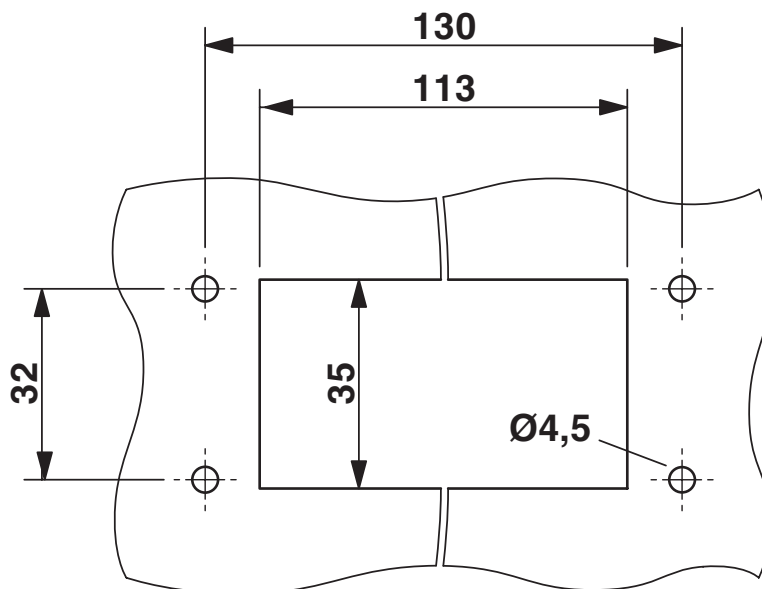

Corte de montaje

HC-B 24-AMQ - Carcasa

1771927

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1771927>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---