

UM-HOZ 462/1-1-1-2 - Zócalo de relé



2955438

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2955438>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo universal con zócalo enchufable, zócalo enchufable Hengstler para relé de seguridad H..
.462/1, contacto: 3 contactos abiertos, 1 contacto cerrado

Datos comerciales

Código de artículo	2955438
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de producto	DNA155
GTIN	4017918085506
Peso por unidad (incluido el embalaje)	92,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	74,98 g
País de origen	DE

UM-HOZ 462/1-1-1-2 - Zócalo de relé



2955438

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2955438>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Zócalo de relé
Modo operativo	Tiempo de trabajo 100 %

Propiedades eléctricas

Circuito de protección	Diodo de rueda libre, diodo contra inversión de polaridad
------------------------	-----------------------------------------------------------

Datos de entrada

Rango de tensión de entrada	12 V ... 250 V
-----------------------------	----------------

Datos de conexión

Lado de entrada

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	8 mm
Rosca de tornillo	M3
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 12

Lado de salida

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	8 mm
Rosca de tornillo	M3
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 12

Señalización

Indicación de estado	LED (rojo)
----------------------	------------

Dimensiones

Anchura	40 mm
Altura	111 mm
Profundidad	59 mm

Datos del material

Material aislante	PA
-------------------	----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 50 °C
---------------------------------	------------------

UM-HOZ 462/1-1-1-2 - Zócalo de relé



2955438

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2955438>

Normas y especificaciones

Normas/especificaciones	DIN VDE 0110
-------------------------	--------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Indicaciones de montaje	Alineables sin separación
Posición de montaje	discrecional


UM-HOZ 462/1-1-1-2 - Zócalo de relé

2955438

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2955438>

Dibujos

Diagrama eléctrico

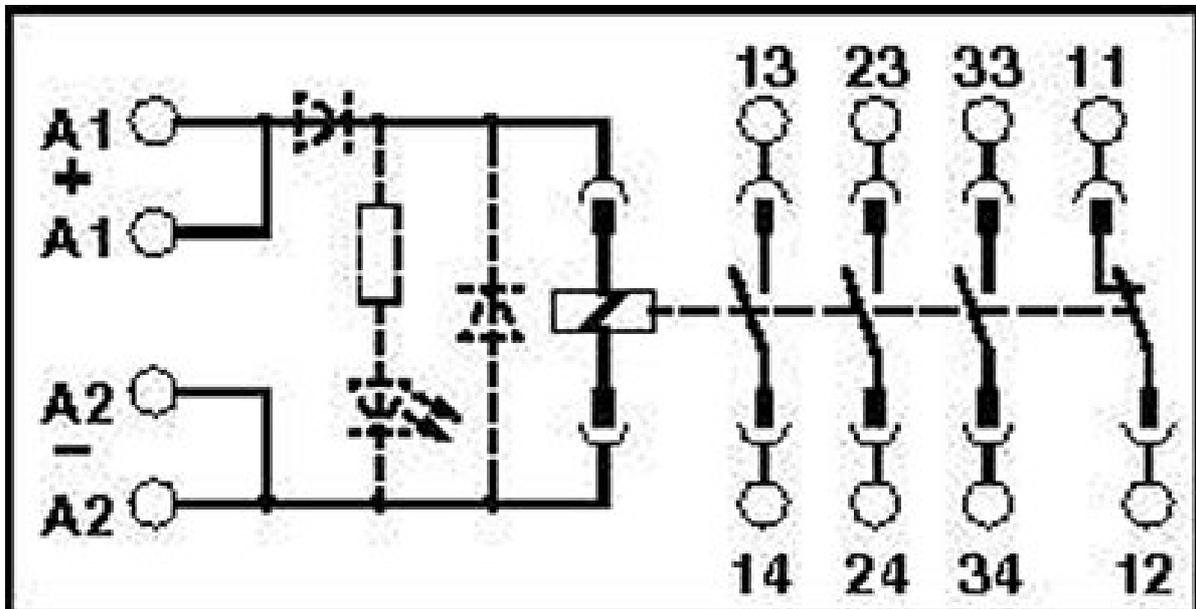

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es