

# CF CRIMPHANDY 0,75 SET - Kit d'outillage



1003672

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003672>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Kit comprenant : Crimphandy avec batterie, chargeur, pince coupe-câble, déflecteur de déchets 2x, outil d'entretien, ruban d'embouts, mallette robuste, CRIMPHANDY CUTTER et un étui à outils



Identique à la figure

## Description du produit

Kit comprenant : Crimphandy 0,75 mm<sup>2</sup>, y compris batterie, chargeur, pince coupe-câble CUTFOX 12, déflecteur de déchets 2x, outil d'entretien pour le dépannage et un ruban d'embouts 0,75 mm<sup>2</sup>, rangés dans une mallette solide. Sont également fournis un CRIMPHANDY CUTTER, des embouts en bande, 0,75 mm<sup>2</sup>, 100 bandes avec 50 embouts par bande et un étui à outils.

## Avantages

- Résultats optimaux et constants grâce aux fonctions de contrôle automatiques
- Utilisation mobile illimitée grâce au fonctionnement sur batterie et au magasin de stockage
- Le Crimphandy : une innovation dans le domaine des installations de commutation. Avec l'automate manuel mobile, il ne vous faut au maximum que 2 secondes pour dénuder et sertir vos conducteurs, 75 % de temps en moins qu'auparavant

## Données commerciales

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Référence                           | 1003672                                    |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)                                 |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)                                 |
| Remarque                            | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente                        | BH3521                                     |
| Product key                         | BH3521                                     |
| GTIN                                | 4055626472287                              |
| Poids par pièce (emballage compris) | 4 □ 049 g                                  |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 2 □ 170 g                                  |
| Numéro du tarif douanier            | 84672920                                   |
| Pays d'origine                      | DE   |

# CF CRIMPHANDY 0,75 SET - Kit d'outillage



1003672

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003672>

## Ce kit comprend

### CF CRIMPHANDY 0,75 - Automate à dénuder et à sertir

1212464

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212464>




Automate à dénuder et à sertir mobile, outil de service, pièce de rechange (déflecteur de déchets), outil de coupe (CUTFOX 12), ruban d'embouts

---

### AI 0,75- 8 GY-S - Embout

1212522

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212522>

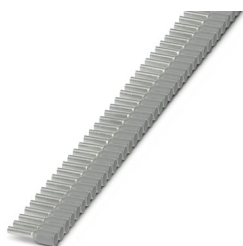

Embouts en bande, 0,75 mm<sup>2</sup>, longueur d'embout 8 mm, avec collets en plastique, selon DIN 46228-4, coloris gris, avec extrémité fonctionnelle pour un traitement sûr et convivial avec Crimphandy, 20 bandes de 50 embouts chacune.

## CF CRIMPHANDY 0,75 SET - Kit d'outillage

1003672

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003672>



### CF CRIMPHANDY CUTTER - Accessoires pour outils et automates

1212520

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212520>



Unité de coupe, pour CF CRIMPHANDY, pour câbles en cuivre flexibles de 0,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>, y compris bac à déchets

---

### TOOL-ZIPCASE EMPTY - Sacoche porte-outils, non équipée

1005050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1005050>

Etui à outil, non équipé



## CF CRIMPHANDY 0,75 SET - Kit d'outillage

1003672

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003672>



### CF CRIMPHANDY/CHARGER - Chargeur

1212519

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212519>



Appareil de charge de rechange, pour tension secteur de 100 V... 240 V AC, durée de charge courte, résistant aux courts-circuits, protégé contre l'inversion de polarité, voyant d'état de fonctionnement

---

### CF CRIMPHANDY 0,75/SERVICE-TOOL - Outil de montage

1212786

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212786>



Outil de maintenance, pour CF-CRIMPHANDY 0,75, pour réparer les dysfonctionnements

# CF CRIMPHANDY 0,75 SET - Kit d'outillage



1003672

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003672>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Type de produit     | Jeu d'outils                   |
| Contenu dans le kit | 1212516 CF CRIMPHANDY 0,75/GP2 |

### Propriétés électriques

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Plage de fréquence        | 60 Hz |
| Consommation de puissance | 20 W  |

### Alimentation

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Plage de tension d'alimentation | 7,4 V DC |
|---------------------------------|----------|

### Caractéristiques de raccordement

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Longueur à dénuder           | 10,8 mm                                       |
| Section de conducteur souple | 0,75 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> |

### Dimensions

|          |        |
|----------|--------|
| Largeur  | 43 mm  |
| Hauteur  | 70 mm  |
| Longueur | 205 mm |

# CF CRIMPHANDY 0,75 SET - Kit d'outillage



1003672

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003672>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 17130101 |
| ECLASS-15.0 | 17130101 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002778 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# CF CRIMPHANDY 0,75 SET - Kit d'outillage



1003672

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1003672>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|   |              |
|---|--------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui          |
| sauf exceptions mentionnées                 | 6(c), 7(c)-I |

### China RoHS

|  |  |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-25  |
|  | Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire. |

### EU REACH SVHC

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead(n° CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP  | 52ff0702-7845-47ee-81ba-6218730fb550 |

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)