


# VS-ASI-FC-EPDM-YE 100M - Câble plat



1432402

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1432402>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

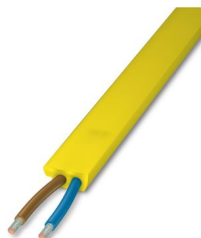

Interface capteur-actionneur câble plat EPDM en jaune, 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 100 m sur anneau

## Données commerciales

Référence	1432402
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AF1LFA
Product key	AF1LFA
GTIN	4046356349291
Poids par pièce (emballage compris)	6□963 g
Poids par pièce (hors emballage)	6□717 g
Numéro du tarif douanier	85444995
Pays d'origine	DE

1432402

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1432402>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Câble de données, au mètre
Type de capteur	AS-Interface
Nombre de pôles	2

### Interfaces

Type de signal/catégorie	Interface capteur-actionneur
--------------------------	------------------------------

### Câble/conducteur

Longueur du câble	100 m
Type de signal/catégorie	Interface capteur-actionneur

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 85 °C (Pose souple)
	-40 °C ... 85 °C (Pose fixe)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C

1432402

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1432402>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27061801

### ETIM

ETIM 10.0	EC003249
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

1432402

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1432402>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)