


# VS-ASI-FC-EPDM-YE 100M - Câble plat



1432402

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1432402>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

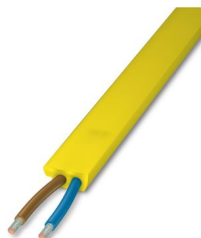

Interface capteur-actionneur câble plat EPDM en jaune, 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 100 m sur anneau

## Données commerciales

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Référence                           | 1432402                                    |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)                                 |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)                                 |
| Remarque                            | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente                        | AF1LFA                                     |
| Product key                         | AF1LFA                                     |
| GTIN                                | 4046356349291                              |
| Poids par pièce (emballage compris) | 6□963 g                                    |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 6□717 g                                    |
| Numéro du tarif douanier            | 85444995                                   |
| Pays d'origine                      | DE   |

1432402

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1432402>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Type de produit | Câble de données, au mètre |
| Type de capteur | AS-Interface               |
| Nombre de pôles | 2                          |

### Interfaces

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Type de signal/catégorie | Interface capteur-actionneur |
|--------------------------|------------------------------|

### Câble/conducteur

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Longueur du câble        | 100 m                        |
| Type de signal/catégorie | Interface capteur-actionneur |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Température ambiante (fonctionnement)     | -25 °C ... 85 °C (Pose souple) |
|   | -40 °C ... 85 °C (Pose fixe)   |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C               |

1432402

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1432402>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003249 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

1432402

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1432402>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)