


Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

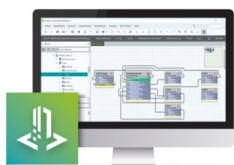

Licence de démonstration Niagara Catan, fonctionnalité complète, doit être téléchargée gratuitement chaque année, ne peut pas être convertie en licence de production



Données commerciales

Référence	1764415
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	DRHBAA
Product key	DRHBAA
GTIN	4067923372047
Poids par pièce (emballage compris)	22,22 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application	Cette licence n'est pas homologuée pour être utilisée dans des systèmes productifs. Les licences nécessaires à l'utilisation dans des systèmes productifs sont disponibles séparément.
Remarque relative à l'application	L'utilisation de la licence de démonstration entraîne une association durable du contrôleur utilisé et de la licence en question. Une exploitation en production est alors impossible pour un contrôleur utilisé à des fins de démonstration. Nous recommandons par conséquent d'utiliser un contrôleur fixe pour les essais en interne.

Propriétés du produit

Type de produit	Système de gestion de bâtiment
Domaine d'application	Gestion technique centralisée

Propriétés du système

Type de logiciel	Intégré
Domaine d'application du logiciel	Automatisation

Information de licence

Type de licence	Licence de démonstration
Durée de la licence	sans objet

Fonctionnalité

Fonction intégrée	Analyse
	Acquisition de données
	Diagnostic
	Mise en service
	Communication
	Configuration
	Conception
	Simulation
Système cible	Station d'automatisation
Automate pris en charge	Catan C1 EN
Nombre de points de données	sans objet

Configuration requise

Langues prises en charge	allemand, anglais
Résolution d'écran	1024 x 768 pixel(s) ,ou plus puissant

1764415

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1764415>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27242590
ECLASS-15.0	27242590

ETIM

ETIM 10.0	EC001435
-----------	----------

1764415

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1764415>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

4,545 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr