

HC-B 16-TMQ-H-M1PG21S - Custodia



1460171

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1460171>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia mobile HEAVYCON B16, con bloccaggio trasversale, altezza 72 mm, con connessione a vite 1x Pg21, uscita cavo laterale

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 1460171 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | AF7AAC |
| Codice prodotto | AF7AAC |
| GTIN | 4046356794015 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 288,2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 288,2 g |
| Numero tariffa doganale | 85389099 |
| Paese di origine | DE |

HC-B 16-TMQ-H-M1PG21S - Custodia



1460171

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1460171>

Dati tecnici


Note

| | |
|---------------|--|
| Note generali | per inserti contatti HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K |
|---------------|--|

Caratteristiche articolo

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Tipo di prodotto | Custodia con bloccaggio a staffa |
| Tipo di custodia | Custodia protettiva |
| Applicazione | Standard |
| Tipo | B16 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Tipo di collegamento a vite | 1x Pg21 |
| Uscita cavo | laterali |
| Connessione a vite Pg | con |

Dimensioni
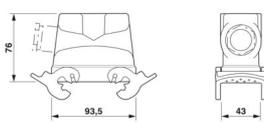
| | |
|----------------------|--|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza | 43 mm |
| Altezza | 76 mm |
| Lunghezza | 93,5 mm |
| Apertura chiave dadi | 28 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--|----------------------------------|
| Materiale Collegamento a vite | Ottone, nichelato |
| Materiale guarnizione Guarnizione cavo | NBR |
| Materiale custodia | Pressofuso di alluminio |
| Materiale superficie custodia | rivestimento con polveri, grigio |
| Materiale staffa di bloccaggio | Acciaio inox, manico: PA |

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

| | |
|-----------------------------|---------|
| Tipo di collegamento a vite | 1x Pg21 |
| Tipo di bloccaggio | Staffa |

Cavo / linea

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Diametro esterno conduttore Linea 1 | 10 mm ... 19 mm |
|-------------------------------------|-----------------|

Dati di collegamento

HC-B 16-TMQ-H-M1PG21S - Custodia



1460171

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1460171>

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Diametro esterno conduttore | 10 mm ... 19 mm |
|-----------------------------|-----------------|

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione | IP65 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |

HC-B 16-TMQ-H-M1PG21S - Custodia



1460171

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1460171>



Disegni

Disegno quotato

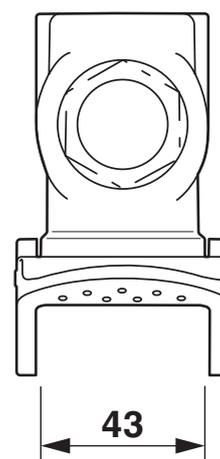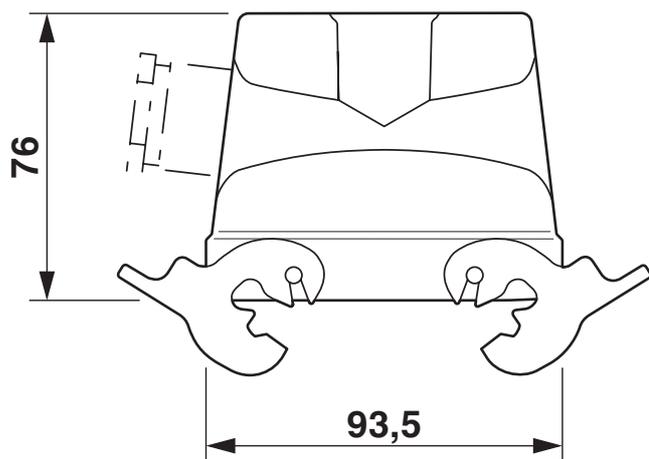

Disegno quotato

HC-B 16-TMQ-H-M1PG21S - Custodia



1460171

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1460171>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27440202

UNSPSC

UNSPSC 21.0

31261501

1460171

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1460171>

Environmental product compliance

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com