

UK 5-RETURN - Morsetto passante



3002597

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002597>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Morsetto universale con attacco a vite, sezione: 0,2 mm² ... 4 mm², AWG: 30 - 10, spessore: 6,2 mm, colore: grigio

Dati commerciali

Codice articolo	3002597
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BE1211
Codice prodotto	BE1211
Pagina del catalogo	Pagina 227 (CL-2005)
GTIN	4017918090364
Peso per pezzo (confezione inclusa)	11,216 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	10,91 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Morsetto passante
Numero collegamenti	2
Numero di file	2
Potenziali	1

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Caratteristiche elettriche

Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
---------------------------------------	------

Dati di collegamento

Numero di connessioni per ogni piano	2
--------------------------------------	---

Piano 1 superiore 1 inferiore 1

Filettatura	M3
Coppia di serraggio	0,6 ... 0,8 Nm
Lunghezza di spelatura	8 mm
Attacco a norma	IEC / EN
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 10 (convertito secondo IEC)
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore flessibile [AWG]	24 ... 8 (convertito secondo IEC)
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento)	0,25 mm ² ... 4 mm ²
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione con ponticello a pettine rigido	4 mm ²
Sezione con ponticello a pettine flessibile	4 mm ²
2 conduttori di sezione identica rigidi	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
2 conduttori di sezione identica flessibili	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Corrente nominale	41 A
Corrente di carico massima	41 A (con una sezione conduttore di 6 mm ²)
Tensione nominale	500 V
Attacco a norma	UL
Sezione conduttore AWG	30 ... 10 (convertito secondo IEC)
Corrente nominale	30 A
Tensione nominale	300 V

UK 5-RETURN - Morsetto passante



3002597

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002597>

Attacco a norma	CSA
Corrente nominale	40 A
Tensione nominale	300 V

Dimensioni

Larghezza	6,2 mm
-----------	--------

Indicazioni materiale

Colore	grigio
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Gruppo materiale isolante	I
Materiale isolante	PA
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	125 °C

Controlli elettrici

Prova di tensione impulsiva

Tensione di prova valore nominale	7,3 kV
Risultato	Prova superata

Test temperatura ambientale

Requisito verifica di riscaldamento	Aumento di temperatura ≤ 45 K
Risultato	Prova superata
Resistenza alla corrente di breve durata 4 mm ²	0,48 kA
Resistenza alla corrente di breve durata 6 mm ²	0,72 kA
Risultato	Prova superata

Rigidità dielettrica a frequenza di rete

Tensione di prova valore nominale	1,89 kV
Risultato	Prova superata

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Parete laterale aperta	Sì
------------------------	----

Controlli meccanici

Resistenza meccanica

Risultato	Prova superata
-----------	----------------

Fissaggio sul supporto

Guida di supporto/supporto di fissaggio	NS 32/NS 35
Forza di prova valore nominale	5 N
Risultato	Prova superata

UK 5-RETURN - Morsetto passante



3002597

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002597>

Prova di integrità e stabilità dei conduttori

Velocità di rotazione	10 giri/min
Giri	135
Sezione conduttore/peso	0,2 mm ² /0,2 kg
	4 mm ² /0,9 kg
	6 mm ² /1,4 kg
Risultato	Prova superata

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Prova di fiamma ad ago

Durata di applicazione	30 s
Risultato	Prova superata

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	IEC / EN
	UL
	CSA

Montaggio

Tipo di montaggio	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32


UK 5-RETURN - Morsetto passante

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002597>

Disegni

Schema di collegamento

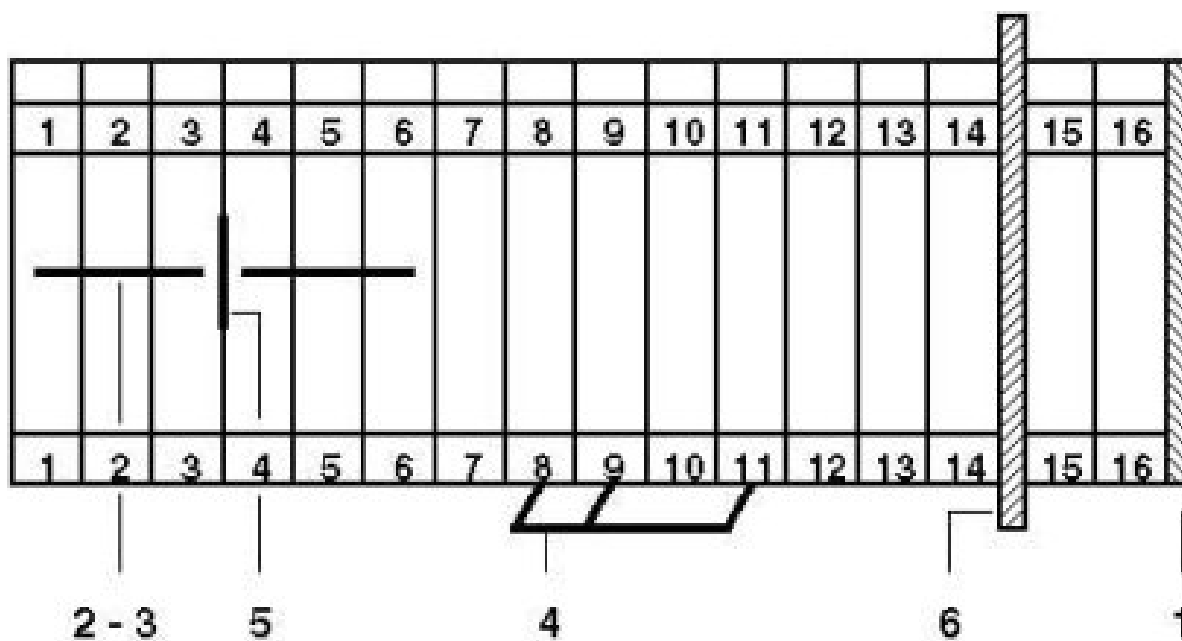

UK 5-RETURN - Morsetto passante

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002597>



Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121410
-------------	----------

UK 5-RETURN - Morsetto passante

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002597>



Environmental product compliance

China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose sono disponibili nella dichiarazione del produttore alla voce "Downloads"

UK 5-RETURN - Morsetto passante

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002597>



Accessori



Avvertenza: l'uso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.

IS-K 4 - Supporto isolante ponticello

1302338

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1302338>



Supporto isolante ponticello, colore: grigio

ISSBI 10- 6 - Ponticello

0301505

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0301505>



Ponticello, passo: 6 mm, numero poli: 10, colore: color argento

UK 5-RETURN - Morsetto passante

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002597>



LB 10-6 BU - Ponticello

0202280

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0202280>



Ponticello, passo: 6 mm, numero poli: 10, colore: blu

LB 10-6 RD - Ponticello

0202293

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0202293>



Ponticello, passo: 6 mm, numero poli: 10, colore: rosso

UK 5-RETURN - Morsetto passante

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002597>



LB 10-6 GY - Ponticello

0202358

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0202358>



Ponticello, passo: 6 mm, numero poli: 10, colore: grigio

LB 100-6 GY - Ponticello

0202345

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0202345>



Ponticello, passo: 6 mm, numero poli: 100, colore: grigio

UK 5-RETURN - Morsetto passante

3002597


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002597>



LB 100-6 RD - Ponticello

0202316

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0202316>

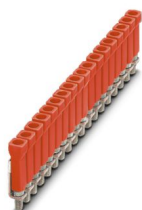


Ponticello, numero poli: 100, colore: rosso

LB 100-6 BU - Ponticello

0202303

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0202303>

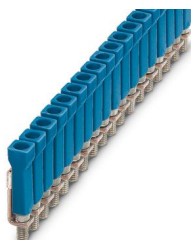

Ponticello, numero poli: 100, colore: blu

UK 5-RETURN - Morsetto passante

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002597>



FBI 10- 6 - Ponticello fisso

0203250

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0203250>



Ponticello fisso, passo: 6,2 mm, numero poli: 10, colore: color argento

 Carico di corrente massimo: 33 A

FBI 100- 6 - Ponticello fisso

0201650

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0201650>



Ponticello fisso, passo: 6,2 mm, numero poli: 100, colore: color argento

UK 5-RETURN - Morsetto passante

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002597>



FBI 20- 6 - Ponticello fisso

0201867

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0201867>



Ponticello fisso, passo: 6,2 mm, numero poli: 20, colore: color argento

EB 2- 6 - Ponticello a pettine

0201155

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0201155>



Ponticello a pettine, passo: 6,2 mm, numero poli: 2, colore: grigio

 Carico di corrente massimo: 33 A

UK 5-RETURN - Morsetto passante

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002597>



EB 3- 6 - Ponticello a pettine

0201142

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0201142>

Ponticello a pettine, passo: 6,2 mm, numero poli: 3, colore: grigio



 Carico di corrente massimo: 33 A

EB 10- 6 - Ponticello a pettine

0201139

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0201139>

Ponticello a pettine, passo: 6,2 mm, numero poli: 10, colore: grigio



 Carico di corrente massimo: 33 A

UK 5-RETURN - Morsetto passante

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002597>



D-UK 3-RETURN - Piastra terminale

3002539

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002539>



Piastra terminale, larghezza: 1,5 mm, altezza: 58,5 mm, colore: grigio

FB-150

METER - Ponticello fisso

0201595

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0201595>



Barretta fissa, per derivazioni fisse in qualsiasi punto, in Cu, nichelata, lunghezza 1 m

UK 5-RETURN - Morsetto passante

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002597>



KSS 3- 6 - Spina di cortocircuito

0309523

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0309523>



Spina di cortocircuito, passo: 6 mm, numero poli: 3, colore: nero

KSS 6 - Spina di cortocircuito

0301547

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0301547>



Spina di cortocircuito, passo: 6 mm, numero poli: 2, colore: nero

UK 5-RETURN - Morsetto passante

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002597>



RPS - Spina di riduzione

0201647

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0201647>



Spina di riduzione, numero poli: 1, colore: grigio

TS-UK 3-RETURN - Piastra di separazione

3002526

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002526>



Piastra di separazione, larghezza: 0,5 mm, colore: grigio

UK 5-RETURN - Morsetto passante

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002597>



ATP-UK 3-RETURN - Piastra di separazione

3002542

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002542>



Piastra di separazione, larghezza: 1,5 mm, altezza: 69,5 mm, colore: grigio

SBS 6:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura

1007222

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1007222>



Scheda di siglatura, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: Penna di siglatura, tipo di montaggio: fissare, inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 6 mm, dimensioni campo di siglatura: 6 x 6,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 250

UK 5-RETURN - Morsetto passante

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002597>



NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto forata

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201002>



Guida di supporto forata, Variante di imballaggio con 10 pezzi (20 m), a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo G, colore: argento

NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201015>



Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 10 pezzi (20 m), a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo G, colore: color argento

UK 5-RETURN - Morsetto passante

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002597>



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801733>



Guida di supporto forata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo standard, colore: argento

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801681>



Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo standard, colore: color argento

UK 5-RETURN - Morsetto passante

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002597>



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1204119>



Guida di supporto forata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, Profilo standard, colore: color argento

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1204122>



Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 10 pezzi (20 m), a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, Profilo standard, colore: color argento

UK 5-RETURN - Morsetto passante

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002597>



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801704>



Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), a norma EN 60715, materiale: Alluminio, non rivestito, Profilo standard, colore: color argento

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1206421>



Guida di supporto forata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, Profilo standard, colore: color argento

UK 5-RETURN - Morsetto passante

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002597>



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1206434>



Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, Profilo standard, colore: color argento

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801762>



Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 10 pezzi (20 m), a norma EN 60715, materiale: Rame, non rivestito, Profilo standard, colore: rame

UK 5-RETURN - Morsetto passante

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002597>



NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1206560>

Terminale per guida di supporto NS 35/7,5



NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201730>



Guida di supporto forata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo standard, colore: color argento

UK 5-RETURN - Morsetto passante

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002597>



NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201714>



Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo standard, colore: color argento

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0806602>



Guida di supporto forata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, Profilo standard, colore: bianco

UK 5-RETURN - Morsetto passante

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002597>



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1204135>



Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 10 pezzi (20 m), simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, Profilo standard, colore: color argento

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201756>



Guida di supporto, non perforata, simile a norma EN 60715, materiale: Alluminio, non rivestito, Profilo standard, colore: color argento

UK 5-RETURN - Morsetto passante

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002597>



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1206599>



Guida di supporto forata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, Profilo standard, colore: color argento

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1206586>



Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, Profilo standard, colore: color argento

UK 5-RETURN - Morsetto passante

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002597>



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201895>



Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 10 pezzi (20 m), simile a norma EN 60715, materiale: Rame, non rivestito, Profilo standard, colore: rame

NS 35/15 CAP - Cappuccio

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1206573>

Terminale per guida di supporto NS 35/15



UK 5-RETURN - Morsetto passante

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002597>



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201798>



Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 10 pezzi (20 m), a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo standard 2,3 mm, colore: color argento

ZB 6:UNBEDRUCKT - Nastro Zack

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1051003>



Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: fissare, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

UK 5-RETURN - Morsetto passante

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002597>



ZB 6 CUS - Nastro Zack

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824992>



Nastro Zack, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1051016>



Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, siglatura longitudinale: numeri progressivi 1 ...10, 11 ...20 ecc. fino a 491 ...500, tipo di montaggio: fissare, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

UK 5-RETURN - Morsetto passante

3002597


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002597>



ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1051029>

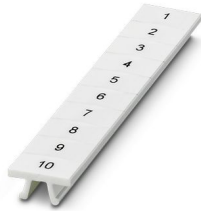

Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, siglatura trasversale: numeri progressivi 1 ...10, 11 ...20 ecc. fino a 491 ...500, tipo di montaggio: fissare, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Nastro Zack

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1051032>



Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, siglatura longitudinale: cifre identiche 1 oppure 2 ecc. fino a 100, tipo di montaggio: fissare, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

UK 5-RETURN - Morsetto passante

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002597>



ZB 6,LGS:L1-N,PE - Segnamorsetti

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1051414>



Segnamorsetti, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, longitudinale: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, tipo di montaggio: fissare, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

ZB 6,LGS:U-N - Segnamorsetti

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1051430>



Segnamorsetti, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, siglatura longitudinale: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, tipo di montaggio: fissare, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

UK 5-RETURN - Morsetto passante

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002597>



UC-TM 6 - Segnamorsetti

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0818085>



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: fissare, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 80

UC-TM 6 CUS - Segnamorsetti

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824589>



Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 80

UK 5-RETURN - Morsetto passante

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002597>



UCT-TM 6 - Segnamorsetti

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0828736>



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: fissare, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 60

UCT-TM 6 CUS - Segnamorsetti

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0829602>



Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 60

UK 5-RETURN - Morsetto passante

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002597>



CLIPFIX 35 - Supporto terminale

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3022218>



Supporto finale a montaggio rapido, per guida NS 35/7,5 oppure per guida NS 35/15, con possibilità di siglatura, spessore: 9,5 mm, colore: grigio

CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3022276>



Supporto finale a montaggio rapido, per guida NS 35/7,5 oppure per guida NS 35/15, con possibilità di siglatura, con possibilità di posizionamento per FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, spessore: 5,15 mm, colore: grigio

UK 5-RETURN - Morsetto passante

3002597


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002597>



E/NS 35 N - Supporto terminale

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800886>

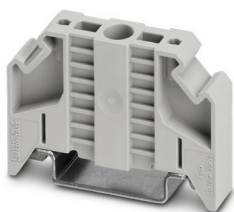

Supporto terminale, larghezza: 9,5 mm, colore: grigio

PSBJ 3/13/4 - Prese per spine di prova

0201304

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0201304>



Prese per spine di prova, numero poli: 1, colore: color argento

UK 5-RETURN - Morsetto passante

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002597>



PSB 3/10/4 - Prese per spine di prova

0601292

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0601292>



Prese per spine di prova, numero poli: 1, colore: color argento

E/UK - Supporto terminale

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201442>



Supporto terminale, Montaggio su guida di supporto NS32 o NS 35, materiale: PA, colore: grigio

UK 5-RETURN - Morsetto passante

3002597

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002597>



E/UK 1 - Supporto terminale

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201413>



Appoggio terminale per bloccare morsetti a due e tre piani, spessore: 10 mm, colore: grigio

Phoenix Contact 2023 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com