

BN-ZB 8/WH CUS - Nastro Zack per chiodini di siglatura



0824280

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824280>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Nastro Zack per chiodini di siglatura, ordinabile: a righe, siglatura custom, tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 8 mm, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 7 mm

Dati commerciali

Codice articolo	0824280
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BG8112
Codice prodotto	BG8112
GTIN	4046356351492
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,6 g
Numero tariffa doganale	49119900
Paese di origine	PL

BN-ZB 8/WH CUS - Nastro Zack per chiodini di siglatura



0824280

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824280>

Dati tecnici

Note

Note generali	Nell'ordinazione indicare la siglatura desiderata.
---------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Targhetta per morsetti
Passo	8 mm

Siglatura

Numero di cartellini per riga	10
Tipo di scanalatura	alto
Tecnologia di siglatura	Plotter

Dimensioni

Larghezza	6,80 mm
Altezza	3,97 mm
Profondità	5,50 mm
Passo	8 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	7 mm
Altezza del campo di testo	4 mm

Indicazioni materiale

Colore	bianco (RAL 9010)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale, elemento base	PA
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
----------------------------------	-------------------

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Innesto
-------------------	---------


BN-ZB 8/WH CUS - Nastro Zack per chiodini di siglatura

0824280

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824280>

Disegni

Disegno schema

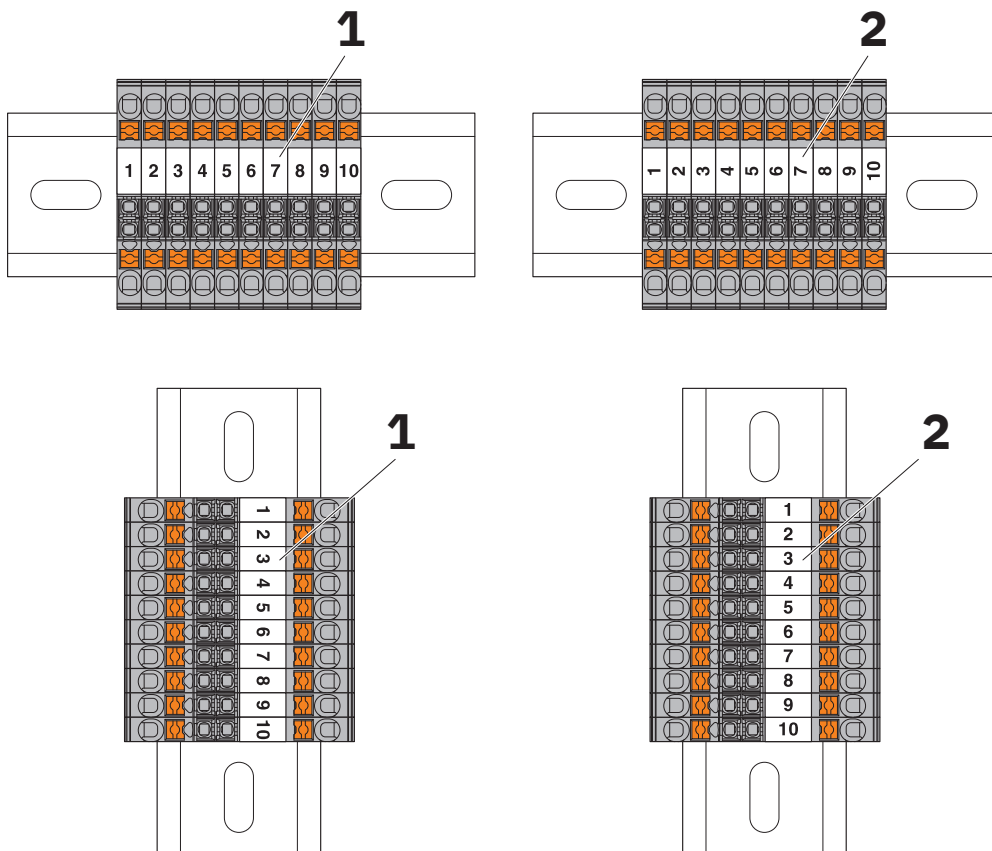

- ① longitudinale = orizzontale = orizzontale
- ② trasversale = verticale = verticale

BN-ZB 8/WH CUS - Nastro Zack per chiodini di siglatura



0824280

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824280>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

BN-ZB 8/WH CUS - Nastro Zack per chiodini di siglatura



0824280

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824280>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com