

BN-ZB10/WH CUS - Nastro Zack per chiodini di siglatura



0824281

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824281>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Nastro Zack per chiodini di siglatura, Striscia, ordinabile: a righe, bianco (RAL 9010), siglatura custom, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 10 mm, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 8,5 mm

Dati commerciali

Codice articolo	0824281
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BG8112
Codice prodotto	BG8112
GTIN	4046356351508
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,69 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,69 g
Numero tariffa doganale	49119900
Paese di origine	PL

BN-ZB10/WH CUS - Nastro Zack per chiodini di siglatura



0824281

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824281>

Dati tecnici

Note

Note generali	Nell'ordinazione indicare la siglatura desiderata.
---------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Targhetta per morsetti
Passo	10 mm

Siglatura

Numero di cartellini per riga	10
Tipo di scanalatura	alto
Tecnologia di siglatura	Plotter

Dimensioni

Larghezza	8,80 mm
Altezza	3,97 mm
Profondità	5,50 mm
Passo	10 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	8,5 mm
Altezza del campo di testo	4 mm

Indicazioni materiale

Colore	bianco (RAL 9010)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale, elemento base	PA
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
----------------------------------	-------------------

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Innesto
-------------------	---------


BN-ZB10/WH CUS - Nastro Zack per chiodini di siglatura

0824281

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824281>

Disegni

Disegno schema

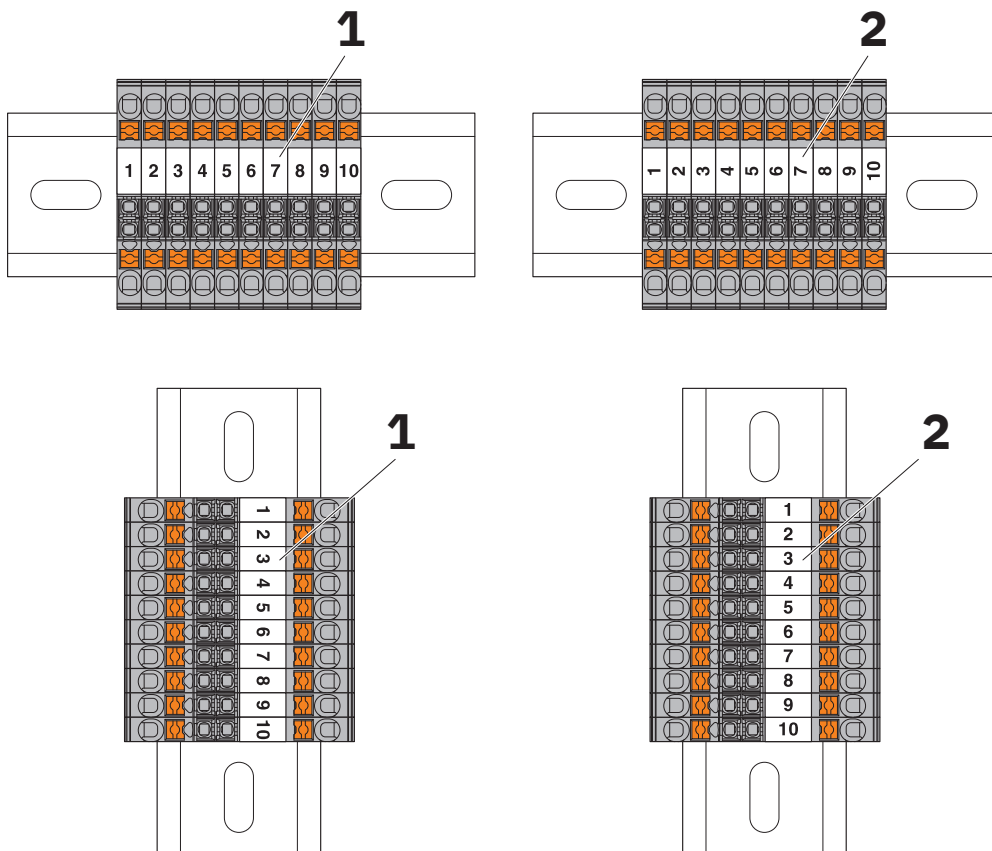

- ① longitudinale = orizzontale = orizzontale
- ② trasversale = verticale = verticale

BN-ZB10/WH CUS - Nastro Zack per chiodini di siglatura



0824281

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824281>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

BN-ZB10/WH CUS - Nastro Zack per chiodini di siglatura



0824281

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824281>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com