

# ZB 21,1 CUS - Nastro Zack

0829458

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0829458>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Nastro Zack, ordinabile: a righe, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 21,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 21,1 mm

## Dati commerciali

Codice articolo	0829458
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BG8112
Codice prodotto	BG8112
GTIN	4046356562157
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1 g
Numero tariffa doganale	49119900
Paese di origine	PL

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Targhetta per morsetti
Passo	21,1 mm

### Siglatura

Numero dei cartellini singoli	40
Numero di cartellini per riga	5
Numero strisce di siglatura	5
Tipo di scanalatura	alto

### Dimensioni

Larghezza	21,10 mm
Altezza	10,50 mm
Profondità	4,20 mm
Passo	21,1 mm
Lunghezza	10,5 mm

### Campo di testo

Larghezza del campo di testo	21,1 mm
Altezza del campo di testo	10,5 mm

### Indicazioni materiale

Colore	bianco (RAL 9010)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
----------------------------------	-------------------

### Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

### Montaggio

Tipo di montaggio	inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini
-------------------	--

# ZB 21,1 CUS - Nastro Zack


0829458

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0829458>



## Disegni

Disegno schema

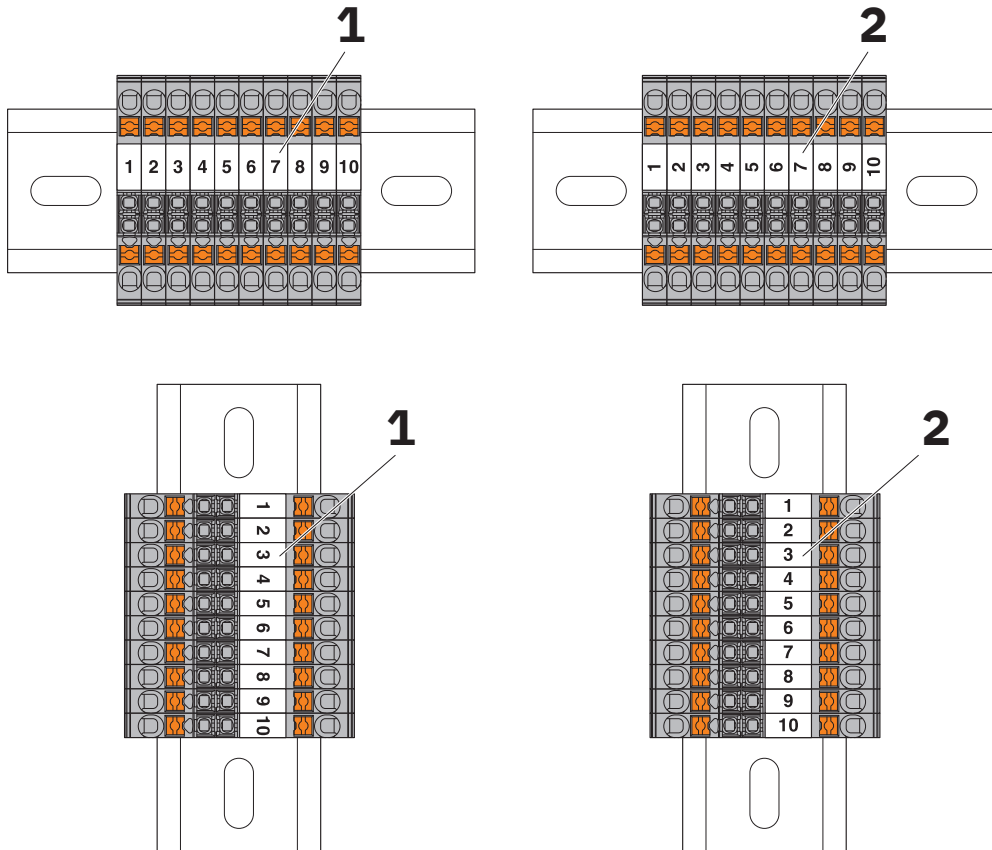

- ① longitudinale = orizzontale = orizzontale
- ② trasversale = verticale = verticale

# ZB 21,1 CUS - Nastro Zack

0829458

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0829458>



## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

27281101

### ETIM

ETIM 9.0

EC000761

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

# ZB 21,1 CUS - Nastro Zack

0829458

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0829458>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)