

ZBF 21,1 CUS - Striscia Zack piatto



0829459

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0829459>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Striscia Zack piatto, ordinabile: a righe, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 21,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 5,2 mm, larghezza del campo di testo: 21,1 mm

I vantaggi

- Il sistema di nastro Zack ZBF con scanalatura portacartellini piatta permette la siglatura di morsetti componibili e moduli elettronici
- Su richiesta sono disponibili passi diversi
- Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi per nastro Zack singolarmente secondo le vostre indicazioni
- Le strisce di siglatura da più pezzi possono essere facilmente montate e, se necessario, separate

Dati commerciali

Codice articolo	0829459
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BG8112
Codice prodotto	BG8112
GTIN	4046356562164
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,4 g
Numero tariffa doganale	49119900
Paese di origine	PL

ZBF 21,1 CUS - Striscia Zack piatto



0829459

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0829459>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Targhetta per morsetti
Passo	21,1 mm

Siglatura

Numero dei cartellini singoli	4
Numero di cartellini per riga	4
Numero strisce di siglatura	1
Tipo di scanalatura	piatto

Dimensioni

Larghezza	21,10 mm
Altezza	6,40 mm
Profondità	1,60 mm
Passo	21,1 mm
Lunghezza	6,4 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	21,1 mm
Altezza del campo di testo	5,2 mm

Indicazioni materiale

Colore	bianco (RAL 9010)
Materiale	PA PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
----------------------------------	-------------------

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Montaggio

Tipo di montaggio	inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini
-------------------	--

ZBF 21,1 CUS - Striscia Zack piatto


0829459

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0829459>



Disegni

Disegno schema

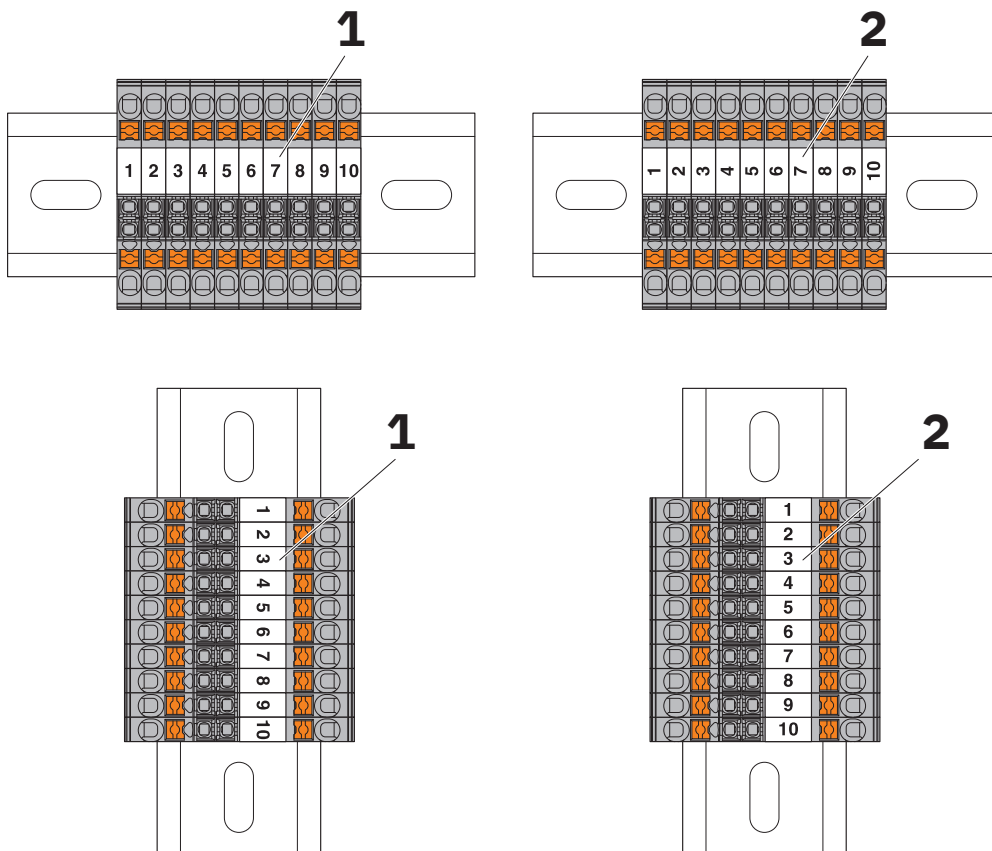

- ① longitudinale = orizzontale = orizzontale
- ② trasversale = verticale = verticale

ZBF 21,1 CUS - Striscia Zack piatto



0829459

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0829459>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27281101

ETIM

ETIM 9.0

EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

ZBF 21,1 CUS - Striscia Zack piatto



0829459

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0829459>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com