

# HC-B06-BCFS-P-BK - Coperchio di protezione

1346524

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1346524>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Coperchio di protezione B6, per bloccaggio longitudinale, materiale coperchio: PC, altezza: 26,3 mm, guarnizione: no



## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1346524       |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi       |
| Codice vendita                      | AF7AZC        |
| Codice prodotto                     | AF7AZC        |
| GTIN                                | 4063151659844 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 20,3 g        |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 20,3 g        |
| Numero tariffa doganale             | 85389099      |
| Paese di origine                    | CN            |

# HC-B06-BCFS-P-BK - Coperchio di protezione

1346524

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1346524>



## Dati tecnici

### Note

|               |  |
|---------------|--|
| Note generali | Coperchio di protezione per custodia base con bloccaggio longitudinale |
|---------------|--|

### Caratteristiche articolo

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Tipo di custodia              | Coperchio di protezione |
| Tipo                          | B6                      |
| Corda di ritenuta disponibile | sì                      |
| Guarnizione presente          | no                      |

### Dimensioni

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Disegno quotato |         |
| Larghezza       | 47,4 mm |
| Altezza         | 26,3 mm |
| Lunghezza       | 71,5 mm |
| Diametro        | 40 mm   |

### Indicazioni materiale

|  |    |
|--|----|
| Materiale Coperchio di protezione      | PC |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Coperchio di protezione materiale      | PC |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Condizioni ambientali            |                   |
| Grado di protezione              | IP66              |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
| Resistenza ai raggi UV           | sì                |

### Montaggio

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Nota per il montaggio | Doppio occhiello per il montaggio su cavo / sotto la testa della vite |
|                       | Coperchio di protezione in plastica per protezione rapida.            |

# HC-B06-BCFS-P-BK - Coperchio di protezione




1346524

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1346524>

## Disegni

Disegno quotato

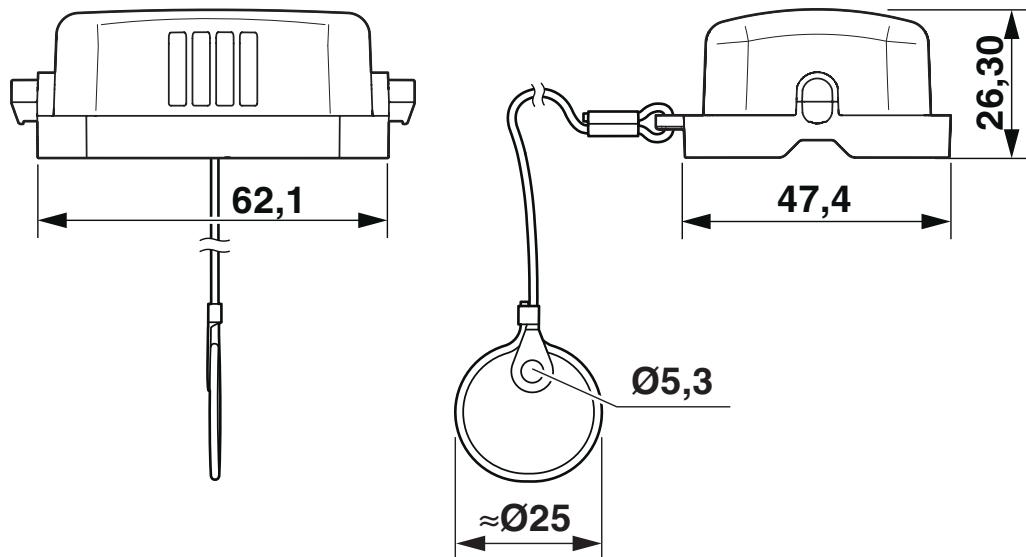

Disegno quotato

# HC-B06-BCFS-P-BK - Coperchio di protezione

1346524

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1346524>



## Omologazioni

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1346524>

**DNV**

ID omologazione: TAE000037S

# HC-B06-BCFS-P-BK - Coperchio di protezione

1346524

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1346524>



## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440208 |
| ECLASS-15.0 | 27440208 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002314 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# HC-B06-BCFS-P-BK - Coperchio di protezione

1346524

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1346524>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|   |                    |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E  |
|  | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|   |   |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
info\_it@phoenixcontact.com