

SI-M1B-ML - Telaio da incasso



1407589

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407589>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Telaio da incasso per due piastre frontali/prese, telaio in plastica: nero, coperchio in plastica: metallico, chiusura con testa doppia da 3 mm e manopola chiusa.



Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---|
| Codice articolo | 1407589 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | AF7EAX |
| Codice prodotto | AF7EAX |
| GTIN | 4046356776011 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 196,7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 196,7 g |
| Numero tariffa doganale | 85389099 |
| Paese di origine | DE |

SI-M1B-ML - Telaio da incasso

1407589

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407589>

Dati tecnici

Note

| | |
|---------------------|---------------------|
| Nota per l'utilizzo | con manopola chiusa |
|---------------------|---------------------|

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|-------------------|
| Tipo di prodotto | Telaio da incasso |
|------------------|-------------------|

Dimensioni

| | |
|-----------------|--|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza | 131 mm |
| Profondità | 34,5 mm |
| Lunghezza | 127 mm |

Dimensioni di montaggio

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Larghezza della sezione di montaggio | 117 mm |
| Lunghezza della sezione di montaggio | 91 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--|-----|
| Materiale Custodia | PBT |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|------------------|
| Grado di protezione | IP65 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -30 °C ... 80 °C |

Montaggio

| | |
|-----------------------|--|
| Nota per il montaggio | Adatto per spessori parete 1 mm ... 5 mm |
|-----------------------|--|

SI-M1B-ML - Telaio da incasso

1407589

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407589>



Disegni

Disegno quotato



Dima di foratura:


SI-M1B-ML - Telaio da incasso

1407589

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407589>



Disegno quotato

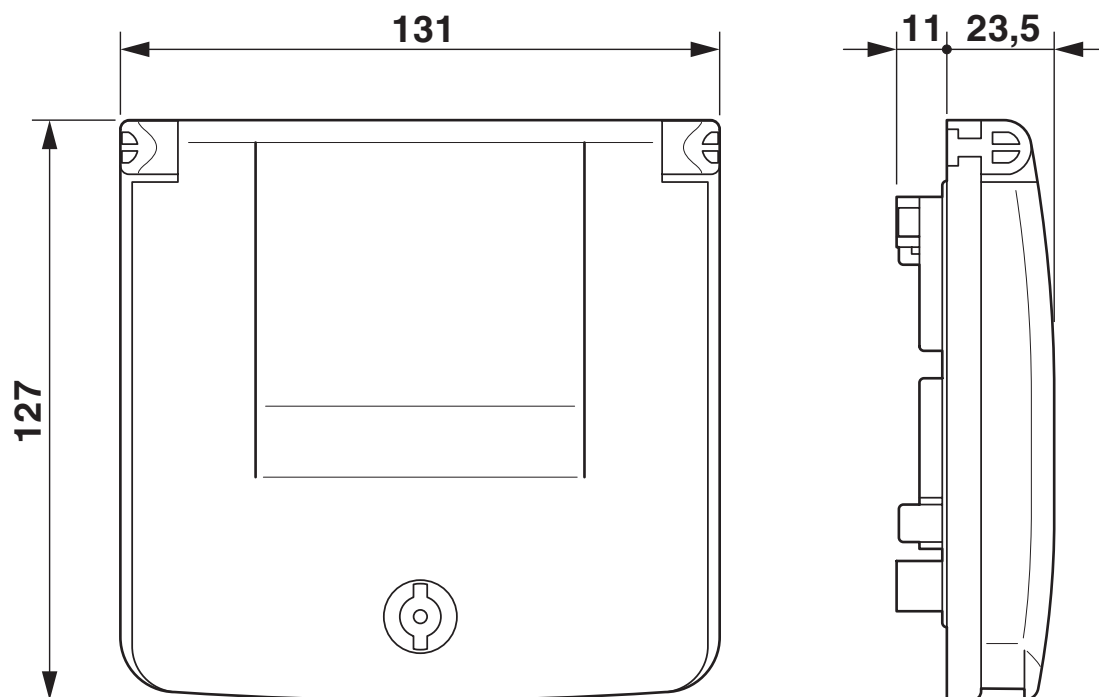

Disegno quotato

SI-M1B-ML - Telaio da incasso



1407589

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407589>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407589>



cUL Recognized
ID omologazione: E255026



UL Recognized
ID omologazione: E255026

SI-M1B-ML - Telaio da incasso



1407589

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407589>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27182806 |
| ECLASS-15.0 | 27182806 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000456 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

EF3.1 Cambiamento climatico

| | |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 5,004 kg CO2e |
|---------|---------------|