


HC-B-TA-M32-PLR-BK - Adattatore



1414245

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414245>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

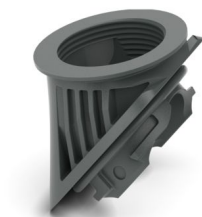

Adattatore filettato in plastica con chiusura a baionetta, per la serie di custodie EVO B, filettatura M32

Dati commerciali

Codice articolo	1414245
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF7APL
Codice prodotto	AF7APL
GTIN	4055626021980
Peso per pezzo (confezione inclusa)	20,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	23,5 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	PL

1414245

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414245>

Dati tecnici


Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Adattatore filettato
Applicazione	Baionetta B - metrico
Tipo di collegamento a vite	M32

Dati di collegamento

Coppia di serraggio	... 10 Nm
---------------------	-----------

Dimensioni

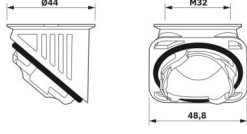Disegno quotato	
Tipo di filettatura lato guarnizione	M32

Misure interne

Lunghezza filettatura interna	11 mm
-------------------------------	-------

Indicazioni materiale

Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione O-ring	NBR
Materiale custodia	PA

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	M32
-----------------------------	-----

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C

Montaggio

Nota per il montaggio	Chiusura a baionetta max. 3 x rimovibile
	Questo adattatore filettato in plastica non stabilisce nessuna connessione elettrica tra il pressacavi e la custodia del connettore. Per questo motivo, possono essere utilizzati solo sistemi di protezione dei cavi o collegamenti a vite in plastica.



HC-B-TA-M32-PLR-BK - Adattatore

1414245

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414245>

Disegni

Disegno quotato

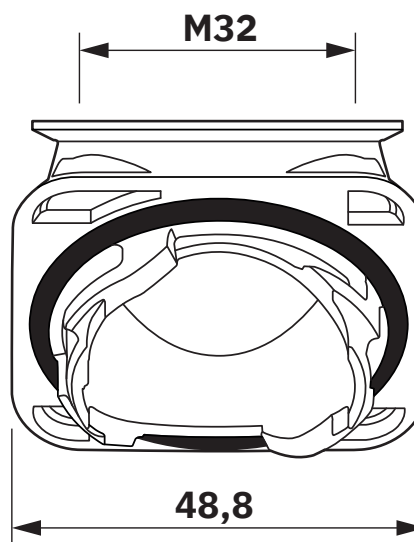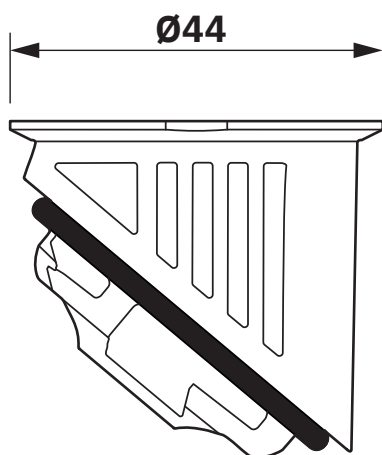

Disegno quotato

HC-B-TA-M32-PLR-BK - Adattatore



1414245

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414245>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414245>

DNV

ID omologazione: TAE000037S



cUL Recognized

ID omologazione: E255026



UL Recognized

ID omologazione: E255026



EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B-TA-M32-PLR-BK - Adattatore



1414245

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414245>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,281 kg CO2e
---------	---------------