

# HC-B-TA-M32-ER-AL - Adattatore



1414258

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414258>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Adattatore, alluminio, per custodia EVO, filettatura M32



## Dati commerciali

Codice articolo	1414258
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7APM
Codice prodotto	AF7APM
GTIN	4055626022208
Peso per pezzo (confezione inclusa)	93,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	93,6 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

# HC-B-TA-M32-ER-AL - Adattatore

1414258

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414258>

## Dati tecnici


### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Adattatore filettato
Applicazione	Baionetta B - metrico
Tipo di collegamento a vite	M32

### Dati di collegamento

Coppia di serraggio	... 18 Nm
---------------------	-----------

### Dimensioni

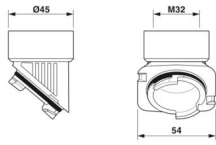Disegno quotato	
Tipo di filettatura lato guarnizione	M32

### Misure interne

Lunghezza filettatura interna	13 mm
-------------------------------	-------

### Indicazioni materiale

Colore	color alluminio
Materiale	Alluminio pressofuso, resistente alla corrosione
Materiale guarnizione O-ring	NBR
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio, resistente alla corrosione

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	M32
-----------------------------	-----

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66
	IP67
Grado di protezione (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

# HC-B-TA-M32-ER-AL - Adattatore


1414258

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414258>



## Disegni

Disegno quotato

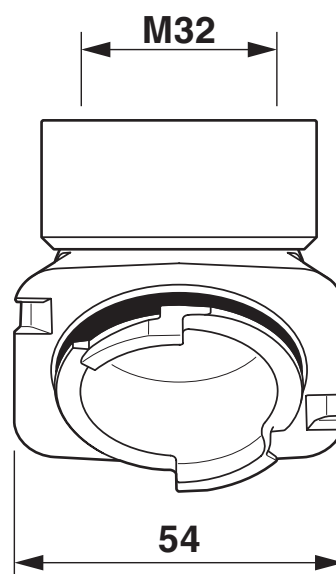

Disegno quotato

# HC-B-TA-M32-ER-AL - Adattatore



1414258

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414258>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414258>

**DNV**

ID omologazione: TAE000037S



**cUL Recognized**

ID omologazione: E255026



**UL Recognized**

ID omologazione: E255026



**EAC**

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-B-TA-M32-ER-AL - Adattatore



1414258

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414258>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

### ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%